

防塵キャップ

RoHS

Aタイプキャップ

Bタイプキャップ



ココが特長

異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ

- コネクタ未接続時に嵌合面へほこりや異物が挿入するのを防ぐことができます。
- 堅牢な金属製キャップです。



ご注意

- ・キャップはストレート、アングル、コンジット用とパネル取付、中継用に分かれますので選定の際はご注意ください。
- ・このキャップに防水機能はありませんので水のかかるような場所での使用は避けてください。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

適用コネクタタイプ


- Aタイプキャップ：ストレートプラグ(●3267ページ)
 アングルプラグ(●3275ページ)
 コンジットプラグ(●3269ページ)
 Bタイプキャップ：パネル取付レセプタクル(●3271ページ)
 中継アダプタ(●3273ページ)

外形図

(単位: mm)

Aタイプキャップ

Bタイプキャップ

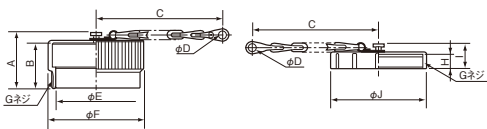

シェルサイズ	寸法(mm)									
	A	B	C	φD	φE	φF	Gネジ	H	I	φJ
14	17	11.5	150	3.45	12	18	M15×1	4.5	10	18
16	18	12.5	150	3.45	14.8	21.5	M18×1	3.5	9.5	21.5
25	20	14	150	3.45	22	28.5	M25×1.25	4.5	11	29
30	23	17	150	3.45	26	34	M29.2×1	5	11.5	34
40	23	17	150	3.3	36	46	M41.5×1.5	6	12	46.5
44	24	18	150	3.3	40	52	M48×1.5	6	12	52.5
50	39	31	220	5.5	46	57	M53×1.5	10	18	57.5
54	40	32	220	5.5	50	65	M60×1.5	11	19	65
60	40	32	220	5.5	56	67	M63×1.5	10	18	67.5
64	40	32	220	5.5	60	78	M70×1.5	12	20	78



Order
注文例

型式	-	シェルサイズ	-	形状記号
NCS	-	14	-	PCA

材料/仕上

シェルサイズ	PCA		RCA	
	材料	仕上	材料	仕上
14	黄銅	クロムメッキ	黄銅	クロムメッキ
16			亜鉛合金	梨地クロムメッキ
25			亜鉛合金	梨地クロムメッキ
30				
40				
44				
50	黄銅	クロムメッキ	亜鉛合金	梨地クロムメッキ
54			亜鉛合金	梨地クロムメッキ
60				
64			黄銅	クロムメッキ



型式	シェルサイズ	形状記号	基準単価		スライド単価		重量(g)
			1~3個	4~10個	11~29個	30個~	
NCS	14	PCA Aタイプ	¥456	¥452	¥447	¥438	17
	16		¥459	¥449	¥440	¥431	24
	25		¥477	¥467	¥457	¥447	28
	30		¥569	¥564	¥558	¥546	47
	40		¥621	¥614	¥609	¥596	82
	44		¥997	¥987	¥977	¥957	108
	50	¥1,487	¥1,471	¥1,456	¥1,426	176	
	54	¥1,810	¥1,791	¥1,774	¥1,738	271	
	60	¥2,391	¥2,126	¥2,078	¥2,036	219	
	14	RCA Bタイプ	¥240	¥238	¥235	¥230	10
	16		¥249	¥244	¥239	¥234	9
	25		¥275	¥269	¥263	¥257	17
30	¥441		¥432	¥423	¥414	23	
40	¥368		¥364	¥360	¥352	36	
44	¥434		¥434	¥426	¥417	40	
50	¥817	¥809	¥801	¥784	70		
54	¥1,487	¥1,471	¥1,456	¥1,426	79		
60	¥1,079	¥1,069	¥1,058	¥1,036	86		
64	¥2,609	¥2,321	¥2,268	¥2,222	194		

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/ヨネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

円ネットコック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN

コンタクト着脱工具

RoHS



ココが特長

NCSコンタクト着脱用コンタクトレンチ

- 使用方法は ●3266ページ



Order
注文例

型式
NCS-150A-TOOL



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **12日目**

11個~ **都度見積**

非在庫品



型式	タイプ	適合シェルサイズ 芯数	基準単価	重量
			1~5個	(g)
NCS-150A-TOOL	150A用レンチ	60-2.60-3.64-2.64-3	¥1,800	117
NCS-80A-TOOL	80A用レンチ	50-2.50-3.54-2.54-3.60-4.64-4	¥1,770	131

2012.9

2013.8

3276