



## NJCアクセサリ

防塵キャップ

RoHS



ストレート用 (PCA)

パネル取付用 (RCA)

**ココが特長**

### 異物混入防止、接続部保護に防塵キャップ

- 未接続時に、嵌合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
- 未接続時の通電部接触事故を防止します。
- ストレートプラグ用と、中継アダプタ、パネル取付レセプタクル共通用の2種類用意しています。



このキャップには防水機能はありません。必要な場合にはコネクタごと防水タイプのNJWシリーズ(●3299ページ)にお取り替えください。

Delivery 納期 在庫品


1個から注文OK!

### 出荷日

1~10個 翌日(当日)  
11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

### 外形図 (単位: mm)

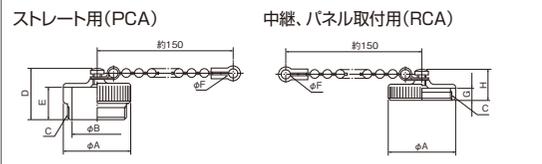

シェルサイズ	φA	φB	φC	φD	φE	φF	G	H
16	22	14	M18×1	19	12	3.5	4.5	11.5
20	25	18.6	M22×1	19	12	3.45	4.5	11.5
24	29	22.8	M26×1	18.7	11.7	3.45	5	12
28	33	27	M30×1	19	12	3.5	5.5	12.5



型式	シェルサイズ	形状記号	¥/バラチャージ		重量 (g)
			1~3個	4~10個	
NJC	16	PCA ストレート	¥382	¥378	17
	20		¥441	¥432	19
	24		¥487	¥477	21
	28		¥754	¥738	12
	16	RCA 中継 パネル取付	¥201	¥196	10
	20		¥238	¥233	11
	24		¥367	¥359	13
	28		¥551	¥539	9

部 1~3個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。  
【計算例】 NJC-16-PCA を2個ご注文の場合 (基準単価382円+バラチャージ200円)×2個=1,164円  
バラチャージに関しては ●1010ページ



Order 注文例

型式 - シェルサイズ - タイプ  
NJC - 16 - PCA

ケーブルクランプ調整ゴムプッシング

RoHS



シェルサイズ20用

シェルサイズ24用

**ココが特長**

### NJCコネクタの内径調節用ゴムプッシング

- NJCシリーズのシェルサイズ20と24に対してケーブルクランプの内径をさらに細くすることができます。



この製品は防水用ではありません。  
他のシェルサイズのものは生産されておりません。

Delivery 納期 在庫品


1個から注文OK!

### 出荷日

1~10個 翌日(当日)  
11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

### 外形図 (単位: mm)

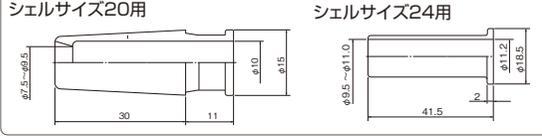

Example 使用方法



Order 注文例

型式 - シェルサイズ - タイプ  
NJC - 20 - CB

型式	シェルサイズ	タイプ	基準単価			重量 (g)
			1~9個	10~29個	30~49個	
NJC	20	CB	¥77	¥76	¥75	4.2
	24		¥89	¥88	¥87	4.3

パネルマウント用L型台座

RoHS



**ココが特長**

### NJCコネクタの角度調整用L型台座

- パネル取付レセプタクルに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。

Delivery 納期 在庫品


1個から注文OK!

### 出荷日

1~10個 翌日(当日)  
11個~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

### 外形図 (単位: mm)

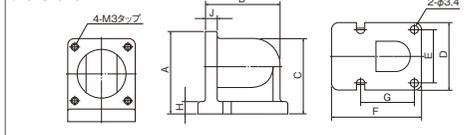

シェルサイズ	A		B		C		D		E		F		G		H		J	
	16	20	24	28	16	20	24	28	16	20	24	28	16	20	24	28	16	20
16	30.5	29.5	27.5	26	20	36.9	20	3	5									
20	35.3	32	32.3	29	23	38.4	23	5.3	5									
24	38	38	36.0	32	26	44.5	26	3	5									
28	41.5	41	40.0	35	29	46.8	29	3	5									

### パネルカット寸法 (単位: mm)

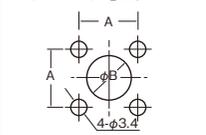

シェルサイズ	A	φB
16	20	17
20	23	21
24	26	25
28	29	29

Order 注文例

型式 - シェルサイズ - タイプ  
NJC-20-L

型式	シェルサイズ	タイプ	基準単価				重量 (g)
			1~9個	10~29個	30~49個	50~99個	
NJC	16	L	¥270	¥262	¥257	¥251	52
	20		¥270	¥262	¥257	¥251	78
	24		¥340	¥330	¥323	¥316	87
	28		¥530	¥455	¥405	¥395	45



Example 使用方法



(イメージ写真)

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ  
セレクション  
ガイド

耐環境コネクタ  
(防水・耐候)

耐環境コネクタ  
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ  
(防水)

MSコネクタ用  
工具

MSコネクタ  
(防水/バネネット)

ネジ式・  
NCS/NJC

ネジ式(小型)・  
PLT/RO3

ネジ式(防水)・  
NWPC/NJW

ネジ式  
(防水・小型)・  
RO4/XS2

ネジ式  
(欧州規格)・  
NET

ネジ式  
(欧州規格・防水)・  
CE05/JL04V/693

バネネットコネクタ  
(防水)・  
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック  
・NR/PRC03/  
PRC04

ワンタッチロック  
(小型)・  
PRC05/HR10

ワンタッチロック  
(防水)・NRW

ワンタッチロック  
(防水・小型)・  
CM10/JN1/XS5

差込型・  
DIN/ミニDIN

2012.9  
2013.8