

防水キャップ



異物混入防止、接続部保護に、防水キャップ。

- 未接続時に嵌合面へほこりや異物が侵入するの防ぎます。
- IP×6です。



・キャップはストレートプラグ用、中継アダプタ用、パネル取付レセプタクル用の3種類です。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 価格表参照

11個~ 都度見積

非在庫品

外形図

(単位: mm)

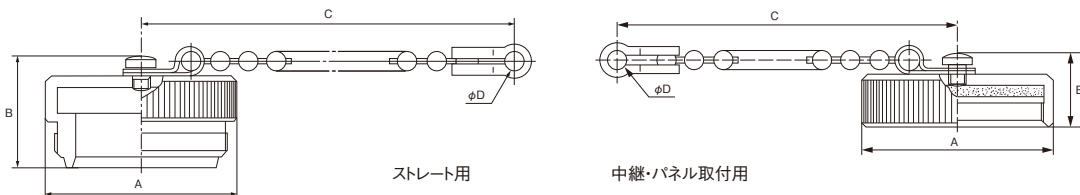

シェルサイズ	A	B	C	φD	E
14	21	21	80(PCA,ADCA) 150(RCA)	19(PCA,ADCA) 3.45(RCA)	13
16	25	18.5	150	3.45	12.5
25	32	19.5			
30	37	22			
40	47	24.5	220	5.5(PCA,ADCA) 3.3(RCA)	16
44	56	25			
50	57	39.6			21.6
54	66	38.6			
60	67	39.6			
64	76	38.6			



型式	シェルサイズ	形状記号	単価				出荷日	重量 (g)	
			基準単価 1~9個	10~29個	スライド単価 30~49個	50~99個			
NWPC	14	PCA ストレート用	¥730	¥684	¥643	¥628	5日目	31	
	16		¥745	¥699	¥658	¥643		34	
	25		¥872	¥817	¥769	¥752		43	
	30		¥1,000	¥937	¥882	¥862		80	
	40		¥1,402	¥1,315	¥1,239	¥1,210		118	
	44		¥1,598	¥1,499	¥1,411	¥1,380		144	
	50		¥2,360	¥2,210	¥2,080	¥2,032		207	
	54		¥3,008	¥2,817	¥2,650	¥2,589		273	
	60		¥2,758	¥2,583	¥2,431	¥2,374		307	
	64		¥3,446	¥3,228	¥3,037	¥2,967		345	
	14	RCA パネル取付用	¥562	¥527	¥496	¥484		14	
	40		¥1,020	¥957	¥902	¥882		15	
	44		¥1,216	¥1,141	¥1,075	¥1,051		27	
	16		RCA パネル取付 中継兼用	¥573	¥538	¥507		¥495	34
	25			¥604	¥566	¥533		¥521	59
	30			¥702	¥658	¥620		¥606	86
	50			¥2,014	¥1,889	¥1,781		¥1,740	97
	54			¥2,582	¥2,418	¥2,275		¥2,222	133
	60			¥2,360	¥2,210	¥2,080		¥2,032	117
	64		¥3,008	¥2,817	¥2,650	¥2,589		156	
	14	ADCA 中継用	¥562	¥527	¥496	¥484		13	
	40		¥1,020	¥957	¥902	¥882		60	
	44		¥1,192	¥1,117	¥1,051	¥1,027		87	



Order
注文例

型式	-	シェルサイズ	-	形状記号
NWPC	-	14	-	PCA

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/ロネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

/ロネットロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN