

ストレートプラグ

RoHS

JIS IP67 ハンダ 圧着 防水ロック UL 耐振 2D CAD



ココが特長

半ひねりでカチッとロック。防水・防塵IP67対応

- パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続することのできるストレートプラグです。
- 特殊パネ構造による半ひねりのバヨネットロックで手軽に確実な嵌合を確認できます。
- 嵌合時IP67クラスの防水構造になっているため、水や油のかかる場所での使用に適しています。

基本仕様


定格電流、電圧、適応電線などの基本仕様は [O3329ページ](#)



・圧着タイプ(CE0106A)のコンタクトは別売りです。(O3334ページ)
 ケーブル引出口にはケーブルを押さえる機能はついておりません。
 ・防水ケーブルクランプ(O3262ページ)を合わせてお使いください。
 ・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

1個から注文OK!	
出荷日	
1~10個	4日目
11個~	都度見積
非在庫品	

外形図

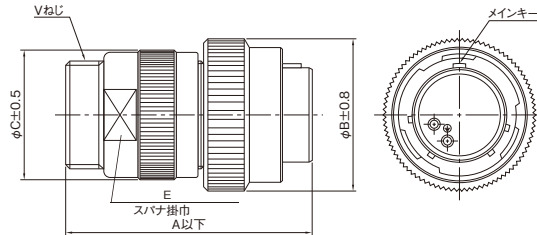

(単位:mm)

結線タイプ	配列No.	寸法(mm)					ケーブルクランプ取付ネジ V	重量(g)			
		A以下		φB ±0.8	φC ±0.5	E		NB0106A		CE0106A	
		NB0106A	CE0106A	±0.8	±0.5			オス	メス	オス	メス
NB0106A ハンダ結線	18-1	60.0	85.0	35.9	30.5	26.7	1-20UNEF-2A	97.0	103.0	79.0	84.0
	18-11	85.0	85.0	35.9	29.3	26.7	1-20UNEF-2A	97.0	106.0	82.0	88.0
	20-15	85.0	85.0	40.6	33.8	31.6	1-3/16-18UNEF-2A	128.0	140.2	107.0	115.0
	20-29	62.6	85.0	40.6	35.0	31.6	1-3/16-18UNEF-2A	132.6	141.3	102.0	109.0
	22-14	62.6	85.0	42.2	36.5	32.4	1-3/16-18UNEF-2A	123.2	132.1	89.0	96.0
CE0106A 圧着結線	22-22	85.0	85.0	42.2	35.3	32.4	1-3/16-18UNEF-2A	126.2	143.2	93.0	104.0
	22-23	85.0	85.0	42.2	35.3	32.4	1-3/16-18UNEF-2A	118.0	131.8	94.0	103.0
	24-10	85.0	85.0	45.4	38.3	36.6	1-7/16-18UNEF-2A	165.1	186.6	107.0	118.0
	24-28	66.8	85.0	45.4	40.0	36.6	1-7/16-18UNEF-2A	149.2	161.6	106.0	116.0
	28-21	71.6	85.0	51.7	47.2	40.0	1-7/16-18UNEF-2A	191.2	206.6	148.0	161.0
CE0106A 圧着結線	18-19A	-	85.0	35.9	29.3	26.7	1-20UNEF-2A	-	-	80.0	86.0
	20-30A	-	85.0	40.6	33.8	31.6	1-3/16-18UNEF-2A	-	-	104.0	113.0
	24-52A	-	85.0	45.4	38.8	36.6	1-7/16-18UNEF-2A	-	-	107.0	119.0
	28-73A	-	85.0	51.7	44.8	40.0	1-7/16-18UNEF-2A	-	-	150.0	168.0



Order 注文例

基本型式	-	配列No.	-	コンタクト形状	-	ケーブル引出方向
NB0106A	-	20-29	-	P	-	DBSS

結線タイプ	配列No.	コンタクト形状	ケーブル引出方向	芯数	シェルサイズ	コンタクトサイズ	NB0106A(ハンダタイプ)				CE0106A(圧着タイプ)			
							標準単価		スライド単価		標準単価		スライド単価	
							1~29個	30~79個	1~29個	30~79個				
NB0106A ハンダ結線	18-1	P オス (ピン)	DBSS (ストレート)	10	18	#16	¥4,342	¥5,311	¥4,123	¥5,045	¥2,862	¥3,058	¥2,724	¥2,911
	18-11			5	18	#12	¥3,373	¥4,057	¥3,211	¥3,857	¥2,773	¥2,813	¥2,636	¥2,675
	20-15			7	20	#12	¥3,895	¥4,864	¥3,705	¥4,627	¥2,979	¥3,175	¥2,832	¥3,018
	20-29			17	20	#16	¥5,548	¥6,964	¥5,273	¥6,612	¥2,979	¥3,175	¥2,832	¥3,018
	22-14			19	22	#16	¥5,900	¥7,562	¥5,605	¥7,182	¥3,107	¥3,312	¥2,960	¥3,156
CE0106A 圧着結線	22-22	S メス (ソケット)	DBSS (ストレート)	4	22	#8	¥4,646	¥5,909	¥4,418	¥5,615	¥3,038	¥3,087	¥2,891	¥2,940
	22-23			8	22	#12	¥4,608	¥5,729	¥4,380	¥5,444	¥3,107	¥3,312	¥2,960	¥3,156
	24-10			7	24	#8	¥5,577	¥7,619	¥5,301	¥7,239	¥3,185	¥3,224	¥3,028	¥3,067
	24-28			24	24	#16	¥6,774	¥8,807	¥6,432	¥8,370	¥3,224	¥3,450	¥3,067	¥3,283
CE0106A 圧着結線	28-21	S メス (ソケット)	DBSS (ストレート)	37	28	#16	¥9,272	¥12,284	¥8,807	¥11,666	¥3,606	¥3,793	¥3,430	¥3,606
	18-19A			19	18	#20	-	-	-	-	¥2,862	¥3,058	¥2,724	¥2,911
	20-30A			30	20	#20	-	-	-	-	¥2,979	¥3,175	¥2,832	¥3,018
	24-52A			52	24	#20	-	-	-	-	¥3,224	¥3,450	¥3,067	¥3,283
28-73A	73	28	#20	-	-	-	-	¥4,479	¥5,282	¥4,263	¥5,027			

関連商品

O3332ページ



中継アダプタ

O3332ページ



パネル取付レセプタクル

O3332ページ



CE01用コンタクト

O3332ページ



CE01用圧着工具

O3332ページ



防水ケーブルクランプ

組み合わせ方法・仕様は

O3328ページ

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/バヨネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

バヨネットロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN

2012.9

2013.8

3330