

パヨネットロック(防水)・JL05シリーズ

ストレートプラグ

RoHS



耐振 電源用 信号用 モーター 盤間接続



1個から注文OK!

出荷日

1~10個	3日目
11個~	都度見積

非在庫品


ココが特長 パヨネットロックでネジ式での緩みの不安を解消!
 ●着脱が簡単、確実なパヨネットロック式。
 ●5つの嵌合ガイドキー方式で接続がスムーズ。
 ●パネル取付レセプタクルと接続します。

基本仕様 定格や適応電線サイズや外形寸法などの基本仕様は
 ◎3336ページ



・ストレートプラグ同士は嵌合しません。
 ・エンドベルと合わせてお使い下さい。(◎3338ページ)
 ・コンタクトは別売です。(◎3340ページ)

ご注意

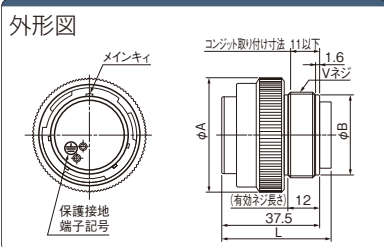

Order
注文例

基本型式

JL05-6A

配列No.

18-1

コンタクト形状

P

付加型式

C-F0-R

型式	配列No.	φA ±0.8	φB ±0.2	Vネジ	L以下	
					ピンインサート	ソケットインサート
JL05-6A18-1※C-F0-R	18-1	35.9	23.5	1-20UNEF-2A	43	38
JL05-6A18-11※C-F0-R	18-11				46	43
JL05-6A18-19A※C-F0-R	18-19A				40	37.5
JL05-6A20-15※C-F0-R	20-15	40.6	26.9	1-1/8-18UNEF-2A	46	43
JL05-6A20-29※C-F0-R	20-29				43	38
JL05-6A20-30A※C-F0-R	20-30A				40	37.5
JL05-6A22-14※C-F0-R	22-14	42.2	29.6	1-1/4-18UNEF-2A	43	38
JL05-6A22-22※C-F0-R	22-22				48	48
JL05-6A22-23※C-F0-R	22-23				46	43
JL05-6A24-10※C-F0-R	24-10	45.4	32.8	1-3/8-18UNEF-2A	48	48
JL05-6A24-28※C-F0-R	24-28				43	38
JL05-6A24-52A※C-F0-R	24-52A				40	37.5
JL05-6A28-21※C-F0-R	28-21	51.7	39	1-5/8-18UNEF-2A	43	38
JL05-6A28-73A※C-F0-R	28-73A				40	37.5

(注) 型式中の※印：コンタクト形状を入れる。オス…P、メス…S



型式①	配列No.	コンタクト形状	型式②	芯数	シェルサイズ	コンタクトサイズ	基準単価		スライド単価			
							1~49個		50~99個		100個~	
							オス	メス	オス	メス	オス	メス
JL05-6A	18-1	P オス (ピン)	C-F0-R	10	18	#16	¥2,303	¥2,303	¥2,283	¥2,283	¥2,073	¥2,073
	18-11					#12	¥2,303	¥2,303	¥2,185	¥2,185	¥2,073	¥2,073
	18-19A					#20	¥2,303	¥2,303	¥2,185	¥2,185	¥2,073	¥2,073
	20-15			20	#12	¥2,303	¥2,401	¥2,185	¥2,185	¥2,073	¥2,161	
	20-29				#16	¥2,597	¥2,695	¥2,460	¥2,558	¥2,337	¥2,426	
	20-30A				#20	¥2,597	¥2,695	¥2,460	¥2,558	¥2,337	¥2,426	
	22-14			22	#16	¥2,695	¥2,793	¥2,558	¥2,646	¥2,426	¥2,514	
	22-22				#8	¥2,695	¥2,793	¥2,558	¥2,646	¥2,426	¥2,514	
	22-23				#12	¥2,695	¥2,793	¥2,558	¥2,646	¥2,426	¥2,514	
	24-10			24	#8	¥3,381	¥3,479	¥3,205	¥3,303	¥3,043	¥3,131	
	24-28				#16	¥3,508	¥3,410	¥3,332	¥3,234	¥3,156	¥3,067	
	24-52A				#20	¥3,802	¥3,802	¥3,606	¥3,606	¥3,420	¥3,420	
	28-21			28	#16	¥4,077	¥3,989	¥3,802	¥3,724	¥3,567	¥3,489	
	28-73A				#20	¥4,263	¥4,361	¥4,047	¥4,136	¥3,837	¥4,136	

関連商品

◎3338ページ



エンドベル

◎3339ページ



パネル取付レセプタクル

◎3340ページ



圧着工具

◎3340ページ



コンタクト

組み合わせ方法・仕様は◎3336ページ