

## パネル取付用ソケットコネクタ

RoHS



圧接 金メッキ フラグロック 専用工具 信号用 センサー 盤内配線 2D CAD

ココが特長

電線被覆剥き不要のため結線作業が容易

- パネル取付けのできるソケットコネクタです。プラグコネクタとの結合用です。
- 結合部形状はソケット(メス)です。

⚠ ご注意

- ・数量は8個/パックです。ご注意願います。
- ・電線の導体構成により適合が異なる場合がありますのでご利用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選びください。



Delivery  
納期

出荷日

1~6パック 翌日(当日)

7パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


### 仕様

型式	芯数	導体断面積(mm <sup>2</sup> )	AWG	被覆外径(mm)	トップカバー色
37303-2206-0P0FL-8P	3	0.30~0.50	22~20	φ1.6~2.0	灰
37304-2206-0P0FL-8P	4				
37303-2165-0P0FL-8P	3				
37304-2165-0P0FL-8P	4			φ1.2~1.6	青
37303-2124-0P0FL-8P	3				
37304-2124-0P0FL-8P	4				
37303-3163-0P0FL-8P	3	0.14~0.20	26~24	φ1.2~1.6	橙
37304-3163-0P0FL-8P	4				
37303-3122-0P0FL-8P	3				
37304-3122-0P0FL-8P	4			φ1.0~1.2	黄
37303-3101-0P0FL-8P	3				
37304-3101-0P0FL-8P	4				


### 接続例



### 外形図

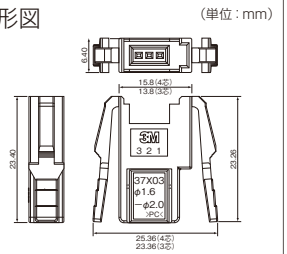

### パネルカット寸法

 


パネル厚さ  
□ 1.0~1.2mm  
E: 20.0(3芯)  
E: 22.0(4芯)  
□ 1.4~1.6mm  
E: 20.4(3芯)  
E: 22.4(4芯)



1パック 8個入

型式	標準単価		トップカバー色	芯数	パック入数	重量(g)
	1~9パック	10パック~				
37303-2206-0P0FL-8P	¥1,751	¥1,336	灰	3芯	8個	1.6
37303-2165-0P0FL-8P			青			
37303-2124-0P0FL-8P			緑			
37303-3163-0P0FL-8P			橙			
37303-3122-0P0FL-8P			黄			
37303-3101-0P0FL-8P			赤			
37304-2206-0P0FL-8P	¥1,866	¥1,426	灰	4芯	8個	1.8
37304-2165-0P0FL-8P			青			
37304-2124-0P0FL-8P			緑			
37304-3163-0P0FL-8P			橙			
37304-3122-0P0FL-8P			黄			
37304-3101-0P0FL-8P			赤			

### 接続関連図

 

Order  
注文例

型式  
37303-2206-0P0FL-8P

## 専用圧接工具



圧接

ココが特長

均一な力で圧接可能なe-CON専用工具

- e-CONと電線との結線を確認に行うために開発された専用工具です。
- 上下から平行に圧接する構造であり、仕上り厚以上に力が加わらない構造に調整されています(プライヤーによる圧接時の欠点をクリア)。
- 3芯~8芯いずれのサイズでも常に均一な圧接ができます。
- プラグコネクタは**03403ページ**
- ソケットコネクタは**03404ページ**
- パネル取付用ソケットコネクタは**03405ページ**



Delivery  
納期

1丁から注文OK!

出荷日

1~10丁 翌日(当日)

11丁~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 使用例



### 外形図

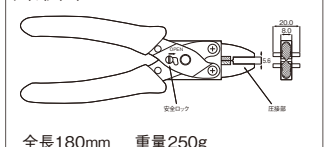

全長180mm 重量250g



型式	標準単価	
	1~9丁	10丁~
MWI-ECON-IDC	¥4,500	¥3,150



Order  
注文例

型式  
MWI-ECON-IDC