

ソケットコネクタ

RoHS



CC-Link 圧接 アンタッチロック 専用工具不要 金メッキ 信号用 電源用

ココが特長

省工数を実現! CC-Link標準コネクタ

- 35505-6000-BOM-GFはCC-Link標準コネクタに準拠
- 特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能



- ・ご使用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選び下さい。
- ・組み合わせ相手は**3407ページ**をご参照下さい。
- ・CC-Link用ケーブルは**04737ページ**をご参照下さい。



1個から注文OK!


出荷日

1~10個 **翌日(当日)**
 11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

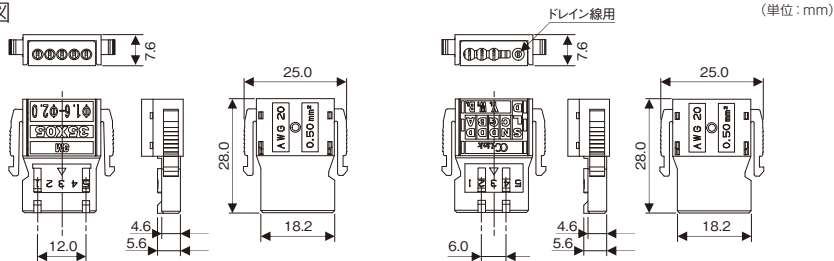

誤挿入防止キー(Aタイプ)

誤挿入防止キー(Bタイプ)



型式	芯数	カバー色	適合電線サイズ			用途	誤挿入防止キータイプ	基準単価		スライド単価	
			断面積(mm ²)	AWG	絶縁被覆外径(φmm)			1~4個	5~29個	30~99個	100個~
CCL-35505-6000-BOM-GF	5	赤	0.5	20	2.2~3.0	信号用	B	¥516	¥409	¥387	¥344
CCL-35505-6080-A00-GF		灰	0.75	18	2.2~3.0	電源用	A	¥546	¥432	¥410	¥364
CCL-35505-6180-A00-GF		青	0.75	18	2.0~2.3	電源用	A	¥546	¥432	¥410	¥364
CCL-35505-6200-A00-GF		黄	0.5	20	1.6~2.0	電源用	A	¥546	¥432	¥410	¥364



注文例

型式

CCL-35505-6000-BOM-GF

プラグコネクタ

RoHS



CC-Link 圧接 アンタッチロック 専用工具不要 金メッキ 中継 信号用 電源用

ココが特長

省工数を実現! CC-Link標準コネクタ

- プラグ・ソケットコネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
- ソケットコネクタとの嵌合で、ラッチストップにより、確実な嵌合保持



- ・ご使用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選び下さい。
- ・組み合わせ相手は**3407ページ**をご参照下さい。
- ・CC-Link用ケーブルは**04737ページ**をご参照下さい。



1個から注文OK!


出荷日

1~10個 **翌日(当日)**
 11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

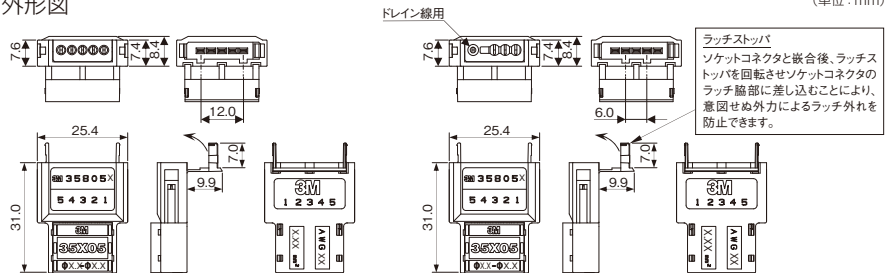

誤挿入防止キー(Aタイプ)

誤挿入防止キー(Bタイプ)



型式	極数	カバー色	適合電線サイズ			用途	誤挿入防止キータイプ	基準単価		スライド単価	
			断面積(mm ²)	AWG	絶縁被覆外径(φmm)			1~4個	5~29個	30~99個	100個~
CCL-35805-6000-BOM-GF	5	赤	0.5	20	2.2~3.0	信号用	B	¥468	¥371	¥351	¥312
CCL-35805-6080-A00-GF		灰	0.75	18	2.2~3.0	電源用	A	¥486	¥385	¥365	¥324
CCL-35805-6180-A00-GF		青	0.75	18	2.0~2.3	電源用	A	¥486	¥385	¥365	¥324
CCL-35805-6200-A00-GF		黄	0.5	20	1.6~2.0	電源用	A	¥486	¥385	¥365	¥324



注文例

型式

CCL-35805-6000-BOM-GF