


D3200シリーズ

ソケットハウジング

RoHS

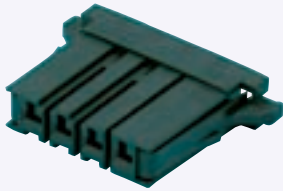

1-178128-4

ココが
特長

FA用途に特化! 信号・電源用600V対応ハウジング

●メス(ソケット)コンタクトを使用するハウジングです。プラグハウジングと嵌合します。

基本仕様

定格電流 : ①3415ページ
 定格電圧 : AC/DC600V
 適応電線サイズ: AWG28~AWG16、または0.08mm²~1.25mm²
 特性や材質は①3414ページ

⚠
ご注意

・数量は20個/パックです。ご注意ください。
 ・コンタクトは別売です。①3419ページより別途ご購入ください。

CSA UL TÜV 圧着 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD

Delivery 納期

出荷日

1~9パック 翌日(当日)


10パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

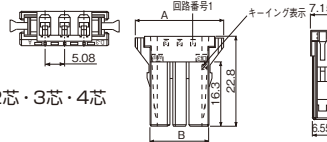

◆2芯・3芯・4芯

◆6芯

芯数	寸法 (mm)	
	A	B
2	24.62	14.16
3	29.7	19.24
4	34.78	24.32
6	27.3	19.24

¥

1パック 20個入

型式	タイプ	芯数	基準単価	スライド単価	重量 (g)
			1~5/パック	6~10/パック	
1-178128-2-20P	ソケットハウジング	2	¥780	¥740	1.9
1-178128-3-20P		3	¥820	¥780	2.4
1-178128-4-20P	ソケットハウジング	4	¥800	¥760	2.9
1-178129-6-20P		6	¥880	¥840	4.7

販売: ミスミ/製造元: TE(旧: Tyco Electronics)

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては①0101ページ

Order 注文例

型式
1-178128-2-20P

プラグハウジング

RoHS

中継用



1-179552-4

RoHS

パネル用



1-179553-4

ココが
特長

FA用途に特化! 信号・電源用600V対応ハウジング

●オス(ピン)コンタクトを使用するハウジングです。ソケットハウジングと嵌合します。

●中継用プラグハウジングはオプションでパネルの表面へ固定可能な金具を取付けることができます。表内の金具サイズにて①3421ページよりご購入ください。

基本仕様

定格電流 : ①3415ページ
 定格電圧 : AC/DC600V
 適応電線サイズ: AWG28~AWG16、または0.08mm²~1.25mm²
 特性や材質は①3414ページ

⚠
ご注意

・数量は20個/パックです。ご注意ください。
 ・コンタクトは別売です。①3419ページより別途ご購入ください。

CSA UL TÜV 圧着 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD

Delivery 納期

出荷日

1~9パック 翌日(当日)


10パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

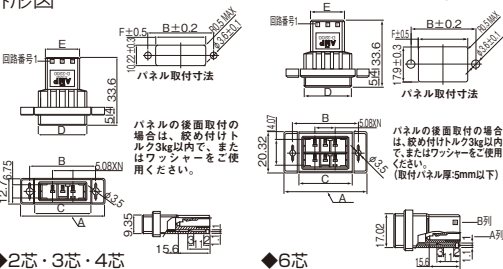

◆2芯・3芯・4芯

◆6芯

芯数	寸法 (mm)					
	A(パネル用のみ)	B(パネル用のみ)	C	D	E	F(パネル用のみ)
2	36.83	28	23.03	19.08	12.08	20
3	41.91	33	28.11	24.16	17.16	25
4	46.99	38	33.19	29.24	22.24	30
6	41.91	33	28.11	24.16	17.16	25

¥

1パック 20個入

型式	タイプ	芯数 ()内は寸法	基準単価	スライド単価	重量 (g)
			1~5/パック	6~10/パック	
1-179552-2-20P	中継用プラグハウジング	2(S)	¥960	¥910	4.1
1-179552-3-20P		3(S)	¥1,030	¥980	5.0
1-179552-4-20P		4(S)	¥1,060	¥1,010	5.9
1-179554-3-20P		6(S)	¥1,670	¥1,580	7.0
1-179553-2-20P	パネル取付用プラグハウジング	2	¥910	¥870	4.6
1-179553-3-20P		3	¥1,000	¥950	5.5
1-179553-4-20P		4	¥1,060	¥1,010	6.4
1-179555-3-20P		6	¥1,750	¥1,670	8.0

販売: ミスミ/製造元: TE(旧: Tyco Electronics)

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては①0101ページ

Order 注文例

型式
1-179552-2-20P

コネクタ

コネクタ
コネクタ

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマージャナル
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル
メーテンロック

ユニバーサル
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ