


コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用)

RoHS



CSA UL TÜV 圧着 金メッキ

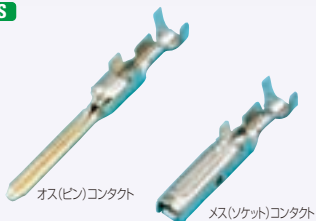

**ココが
特長**

耐環境性抜群のD3100/D3200兼用コンタクト

- 悪環境でも酸化することのない金メッキコンタクトを採用しているため、耐環境性に優れた長寿命品として使用できます。
- D3100シリーズとD3200シリーズに共通で使用できるコンタクトです。



- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・専用圧着工具は**03440~3441ページ**
- ・材質・仕上げは**03414ページ**


出荷日

1~20パック	翌日(当日)
21パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

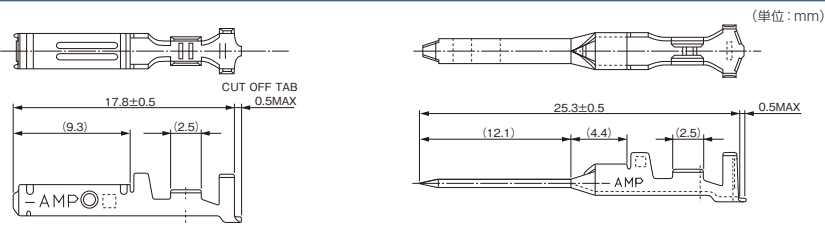

1パック 100個入



Order
注文例

型式

175288-2

型式	タイプ	適合電線範囲		絶縁被覆外径(mm)	適合圧着工具 ダイス(03441ページ)	標準単価			重量(g)
		AWG	断面積(mm ²)			1~19/パック	20~29/パック	30~49/パック	
175287-2	オス (ピン)	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4	90682-2	¥1,960	¥1,860	¥1,760	0.21
175288-2		24~20	0.2~0.5	AWG24: 1.2~1.6/AWG22~20: 1.7~2.6	90683-2	¥1,960	¥1,860	¥1,760	0.22
175289-2		18~16	0.5~1.25	1.8~2.8	90684-2	¥2,720	¥2,450	¥2,320	0.23
175216-2	メス (ソケット)	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4	90682-2	¥2,360	¥2,240	¥2,120	0.22
175217-2		24~20	0.2~0.5	AWG24: 1.2~1.6/AWG22~20: 1.7~2.6	90683-2	¥2,360	¥2,240	¥2,120	0.23
175218-2		18~16	0.5~1.25	1.8~2.8	90684-2	¥3,230	¥2,900	¥2,760	0.24

販売: ミスミ / 製造元: TE(旧: Tyco Electronics)

¥***

新価格

適用開始時期に関しては **0101ページ**

コネクタ

ナイロン
コネクタ

セレクション
ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
コネクタ

同軸コネクタ