

D5200シリーズ

ソケットハウジング

RoHS



CSA UL TÜV 圧着 電源用 信号用 モーター 2D CAD



ココが特長

FA用途に特化！電源専用630V対応ハウジング

- メス(ソケット)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングと嵌合します。
- 誤挿入防止キー付です。

基本仕様

定格電圧：AC/DC630V
定格電流：MAX30A
その他詳細仕様：☎3416ページ



- ・数量は10個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります(☎3423ページ)。

出荷日	
1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

コネクタ


コネクタ
コネクタ

外形図

(単位: mm)

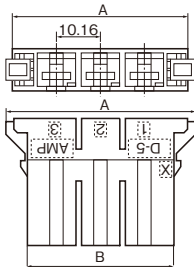

芯数	寸法	
	A	B
2	35.76	23.76
3	45.92	33.92

 

1パック 10個入

型式	芯数	基準単価	スライド単価	重量 (g)
		1~5/パック	6~10/パック	
1-179958-2-10P	2	¥800	¥760	4.4
1-179958-3-10P	3	¥940	¥890	6.1

販売：ミスミ／製造元：TE(旧：Tyco Electronics)

¥***

新価格 適用開始時期に関しては☎0101ページ



Order
注文例

型式

1-179958-2-10P

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial・
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック

ユニバーサル・
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ

プラグハウジング

RoHS



パネルタイプ

RoHS



中継タイプ

CSA UL TÜV 圧着 電源用 信号用 モーター 2D CAD



ココが特長

FA用途に特化！電源専用630V対応ハウジング

- オス(ピン)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。ソケットハウジングと嵌合します。

基本仕様

定格電圧：AC/DC630V
定格電流：MAX30A
その他詳細仕様：☎3416ページ



- ・数量は10個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります(☎3423ページ)。



出荷日	
1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

 (単位: mm)

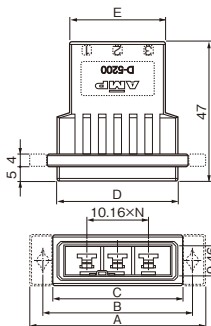

パネル取付寸法

芯数	寸法					
	A	B	C	D	E	F
2	47	38	33.44	29.36	21.11	30.4
3	57	48	43.6	39.52	31.27	40.5



1パック 10個入

型式	タイプ	芯数	基準単価	スライド単価	重量 (g)
			1~5/パック	6~10/パック	
1-353046-2-10P	中継	2	¥930	¥880	9.3
1-353046-3-10P		3	¥1,040	¥990	13.1
1-353047-2-10P	パネル	2	¥930	¥880	10.1
1-353047-3-10P		3	¥1,020	¥970	13.7

販売：ミスミ／製造元：TE(旧：Tyco Electronics)

¥***

新価格 適用開始時期に関しては☎0101ページ



Order
注文例

型式

1-353046-2-10P