

コンタクト (D5200シリーズ用)

RoHS



圧着 金メッキ



ココが特長 耐環境性抜群のD5200専用コンタクト
●D5200シリーズの、ハウジング用コンタクトです。



●数量は100個/1パックです。ご注意ください。
●圧着は推奨の専用工具**03423ページ**で行なってください。
●必ず適合する電線サイズでお使いください。
●材質・仕上げは**03416ページ**。

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図		917804-2		917805-2		316040-2		316041-2 (単位: mm)	
	3.5		4.8		3.5		4.8		3.5
	5.5		6.8		5.5		6.8		5.5
	3.8D		5.0A		3.8D		5.0A		3.8D
	7.7		7.7		7.7		7.7		7.7
	34.2		34.2		23.9		23.9		34.2
	15.8		15.8		23.6		23.4		15.8
	3.5A		3.5A		10		10		3.5A
	3.5A		3.5A		10		10		3.5A

¥ 1パック 100個入




型式
917804-2

コンタクト	タイプ	絶縁被覆外径	電線仕様		適合圧着工具 (03423ページ)	基準単価			重量(g)
			適用電線	電線剥き長さ		1~19/パック	20~29/パック	30~49/パック	
917804-2	オス(ピン)	3~3.8mm	AWG16~14 (1.25~2.20mm ²)	4.8±0.5mm	234170-1	¥5,650	¥5,120	¥4,590	1.9
316040-2	メス(ソケット)	3~3.8mm	AWG16~14 (1.25~2.20mm ²)	4.8±0.5mm	234170-1	¥6,280	¥5,540	¥5,010	1.6
917805-2	オス(ピン)	4~5.2mm	AWG12~10 (4~5.2mm ²)	6.3±0.5mm	234171-1	¥5,650	¥5,120	¥4,590	1.9
316041-2	メス(ソケット)	4~5.2mm	AWG12~10 (4~5.2mm ²)	6.3±0.5mm	234171-1	¥6,280	¥5,540	¥5,010	1.7

販売：ミスマ/製造元：TE(旧：Tyco Electronics)

*** 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ

引抜工具 (D5200シリーズ用)

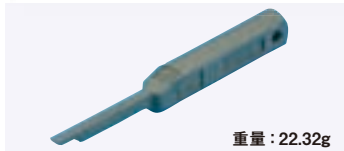

ココが特長 コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具
●D5200シリーズのハウジングに挿入されたコンタクトを抜くための工具です。



●一度引抜いたコンタクトは使用できません。




1個から注文OK!

出荷日	
1~9個	翌日(当日)
10個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ex Example 使用方法

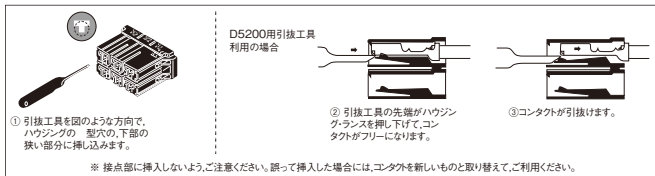


¥



型式
409158-1

型式	基準単価		スライド単価
	1~5個	6個~	
409158-1	¥5,480	¥5,310	

純正手動圧着工具 (D5200シリーズ用)

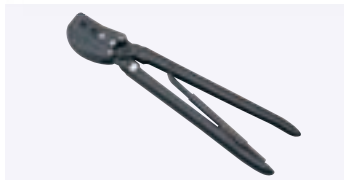

ココが特長 信頼性の高い一体型圧着工具



●圧着作業は専用圧着工具にて行なって下さい。
●弊社では校正依頼は承っておりません。
●D3100/D3200シリーズ用の工具は一体型ではありません。**03440, 3441ページ**に掲載されております。



1丁から注文OK!

出荷日	
1丁~	価格表参照
3丁~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

¥

型式	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線			重量(g)	基準単価	スライド単価	出荷日
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm				
234170-1	D5200	917804-2	オス(ピン)	16~14	1.25~2.20	3.0~3.8	650	¥126,080	¥119,280	翌日(当日)
		316040-2	メス(ソケット)							
234171-1	D5200	917805-2	オス(ピン)	12~10	3.50~5.50	4.0~5.2	650	¥126,080	¥119,280	翌日(当日)
		316041-2	メス(ソケット)							



型式
234170-1

販売：ミスマ/製造元：TE(旧：Tyco Electronics)