

Commercial MATE-N-LOK Connector コマーシャル・メーテンロック

プラグハウジング

RoHS



1-480345-0

CSA UL 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD

ココが特長

結合後のロック機構による耐振動用ハウジング

●ソケットハウジングとの接続に使用する中継用のオス(ピン)コンタクト用のハウジングです。

基本仕様

定格電流 : **①3425ページ**

定格電圧 : AC250V

適応電線サイズ: AWG24~AWG14, または0.2mm²~2.27mm²

特性や材質は**①3425ページ**

※定格値は下記の専用コンタクトを組み込んだ時の値です。

!
ご注意

- 数量は20個/パックです。ご注意願います。
- 結合相手は右表をご参照ください。同一芯数であっても相手側のソケットハウジング、が異なることがあります。
- 組込み可能なコンタクトはオス(ピン)コンタクトのみとなります。**①3428ページ**
- 使用素材の性質上、時間の経過により緑色に変色していく場合がありますが、製品として問題ありません。



Delivery
納期

出荷日

1~9/パック **翌日**(当日)

10/パック~ **都度見積**

ご希望により、17時まで当日出荷をお受けします。

在庫品



Order
注文例

 
型式

1-480351-0-20P

外形図

(単位: mm)

◆1芯




◆2芯, 3芯, 4芯




芯数	寸法 (mm)			
	A	B	C	D
1	7.6	31.5	-	-
2	15.5	23.6	8.4	-
3	20.6	23.6	8.3	-
4	25.7	23.6	8.4	-
6	17.9	-	-	16.9
8	22.9	-	-	-
9	-	-	-	23.0
10	27.8	-	-	-
12	-	-	-	29.1
15	-	-	-	35.1

 ◆6芯 (1-480340-0), 8芯, 10芯



◆6芯 (1-480276-0), 9芯, 12芯, 15芯

 


1パック 20個入

型式	芯数	相手側コネクタ型番		基準単価	スライド単価	重量 (g)
		中継用	パネル取付用			
1-480351-0-20P	1	1-480349-0-20P ①3427ページ	1-480349-0-20P ①3427ページ	¥540	¥513	0.5
1-480319-0-20P	2	1-480318-0-20P	-	¥460	¥437	1.2
1-480305-0-20P	3	1-480303-0-20P	1-480304-0-20P	¥880	¥836	1.8
1-480426-0-20P	4	1-480424-0-20P	1-480425-0-20P	¥1,280	¥1,216	2.3
1-480340-0-20P	6	1-480270-0-20P	-	¥880	¥836	4.5
1-480276-0-20P	6	-	1-171196-0-20P	¥1,360	¥1,292	3.8
1-480345-0-20P	8	1-480263-0-20P	-	¥960	¥912	5.3
1-480277-0-20P	9	-	1-171197-0-20P	¥1,640	¥1,558	5.1
1-480339-0-20P	10	1-480265-0-20P	-	¥1,720	¥1,634	5.3
1-480278-0-20P	12	-	1-480275-0-20P	¥1,880	¥1,786	6.4
1-480324-0-20P	15	-	1-480323-0-20P	¥2,380	¥2,261	7.7

販売: ミスミ / 製造元: TE (旧: Tyco Electronics)

コンタクト

RoHS

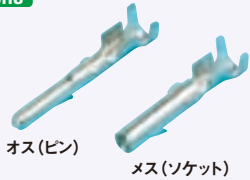

オス(ピン)

メス(ソケット)

圧着 ス
メッキ

ココが特長

打抜き加工により導通性・信頼性に優れたコンタクト

●コマーシャル・メーテンロック・コネクタに組み込むコンタクトです。適用電線はAWG24~14までを接続することができます。

!
ご注意

- 数量は100個/パックです。ご注意願います。
- 圧着作業は専用工具(プロクリン)に適合圧着用ダイヤを組み込んで行ってください。**①3440, 3441ページ**
- 他の製品へ組み込むことはできません。



Delivery
納期

出荷日

1~10/パック **翌日**(当日)

11/パック~ **都度見積**

ご希望により、17時まで当日出荷をお受けします。

在庫品

 


Order
注文例

型式

60618-1

外形図 ピン直径: 2.1 (単位: mm)



オス(ピン)

メス(ソケット)




1パック 100個入

型式	適用電線 AWG	導体断面積 (mm ²)	絶縁被覆 外径(最大)	タイプ	適合圧着 用ダイヤ	基準単価		重量	
						1~9/パック	10~99/パック		
60618-1	24~18	0.20~0.89	2.5	オス	90574-2	¥970	¥940	¥893	0.3
60620-1	20~14	0.5~2.27	3.3	(ピン)	90575-2	¥970	¥940	¥893	0.4
60617-1	24~18	0.20~0.89	2.5	メス	90574-2	¥970	¥940	¥893	0.4
60619-1	20~14	0.5~2.27	3.3	(ソケット)	90575-2	¥970	¥940	¥893	0.4

販売: ミスミ / 製造元: TE (旧: Tyco Electronics)

 引抜工具



ココが特長

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具

- 一度コンタクトに挿入したオス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトを引き抜くことができます。
- 重量: 8.2g

!
ご注意

- 他の製品には使用できません。
- 一度抜き取ったコンタクトは、再使用できません。



Order
注文例

型式

465644-1

使用方法

- 1.ハウジングの結合面から引抜工具を差し込みます。
- 2.コンタクトがフリーになったときに電線側からコンタクトを抜き取ってください。

型式	基準単価	
	1~9個	スライド単価
465644-1	¥3,030	¥2,750

販売: ミスミ / 製造元: TE (旧: Tyco Electronics)



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

ご希望により、17時まで当日出荷をお受けします。

在庫品

コネクタ

コネクタ
コネクタ

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマーシャル・
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック

ユニバーサル・
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ

2012.9

2013.8

3428