


コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

RoHS

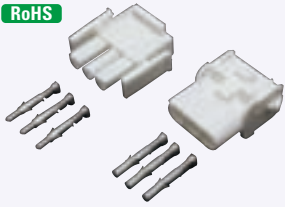

選定工数削減!ハウジング・コンタクトをセット販売

- ユニバーサルメーテンロックシリーズのハウジング(オス・メス)とコンタクト(オス・メス)をセットにしました。
- 過剰在庫を避け、選定工数の削減が可能です。



- ・電気的特性につきましては**▶3425ページ**をご参照下さい。
- ・プラグハウジングにはオス(ピン)コンタクト、ソケットハウジングにはメス(ソケット)コンタクトを組合せて下さい。
- ・圧着作業は専用圧着工具(**▶3440、3441ページ**)で行って下さい。
- ・コンタクトはハウジングの芯数に合わせ、必要数+α付属されております。



Delivery
納期

出荷日

1~4パック	翌日(当日)
5パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


コネクタ

コネクタ
コネクタ


外形図

(単位: mm)


ソケットハウジング

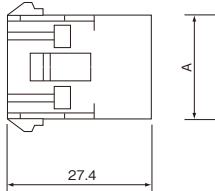


プラグハウジング

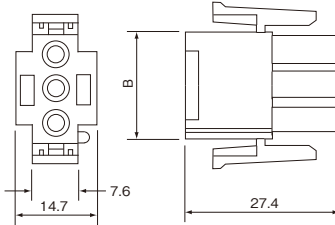


オス(ピン)コンタクト

 

メス(ソケット)コンタクト

 

パネルカット寸法

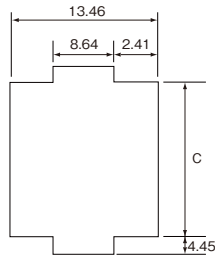

芯数	A	B	C
2	14.00	14.00	14.35
3	20.30	20.30	20.70
4	26.70	26.70	27.05

*パネル厚は0.76~2.29mmにてご利用ください。

型式	タイプ	L
350690-1	オス	20.1
350552-1	(ピン)	20.6
350689-1	メス	19.3
350551-1	(ソケット)	19.8

構成部材表

型式	プラグハウジング	ソケットハウジング	オス(ピン)コンタクト	メス(ソケット)コンタクト
SET-YM-R-2-24	350777-1	350778-1	350690-1	350689-1
SET-YM-R-2-20			350552-1	350551-1
SET-YM-R-3-24	350766-1	350767-1	350690-1	350689-1
SET-YM-R-3-20			350552-1	350551-1
SET-YM-R-4-24	350779-1	350780-1	350690-1	350689-1
SET-YM-R-4-20			350552-1	350551-1

セット内容



ハウジング(オス・メス)・・・各5個
コンタクト(オス・メス)・・・芯数に合わせた必要数量+α



1パック 5セット



Order
注文例

型式

SET-YM-R-2-24

型式	形状タイプ	芯数	適用電線	導体断面積	絶縁被覆外径	基準単価	スライド単価	
			AWG	(mm ²)	(mm)	1~3/パック	4~19/パック	20/パック~
SET-YM-R-2-24	中継 (パネル)	2	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54	¥1,620	¥910	¥820
			20-14	0.5~2.27	3.3~5.08	¥1,730	¥1,030	¥940
SET-YM-R-3-24		3	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54	¥1,720	¥1,020	¥930
			20-14	0.5~2.27	3.3~5.08	¥1,880	¥1,180	¥1,100
SET-YM-R-4-24		4	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54	¥1,810	¥1,110	¥1,020
			20-14	0.5~2.27	3.3~5.08	¥2,030	¥1,320	¥1,240

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては ▶0101ページ

関連商品



2012.9
▼
2013.8

3436

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマーシャル・
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック

ユニバーサル・
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂脂質
コネクタ