

新商品

UML圧着済コンタクトケーブル

コネクタ

ナイロン
コネクタ



ココが
特長

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのパック販売です
- ミスマの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します

⚠
ご注意

- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4パック **翌日**(当日)

5パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4パック **3日目**

5パック~ **都度見積**

非在庫品

 
お値引き

1~5パック 基準単価

6~10パック **5%**

11パック~ **10%**

外形イメージ図



1パック 50本入



Order
注文例

型式 - 色 - 長さ
350551-14 - D - 1

型式	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本パック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1	2	3	5	7	10				
350551-14	メス (ソケット)	B(青)	A(茶)	¥4,560	¥7,570	¥10,580	¥16,600	¥22,620	¥31,650	AWG14	UL1007 タイプ	350551-1	1,580
350689-18		C(白)	E(赤)	¥2,775	¥3,958	¥5,142	¥7,508	¥9,875	¥13,425	AWG18		350689-1	605
350552-14	オス (ピン)	D(黒)	F(黄)	¥4,789	¥7,799	¥10,809	¥16,829	¥22,849	¥31,879	AWG14		350552-1	1,580
350690-18			G(緑)	¥2,775	¥3,958	¥5,142	¥7,508	¥9,875	¥13,425	AWG18		350690-1	610

オリジナル手動圧着工具

新商品



ココが
特長

**ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタの試作、
保守用簡易圧着工具**

- ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。

⚠
ご注意

- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨
します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order
注文例

型式
MSHT-A05



Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ **翌日**(当日)

3丁~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

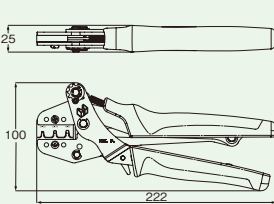

圧着方法

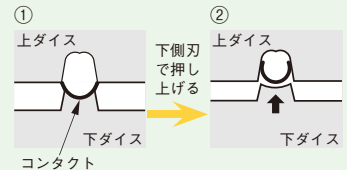

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。

型式	適合 シリーズ	適合 コンタクト	コンタクト タイプ	適用電線			重量 (g)	基準単価	
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	スライド単価 2丁~
MSHT-A05	ユニバーサル メーテンロック	350690-1	オス(ピン)	24~18	0.2~0.89	1.02~2.54	600	¥12,800	¥9,800
		350552-1		20~14	0.5~2.27	3.30~5.08			
		350689-1	メス(ソケット)	24~18	0.2~0.89	1.02~2.54			
		350551-1		20~14	0.5~2.27	3.30~5.08			