

パネル取付用プラグハウジング

RoHS



172213-6

CSA UL TÜV 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD



Delivery 納期

ココが特長

誤嵌合防止・ピッチずれ防止機構を備えたハウジング

●パネルに取付のできるプラグハウジングです。

基本仕様

定格電流 : 5A (AWG20または0.52mm²時)、
2A (AWG30または0.05mm²時)
定格電圧 : AC250V以下
適応電線サイズ: AWG30~AWG20、または0.05mm²~0.52mm²
特性や材質は [☉3442ページ](#)
※定格値は [☉3444ページ](#)の専用コンタクトを組み込んだときの値です。



●数量は50個/パックです。ご注意ください。
●組合せ相手は [☉3443ページ](#)
●組み込み可能なコンタクトはオス(ピン)コンタクトのみとなります。
[☉3444ページ](#)よりご購入ください。

出荷日

1~9パック	翌日(当日)
10パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1パック 50個入

型式	芯数	基準単価	スライド単価	重量 (g)
		1~5/パック	6~10/パック	
172213-2-50P	2	¥680	¥650	0.7
172213-3-50P	3	¥920	¥870	0.8
172213-4-50P	4	¥900	¥850	0.9
172213-5-50P	5	¥1,340	¥1,280	1.1
172213-6-50P	6	¥1,340	¥1,280	1.2
172213-7-50P	7	¥1,920	¥1,830	1.3
172213-8-50P	8	¥2,780	¥2,650	1.5

販売: ミスミ/製造元: TE(旧: Tyco Electronics)

¥***

新価格

適用開始時期に関しては [☉0101ページ](#)




Order 注文例

型式	172213-2-50P
----	--------------

外形図

◆パネルカット寸法 (単位: mm)

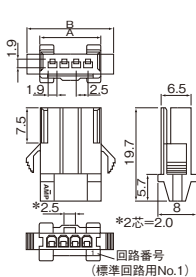


※適合パネル厚=0.8~1.6mm

芯数	寸法 (mm)				
	A	B	C	D	E
2	7.9	13.5	12.0	8.2	3.7
3	10.4	16.0	14.5	10.7	4.2
4	12.9	18.5	17.0	13.2	4.2
5	15.4	21.0	19.5	15.7	4.2
6	17.9	23.5	22.0	18.2	4.2
7	20.4	26.0	24.5	20.7	4.2
8	22.9	28.5	27.0	23.2	4.2

コンタクト・工具

コンタクト

RoHS

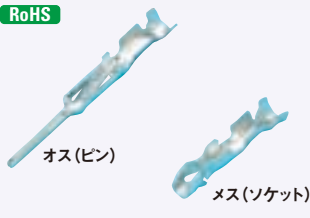

オス(ピン)

メス(ソケット)

ココが特長

最小AWG30の細径電線に対応したコンタクト

●ピンヘッダーを除いたElコネクタに組み込むことのできるコンタクトです。

●重量: 0.1g



●数量は100個/パックです。ご注意ください。
●他の製品には組み込めません。
●Elコネクタ専用の圧着工具をご用意しています。([☉3447ページ](#))

圧着 スズメッキ



Delivery 納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1パック 100個入




Order 注文例

型式	170430-1
----	----------

外形図

(単位: mm)

◆オス(ピン)コンタクト ◆メス(ソケット)コンタクト

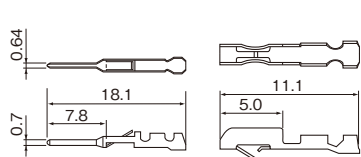

型式	タイプ	適用電線サイズ			基準単価	スライド単価	
		AWG	導体断面積 (mm ²)	被覆外径 (φmm)		1~9/パック	10~39/パック
170430-1	オス	30~26	0.05~0.15	1.0~1.4	¥490	¥450	¥430
170429-1	(ピン)	26~20	0.14~0.52	1.1~1.9	¥490	¥450	¥430
170205-1	メス	30~26	0.05~0.15	1.0~1.4	¥480	¥440	¥410
170204-1	(ソケット)	26~20	0.14~0.52	1.1~1.9	¥480	¥440	¥410

販売: ミスミ/製造元: TE(旧: Tyco Electronics)

¥***

新価格

適用開始時期に関しては [☉0101ページ](#)

引抜工具



ココが特長

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具

●一度挿入したオス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトを引抜くことができます。
●重量: 12.4g



●一度引き抜いたコンタクトは使用できません。
●他の製品への使用はできません。



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価	スライド単価
724762-1	¥6,430	¥5,997



Order 注文例

型式	724762-1
----	----------

使い方

1.ハウジングの結合面より引抜工具を差し込みます。
2.コンタクトのロックがゆるみ、フリーになったところで、電線側からコンタクトを引き抜いてください。

コネクタ

コネクタ
コネクタ

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル
メーテンロック

El

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ

2012.9

2013.8

3444