




ソケットハウジング

RoHS

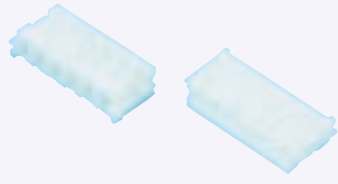

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD

ココが特長

- 高さ8.1mm・厚さ3.8mmの2.5mmピッチタイプ
- 専用コンタクト(BEH-001T-P0.6)用のハウジングです。
- ハウジングの厚みは3.8mmです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。

基本仕様

定格電圧：AC/DC250V
 定格電流：3A
 その他仕様：●3448ページ



- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります(●3449ページ)。



Delivery 納期

出荷日


1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位：mm)

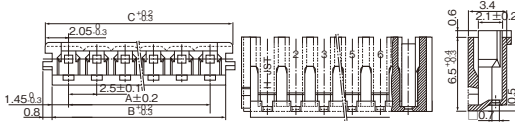

NOTE
 1.一般公差: 0<L<=30: ±0.3
 30<L<=80.0: ±0.4

芯数	寸法			重量(g)
	A	B	C	
2	2.5	5.4	6.6	0.08
3	5.0	7.9	9.1	0.11
4	7.5	10.4	11.6	0.14
5	10.0	12.9	14.1	0.17
6	12.5	15.4	16.6	0.20
8	17.5	20.4	21.6	0.25
9	20.0	22.9	24.1	0.29
10	22.5	25.4	26.6	0.32
12	27.5	30.4	31.6	0.39



1パック 50個入



Order 注文例

型式
EHR-2-50P


型式	芯数	¥パラチャージ	基準単価	スライド単価
		1~3/パック	4~9/パック	10/パック
EHR-2-50P	2	+¥150/パック	¥260	¥250
EHR-3-50P	3		¥291	¥279
EHR-4-50P	4		¥353	¥339
EHR-5-50P	5		¥387	¥370
EHR-6-50P	6		¥437	¥419
EHR-8-50P	8		¥648	¥622
EHR-9-50P	9		¥704	¥676
EHR-10-50P	10		¥777	¥746
EHR-12-50P	12		¥900	¥864

■部 1~3/パックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
 【計算例】 EHR-2-50P を2/パックご注文の場合
 (基準単価210円+パラチャージ150円)×2/パック=720円
 パラチャージに関しては ●0101ページ

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては ●0101ページ

コンタクト

RoHS

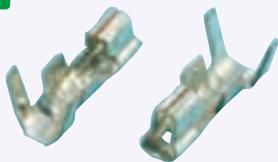

圧着 スズメッキ

ココが特長

带状構造を備え安定した接触信頼性・振動防止を發揮

- ソケットハウジング専用のメス(ソケット)コンタクトです。
- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・圧着は推奨の専用工具(●3450ページ)で行なってください。
- ・EHコネクタ以外へは使用できません。
- ・適合する電線サイズを必ずご確認の上、ご使用下さい。



Delivery 納期

出荷日


1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位：mm)

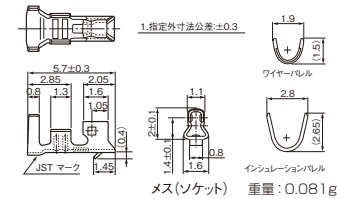

仕様

適用電線範囲	AWG30~22(0.05~0.3mm ²)
適合電線被覆外形	1.0~1.9mm



1パック 100個入



Order 注文例

型式	基準単価	スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック
BEH-001T-P0.6	¥425	¥404	¥368


型式
BEH-001T-P0.6

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては ●0101ページ

コンタクト引抜方法

・EHコネクタ専用引抜工具はございません。下記方法をご参照下さい。

コンタクトの引抜方法

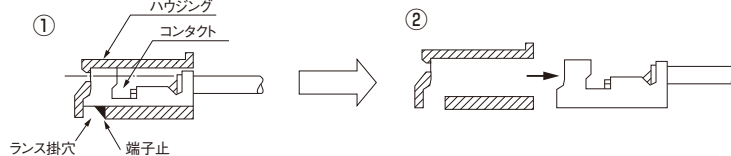

- ①ハウジングのランス掛穴にドライパーを差し込み、端子止を押しします。
- ②電線を引抜きます。



- ・一度引抜いたコンタクトは再使用できません。
- ・キズ等がついたハウジングは使用しないで下さい。

コネクタ

ナイロンコネクタ

セレクトションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ