




ピンヘッダー (垂直取付タイプ)

RoHS

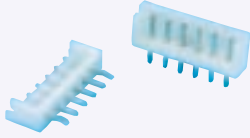

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 モーター センサー



納期

ココが特長

オスコンタクト内蔵した2.5mmピッチ垂直取付用

- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板垂直取付タイプのヘッダーです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。




・数量は50個/パックです。
・組み合わせ相手は**03449**ページです。

出荷日	
1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

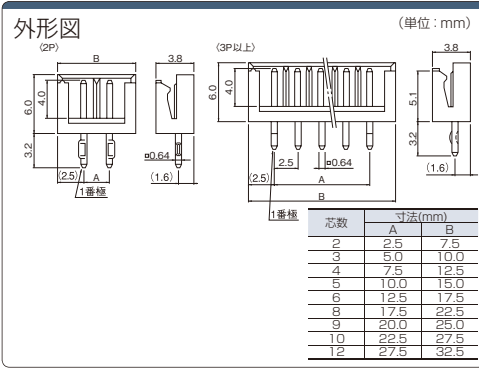

1パック 50個入



Order注文例

型式
B2B-EH-50P

型式	芯数	¥(バラチャージ 1~3/パック)	基準単価	スライド単価
			4~9/パック	10/パック~
B2B-EH-50P	2	+¥150/パック	¥807	¥782
B3B-EH-50P	3		¥901	¥870
B4B-EH-50P	4		¥866	¥829
B5B-EH-50P	5		¥1,277	¥1,233
B6B-EH-50P	6		¥1,817	¥1,765
B8B-EH-50P	8		¥1,574	¥1,505
B9B-EH-50P	9		¥1,870	¥1,792
B10B-EH-50P	10		¥2,049	¥1,964
B12B-EH-50P	12		¥2,534	¥2,436


部 1~3/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 B2B-EH-50P を2/パックご注文の場合
(基準単価505円+バラチャージ150円)×2/パック=1310円
バラチャージに関しては **0101**ページ

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては **0101**ページ



ピンヘッダー (水平取付タイプ)

RoHS

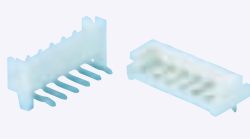

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 モーター センサー



納期

ココが特長

オスコンタクト内蔵した2.5mmピッチ水平取付用

- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板水平取付タイプのヘッダーです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。




・数量は50個/パックです。
・組み合わせ相手は**03449**ページです。

出荷日	
1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

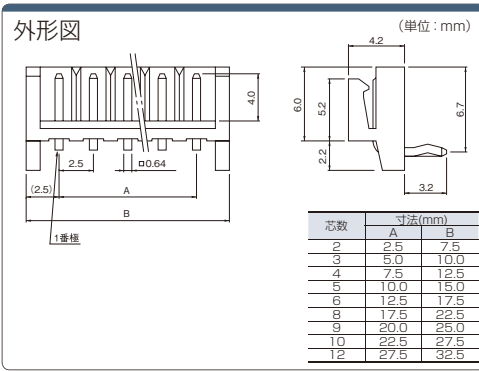

1パック 50個入



Order注文例

型式
S2B-EH-50P

型式	芯数	¥(バラチャージ 1~3/パック)	基準単価	スライド単価
			4~9/パック	10/パック~
S2B-EH-50P	2	+¥150/パック	¥625	¥598
S3B-EH-50P	3		¥774	¥741
S4B-EH-50P	4		¥920	¥880
S5B-EH-50P	5		¥1,316	¥1,269
S6B-EH-50P	6		¥1,576	¥1,519
S8B-EH-50P	8		¥1,757	¥1,681
S9B-EH-50P	9		¥1,997	¥1,912
S10B-EH-50P	10		¥2,113	¥2,020
S12B-EH-50P	12		¥2,961	¥2,854

部 1~3/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 S2B-EH-50P を2/パックご注文の場合
(基準単価540円+バラチャージ150円)×2/パック=1380円
バラチャージに関しては **0101**ページ

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては **0101**ページ

純正手動圧着工具



ココが特長

信頼性の高い一体型圧着工具



・圧着作業は専用圧着工具にて行なってください。
・弊社では校正依頼は承っておりません。



納期

1Tから注文OK!

出荷日	
1T~	翌日(当日)
3T~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order注文例

型式
YC-260R

型式	基準単価	コネクタタイプ	適合コンタクト番号	適用電線			重量(g)
				AWGサイズ	導体断面積mm ²	被覆外径mm	
YC-260R	¥49,000	EHコネクタ (03449ページ)	BEH-001T-P0.6	30~22	0.05~0.3	1.0~1.9	550

- e-CON
- CC-Link ワンタッチ コネクタ
- オリジナル 圧着ツール
- ダイナミック
- コマmercial・メーテンロック
- ミニ ユニバーサル・メーテンロック
- ユニバーサル・メーテンロック
- EI
- EH・XH・NH
- VH・PH
- EL・SM
- 1625・3191
- 5051/5045・5559/5557
- CB01/CL07 防水コネクタ
- DeviceNet用 コネクタ
- その他樹脂製 コネクタ