




PH圧着済コンタクトケーブル

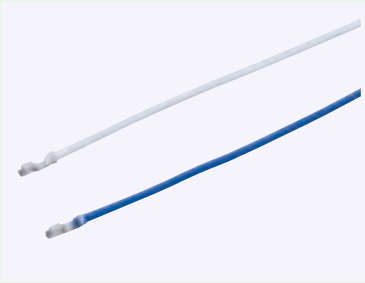

**ココが
特長**

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4/パック **翌日**(当日)

5/パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4/パック **3日目**

5/パック~ **都度見積**

非在庫品


お値引き

1~5/パック **基準単価**

6~10/パック **5%**

11/パック~ **10%**

外形イメージ図

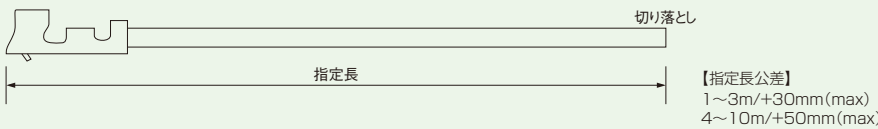

1/パック 50本入



Order
注文例

型式 - 色 - 長さ
BPH002-24 - D - 1

型式	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価					部品仕様			重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷					使用ケーブル	使用コンタクト 型式			
				1日目	2	3	5	7					10
BPH002-24	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥1,960	¥2,335	¥2,710	¥3,460	¥4,210	¥5,335	AWG24	UL1007 タイプ	BPH-002T- P0.5S	222

オリジナル手動圧着工具



**ココが
特長**

PHシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- PHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ **翌日**(当日)

3丁~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

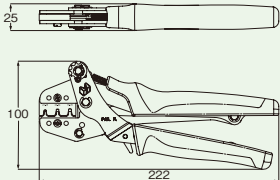

圧着方法

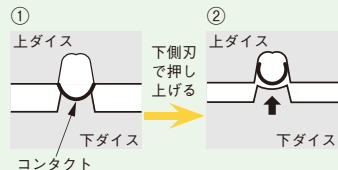

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。



型式	適合 シリーズ	適合 コンタクト	適用電線			重量 (g)	基準単価	スライド単価
			AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-J04	PH	BPH-002T-P0.5S	30~24	0.05~0.22	0.9~1.5	600	¥12,800	¥9,800

コネクタ
▼
コネクタ
コネクタ

e-CON
CC-Link
ワンタッチ
コネクタ
オリジナル
圧着ツール
ダイナミック
コマmercial・
メーテンロック
ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック
ユニバーサル・
メーテンロック

EI
EH・XH・NH
VH・PH
EL・SM
1625・3191
5051/5045・
5559/5557
CB01/CL07
防水コネクタ
DeviceNet用
コネクタ
その他樹脂製
コネクタ