



SM圧着済コンタクトケーブル



専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4パック **翌日(当日)**

5パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4パック **3日目**

5パック~ **都度見積**

非在庫品


お値引き

1~5/パック **基準単価**

6~10/パック **5%**

11/パック~ **10%**

外形イメージ図

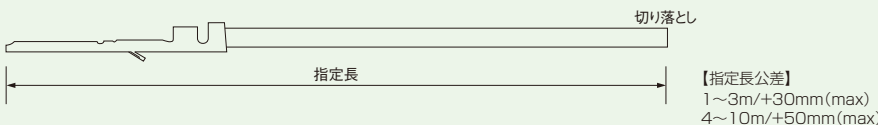

1パック 50本入



Order
注文例

型式 - 色 - 長さ
BYM001-22 - D - 1

| 型式 | コンタクトタイプ | ケーブル色指定 | | 基準単価 指定長(m)/50本/パック単価 | | | | | 部品仕様 | | | 重量 1m (g) | |
|-----------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------------|-----|
| | | 在庫(1m) 非在庫(2m~) | 非在庫 | 3日日出荷 | | | | | 使用ケーブル | 使用コンタクト 型式 | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | | | | | 10 |
| BHF001-22 | メス (ソケット) | B(青) C(白) D(黒) | A(茶) E(赤) F(黄) G(緑) | ¥2,168 | ¥2,720 | ¥3,272 | ¥4,375 | ¥5,478 | ¥7,133 | AWG22 | UL1007 タイプ | BHF-001T- 0.8BSS | 295 |
| BYM001-22 | オス (ピン) | | | ¥2,267 | ¥2,819 | ¥3,371 | ¥4,474 | ¥5,577 | ¥7,232 | AWG22 | UL1007 タイプ | BYM-001T- P0.6S | 296 |

オリジナル手動圧着工具



SMシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- SMシリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order
注文例

型式
MSHT-J02



Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ **翌日(当日)**

3丁~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

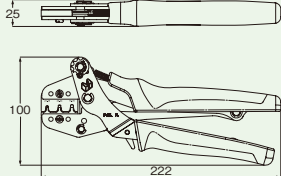

圧着方法

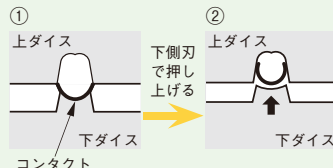

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。



| 型式 | 適合シリーズ | 適合コンタクト | 適用電線 | | 重量(g) | 基準単価 | | スライド単価 |
|----------|--------|-----------------|-------|----------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | AWG | 導体断面積mm ² | | 被覆外径φmm | 1丁 | |
| MSHT-J02 | NH/SM | BHF-001T-0.8BSS | 28~22 | 0.08~0.33 | 1.2~1.7 | 600 | ¥12,800 | ¥9,800 |
| | | BYM-001T-P0.6S | 28~22 | 0.08~0.33 | 1.2~1.8 | | | |

コネクタ
コネクタ
コネクタ

e-CON
CC-Link
ワンタッチ
コネクタ
オリジナル
圧着ツール
ダイナミック
コマmercial
メーテンロック
ミニ
ユニバーサル
メーテンロック
ユニバーサル
メーテンロック

EH
EH・XH・NH
VH・PH
EL・SM
1625・3191
5051/5045・
5559/5557
CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ
その他樹脂製
コネクタ