

## コンタクト

RoHS



圧着 スメッキ



納期

**ココが  
特長**

**ロックングランスにより振動による外れを防止**

●1189ATL、1381ATL、1433ATLはソケットハウジング専用、1190TL、1380TL、1434TLはプラグハウジング専用のコンタクトです。



ご注意

- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・圧着は推奨の専用工具で行なってください。○3479ページ
- ・適合する電線サイズを必ずお使いください。
- ・ストリップ長さ：3.7~4.2mm

出荷日	
1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


### 外形図

(単位:mm)

#### ◆メス(ソケット)コンタクト

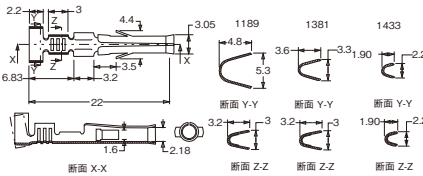

#### ◆オス(ピン)コンタクト

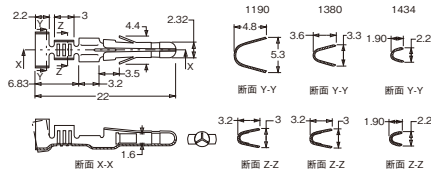

**1パック 100個入**



注文例

型式  
**1189ATL**

型式	タイプ	適用電線範囲	被覆外形 φmm	基準単価	スライド単価	適用工具
				1~5/パック	6~10/パック	
1189ATL	メス (ソケット)	AWG20~14(0.5~2mm <sup>2</sup> )	1.6~4.1	¥650	¥610	JHTR1031C
1381ATL		AWG24~18(0.2~0.75mm <sup>2</sup> )	1.5~3.1	¥650	¥610	
1433ATL		AWG28~24(0.08~0.2mm <sup>2</sup> )	0.8~1.5	¥650	¥610	
1190TL	オス (ピン)	AWG20~14(0.5~2mm <sup>2</sup> )	1.6~4.1	¥650	¥610	JHTR1031C
1380TL		AWG24~18(0.2~0.75mm <sup>2</sup> )	1.5~3.1	¥650	¥610	
1434TL		AWG28~24(0.08~0.2mm <sup>2</sup> )	0.8~1.5	¥650	¥610	

販売：ミスミ／製造元：日本モレックス㈱

## 引抜工具



**ココが  
特長**

**コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具**

●3191コネクタのハウジングに挿入されたコンタクトを抜くための工具です。



ご注意

- ・一度引抜いたコンタクトは使用できません。
- ・3191コネクタのコンタクト以外に使用できません。



納期

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 引抜方法

- ①ハウジングの嵌合側より引抜工具を差込みます。
- ②ハウジングの端子止を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。
- ③電線を引く際は、無理に引っ張らないように注意してください。
- ④無理に引っ張りますと、ハウジングに傷が付き使用できなくなります。



型式	基準単価	スライド単価
	1~5個	6個~
J5800-003	¥2,150	¥2,060

販売：ミスミ／製造元：日本モレックス㈱



注文例

型式  
**J5800-003**

## 純正手動圧着工具



**ココが  
特長**

**信頼性の高い一体型圧着工具**



ご注意

- ・弊社では校正依頼は承っておりません。
- ・圧着作業は専用圧着工具で行なってください。
- ・適用電線サイズによって圧着工具が異なります。



納期

出荷日	
1丁~	翌日(当日)
3丁~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



注文例

型式  
**JHTR1031C**

型式	基準単価	コネクタタイプ	適合 コンタクト番号	適用電線		
				AWGサイズ	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径mm
JHTR1031C	¥38,000	3191コネクタ	1190TL,1189ATL	20~14	0.5~2	1.6~4.1
JHTR2262	¥47,000		1380TL,1381ATL	24~18	0.2~0.75	1.5~3.1
			1433ATL,1434TL	28~24	0.08~0.2	0.8~1.5

販売：ミスミ／製造元：日本モレックス㈱