



## 5051/5045圧着済コンタクトケーブル



**ココが特長**

**専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery  
納期

1m(青、白、黒)

**出荷日**

1~4/パック **翌日**(当日)

5/パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

2m以上

**出荷日**

1~4/パック **3日目**

5/パック~ **都度見積**

**非在庫品**

**お値引き**

1~5/パック **基準単価**

6~10/パック **5%**

11/パック~ **10%**

外形イメージ図



**1/パック 50本入**



Order  
注文例

型式 - 色 - 長さ  
**5159PBT-22 - D - 1**

型式	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価					部品仕様			重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷					使用ケーブル	使用コンタクト 型式	305		
				1日目	2	3	5	7					10
5159PBT-22	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,190	¥2,565	¥2,940	¥3,690	¥4,440	¥5,565	AWG22	UL1007 タイプ	5159PBTL	305

## オリジナル手動圧着工具



**ココが特長**

**5051/5045シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**

- 5051/5045シリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Delivery  
納期

**1丁から注文OK!**

**出荷日**

1丁~ **翌日**(当日)

3丁~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


**在庫品**



Order  
注文例


型式  
**MSHT-M03**

外形図

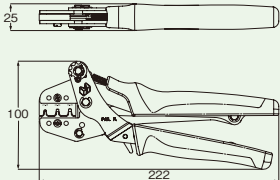

型式	適合シリーズ	適合コンタクト	適用電線			重量(g)	基準単価	スライド単価
			AWG	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-M03	5051/5045	5159PBTL	28~22	0.08~0.33	1.2~1.7	600	¥12,800	¥9,800

圧着方法

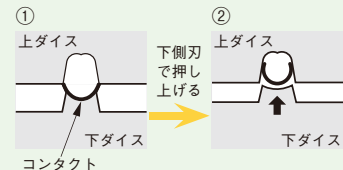

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。

コネクタ  
▼  
コネクタ  
コネクタ

- e-CON
- CC-Link ワンタッチコネクタ
- オリジナル圧着ツール
- ダイナミック
- コマmercial・メーテンロック
- ミニユニバーサル・メーテンロック
- ユニバーサル・メーテンロック
- EI
- EH・XH・NH
- VH・PH
- EL・SM
- 1625・3191
- 5051/5045・5559/5557
- CB01/CL07 防水コネクタ
- DeviceNet用コネクタ
- その他樹脂製コネクタ