


## ライティングコネクタ

RoHS

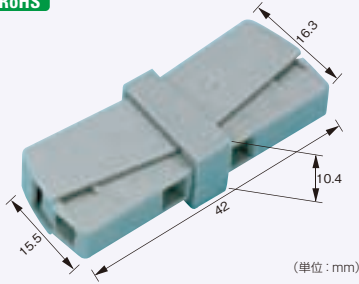

**ココが特長**

### 単線・燃り線に限らず容易に中継接続可能

- ライティングコネクタは蛍光灯などの照明器具の内部配線用に作られたものですが、単線であってもより線であってもワンタッチでそれらの中継接続が行えるため、仮設工事や、各種電気設備などの内部配線用としても使用されています。
- 使い方は簡単で、コネクタ端をつまんで開き、被覆のむかれた電線を穴に差し込むだけで接続が完了します。また電線を抜く時も、同じくコネクタ端をつまんで開き、差されている電線を引き抜くだけで行えます。よってハンダやその他の特殊工具を必要とせず、作業を短時間で済ませることが可能となります。



Delivery  
納期

### 出荷日

1~2パック	翌日(当日)
3パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


### 仕様

項目	内容
定格電圧	AC380V以下
定格電流	26A以下
適用電線	単線φ0.8~φ2.0mm、より線0.5~2.5mm <sup>2</sup> 、またはAWG20~AWG14
むき出し長さ	9~11mm
重量(g)	4.5g


### 材料/仕上

項目	材料	仕上
スプリング	ステンレス鋼	-
導電部	銅	電気スズメッキ
ハウジング	耐熱性66ナイロン	UL94V-2

### 結線図

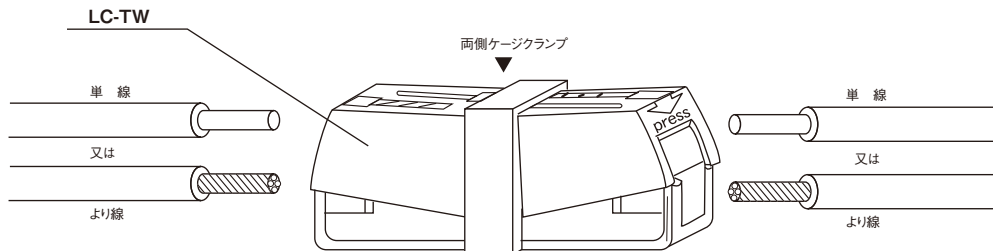

### 結線方法

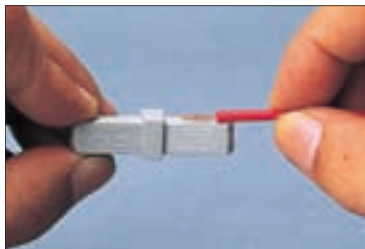

①ストリップゲージ(ハウジングに刻印)に合わせて電線の被覆をむきます。(9~11mm)



②コネクタ端の上下をつまんで押し下げてください。そして開いた穴に電線を奥に突き当たるまで差し込みます。



③電線を差し込んだまま、つまんでいた指をコネクタから放し、電線をロックします。最後に電線を軽く引っ張ってみてきちんと接続されているか確認して完了です。



**1パック 50個入**

型式	基準単価		スライド単価	
	1~4パック	5~9パック	10パック~	
LC-TW-50P	¥4,692	¥4,140	¥3,750	



Order  
注文例

型式
LC-TW-50P

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ  
コネクタ

オリジナル  
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial・  
メーテンロック

ミニ  
ユニバーサル・  
メーテンロック

ユニバーサル・  
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・  
5559/5557

CB01/CL07  
防水コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ

その他樹脂製  
コネクタ