

パネルマウント・基板実装タイプ

コネクタ

同軸コネクタ



ハンタ 2D CAD

Delivery 納期

ココが特長 各種同軸コネクタのパネル取付／基板実装タイプ
 ●パネルや基板に取付けてケーブル側と接続させるコネクタ。














コネクタ未接続時の機器内インピーダンス変化を防ぐためO3604ページのターミナルを取付けることをおすすめします。

1個から注文OK!

出荷日
 1～10個 翌日(当日)
 11個～ 都度見積













当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

| パネルマウントタイプ | | | |
|--|--|---|--|
| BNCフランジタイプ RoHS  メス 050-1421 パネルカット寸法A | BNCフランジタイプ RoHS  メス MF70J9-FS52 パネルカット寸法B | BNCフランジタイプ RoHS  メス 051-RM13A パネルカット寸法C | BNCバルクヘッド(フロントマウント) RoHS  メス 板厚Max7.7mm MF70J9-AS53 パネルカット寸法D |
| BNCバルクヘッド(フロントマウント) RoHS  メス 板厚1.1～3mm 050-1416 パネルカット寸法E | BNCバルクヘッド(フロントマウント) RoHS  メス 板厚Max2.7mm MF70J9-AS58 パネルカット寸法F | BNC絶縁型バルクヘッド(フロントマウント) RoHS  メス 板厚Max2.4mm MF70J9-YS50 パネルカット寸法E | BNC絶縁型バルクヘッド(フロントマウント) RoHS  メス 板厚Max2.4mm 050-1500 パネルカット寸法H |
| BNCフランジタイプ(L型) メス BNC-LR パネルカット寸法I | SMAフランジ型 RoHS  メス 088-2062 パネルカット寸法J | SMBバルクヘッド(リアマウント) RoHS  ジャック(※) ※コンタクトの形状はオスです。 板厚Max2.4mm 080-0030 パネルカット寸法K | SMBバルクヘッド(リアマウント) RoHS  ジャック(※) ※コンタクトの形状はオスです。 板厚Max2.4mm MF91J9-BS50 パネルカット寸法L |

(単位: mm)



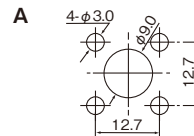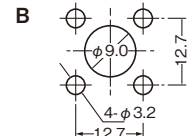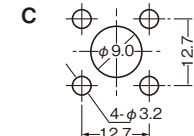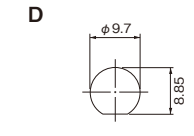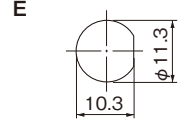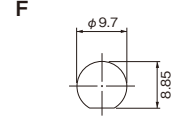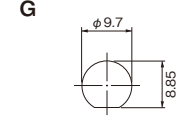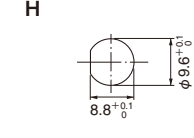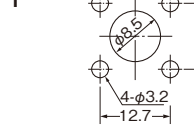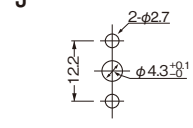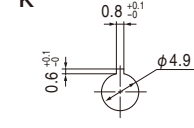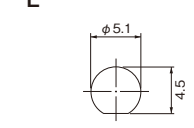



パネルカット寸法 (単位: mm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| A  | B  | C  | D  |
| E  | F  | G  | H  |
| I  | J  | K  | L  |

※価格表、基板実装タイプは次ページに掲載しております。


(単位: mm)

基板実装タイプ

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| BNC基板用垂直型 RoHS メス  050-1424 基板取付寸法M | BNC基板用垂直型 RoHS メス  MF70J5-NS50 基板取付寸法N | BNC基板L型タイプ RoHS メス  050-1425 基板取付寸法O | SMA基板L型タイプ RoHS メス  088-2080 基板取付寸法P | SMA基板L型タイプ RoHS メス  MF78J5-NR51 基板取付寸法Q | SMB基板垂直タイプ RoHS  080-0040 基板取付寸法R |
|--|---|---|--|---|---|

基板取付寸法

(単位: mm)

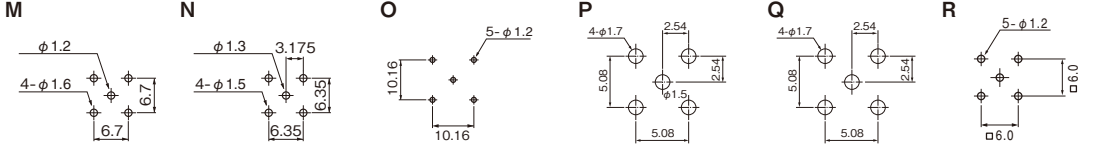

Order
注文例

型式

050-1500

| 型式 | インピーダンス | | 定格電圧 | 耐電圧 | 接触抵抗 | 周波数帯域 | VSWR | 絶縁抵抗 | 重量 | 標準単価 | | |
|-------------|---------|------|--------|---------|---------|------------------|-------------|------|--------|--------|--------|------|
| | Ω | AC V | AC V/分 | DC1V/1A | DC~ | 以下 | MΩ以上/DC500V | g | | 1~9個 | 10~29個 | 30個~ |
| 050-1421 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1~2GHz | 1000 | 10 | ¥563 | ¥485 | ¥437 | |
| MF70J9-FS52 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.25/0.1~4GHz | 5000 | 10 | ¥330 | ¥297 | ¥267 | |
| 051-RM13A | 75 | 500 | 1000 | 2.5mΩ | 3GHz | 1.2/0.1~3GHz | 1000 | 11.5 | ¥563 | ¥485 | ¥437 | |
| MF70J9-AS53 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.4/0.1~4GHz | 5000 | 9 | ¥243 | ¥223 | ¥194 | |
| 050-1416 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1~2GHz | 1000 | 7 | ¥417 | ¥359 | ¥330 | |
| MF70J9-AS58 | 50 | 350 | 1000 | 1.5mΩ | 4GHz | 1.3/0.1~4GHz | 5000 | 8 | ¥330 | ¥297 | ¥267 | |
| MF70J9-YS50 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 6GHz | 未測定 | 5000 | 7 | ¥250 | ¥225 | ¥203 | |
| 050-1500 | 不整合 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 12/0.1~200MHz | 1000 | 6.6 | ¥592 | ¥524 | ¥417 | |
| BNC-LR | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.4/0.1~2GHz | 1000 | 14 | ¥960 | ¥863 | ¥795 | |
| 088-2062 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 12.4GHz | 1.2/0~8GHz | 1000 | 2 | ¥1,310 | ¥1,183 | ¥951 | |
| 080-0030 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1~2GHz | 1000 | 1.2 | ¥534 | ¥466 | ¥359 | |
| MF91J9-BS50 | 50 | 170 | 700 | 6mΩ | 4GHz | 1.3/0.1~4GHz | 1000 | 1.2 | ¥350 | ¥315 | ¥284 | |
| 050-1424 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1~1GHz | 1000 | 8.9 | ¥534 | ¥466 | ¥369 | |
| MF70J5-NS50 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.3/0.1~4GHz | 5000 | 4.5 | ¥360 | ¥324 | ¥292 | |
| 050-1425 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1~2GHz | 1000 | 11.8 | ¥1,300 | ¥1,135 | ¥931 | |
| 088-2080 | 50 | 250 | 750 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1~4GHz | 5000 | 3.5 | ¥2,609 | ¥2,367 | ¥1,892 | |
| MF78J5-NR51 | 50 | 120 | 700 | 3mΩ | 12.4GHz | 1.55/0.1~12.4GHz | 5000 | 4 | ¥620 | ¥558 | ¥502 | |
| 080-0040 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1~2GHz | 1000 | 3.1 | ¥427 | ¥369 | ¥291 | |

*** 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ

RoHS



**ココが
特長**

信頼と性能を向上させる同軸関連アクセサリ

●終端抵抗器は、コネクタ未接続時の機器内の特性インピーダンスを一定に保たせるコネクタ。



Delivery
納期

1個から注文OK!





 



 
出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| BNC型75Ω用ターミナル オス  090-0520 | BNC型75Ω用ターミナル オス  MF70P0-US7 | BNC型50Ω用ターミナル オス  BNC-P-50TN | BNC型50Ω用ターミナル オス  MF70P0-US5 | SMA型50Ω用ターミナル オス  900-SL59A | N型50Ω用ターミナル オス  090-2001 |
| BNC防塵キャップ(チェーン付き) オス  BNC-PC ジャッキ(メス)用 | BNC防塵キャップ(チェーン付き) オス  MFBNC-CAP ジャッキ(メス)用 | BNC/TNC両用防塵キャップ  材質: 塩化ビニル BTNC-CAP ジャッキ(メス)用 | (単位: mm) | | |



Order
注文例

型式

BNC-P-50TN

材料・仕上

| | 材質 | 仕上 |
|---------|---------------|-------------------|
| 本体シエラ | 黄銅(SMA:ステンレス) | ニッケルメッキ(SMA:金メッキ) |
| 絶縁体 | テフロン | — |
| オスコンタクト | 黄銅 | 金メッキ |
| メスコンタクト | リン青銅 | 金メッキ |

| 型式 | 標準単価 | | | インピーダンス | 周波数範囲 | V.S.W.R. | 最大出力 | 重量 |
|------------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|------|------|
| | 1~9個 | 10~29個 | 30個~ | | | | | |
| 090-0520 | ¥1,210 | ¥1,080 | ¥930 | 75Ω | 0.6GHz | 1.2 | 1/2 | 13.3 |
| MF70P0-US7 | ¥550 | ¥495 | ¥446 | 75Ω | 1GHz | 1.46 | 1/2 | 12.5 |
| BNC-P-50TN | ¥590 | ¥520 | ¥430 | 50Ω | 0.6GHz | 1.2 | 1 | 14 |
| MF70P0-US5 | ¥390 | ¥351 | ¥316 | 50Ω | 4GHz | 1.3 | 1/2 | 12.5 |
| 900-SL59A | ¥3,000 | ¥2,830 | ¥2,660 | 50Ω | 18GHz | 1.23 | 1/4 | 2.8 |
| 090-2001 | ¥2,110 | ¥1,900 | ¥1,690 | 50Ω | 2.0GHz | 1.1 | 1/2 | 44 |
| BNC-PC | ¥400 | ¥360 | ¥300 | — | — | — | — | 9.5 |
| MFBNC-CAP | ¥290 | ¥261 | ¥235 | — | — | — | — | 9.5 |
| BTNC-CAP | ¥90 | ¥80 | ¥70 | — | — | — | — | 0.4 |

コネクタ

同軸コネクタ

同軸コネクタ

パネル／基板コネクタ

終端抵抗(ターミナル)

アダプタ

変換アダプタ

BNCコネクタ

Nコネクタ

SMAコネクタ

SMBコネクタ

同軸コネクタ専用圧着工具

減衰器(アッテネータ)

RCAコネクタ