

一般タイプ

圧着端子
テスト端子

圧着端子

オス端子

RoHS



Web標準対応

圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD



Delivery
納期

ココが
特長

信頼性の高い国内メーカー製差込み型ピン端子

●差込み型ピン端子のオス側です。差し込み型ピン端子のメスとの組み合わせで、機器内電線の中継用に使用できます。耐震性、耐熱性、絶縁性に優れた製品です。

基本仕様

定格電流：0.75mm²：12A、1.25mm²：15A、2.0mm²：20A
定格電圧：AC300V
特性や材質は▶3721ページ



・圧着は専用工具で行ってください。
・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所でのご使用はお避けください。
・販売は1パック(100個入り)からになります。

出荷日	
1~30 バック	翌日(当日)
31バック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)							適用電線範囲		むき寸法の目安(mm)	適合工具 ▶3731ページ
			φA	φB	φC	φD	E	F	G	より線(mm ²)	AWG		
PC-2005-M	透明	ナイロン UL94V-2	2.0	5.1	1.7	3.1	26.5	15.0	11.5	0.5~0.75	20~18	6~7	NH-32
PC-4009-M	赤		4.0	7.4	1.8	3.2	27.7	16.5	11.2	0.75~1.25	18~16	7~8	
PC-4020-M	青		2.4	3.9	2.4	3.9	27.7	16.5	11.2	2.0	14	7~8	

外形図

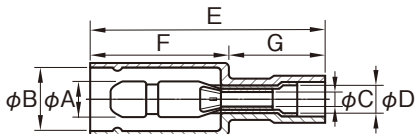

1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~4バック	5~9バック	10~19バック	20バック~
PC-2005-M	¥930	¥890	¥820	¥730
PC-4009-M	¥1,120	¥1,070	¥990	¥890
PC-4020-M	¥1,120	¥1,070	¥990	¥890



Order
注文例

型式

PC-2005-M

メス端子

RoHS



Web標準対応

圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD



Delivery
納期

ココが
特長

信頼性の高い国内メーカー製差込み型ピン端子

●差込み型ピン端子のメス側です。差し込み型ピン端子のオスとの組み合わせで、機器内電線の中継用に使用できます。耐震性、耐熱性、絶縁性に優れた製品です。

基本仕様

定格電流：0.75mm²：12A、1.25mm²：15A、2.0mm²：20A
定格電圧：AC300V
特性や材質は▶3721ページ



・圧着は専用工具で行ってください。
・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所でのご使用はお避けください。
・販売は1パック(100個入り)からになります。

出荷日	
1~10 バック	翌日(当日)
11バック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)							適用電線範囲		むき寸法の目安(mm)	適合工具 ▶3731ページ
			φA	φB	φC	φD	E	F	G	より線(mm ²)	AWG		
PC-2005-F	透明	ナイロン UL94V-2	2.1	4.6	1.7	3.1	24.5	13.0	11.5	0.5~0.75	20~18	6~7	NH-32
PC-4009-F	赤		3.95	6.9	1.8	3.2	26.2	15.0	11.2	0.75~1.25	18~16	7~8	
PC-4020-F	青		2.4	3.9	2.4	3.9	26.2	15.0	11.2	2.0	14	7~8	

外形図

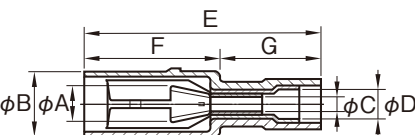

1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~4バック	5~9バック	10~19バック	20バック~
PC-2005-F	¥930	¥890	¥820	¥730
PC-4009-F	¥1,120	¥1,070	¥990	¥890
PC-4020-F	¥1,120	¥1,070	¥990	¥890



Order
注文例

型式

PC-2005-F