


絶縁カバー付ターミナル

セーフティプラグ⇄BNCジャック

RoHS CE対応 EN UL

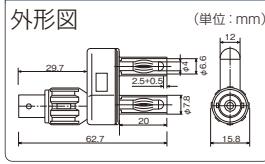

ココが特長

セーフティプラグ⇄BNCジャック変換アダプタ

- 後部に一般のBNCコネクタプラグを接続することのできるφ4mmのセーフティ型プラグです。
- UL規格やCEマーキングに対応しているため安心してご使用いただくことができます。

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

¥

Order 注文例 67-9537-21

型式


仕様

定格電圧	AC1000V以下	同軸コネクタ	銅/金メッキ	内部絶縁体	ポリエチレン
使用温度範囲	-10℃~+65℃	バナナプラグ	銅/ニッケルメッキ	重量	18g
特性インピーダンス	50Ω & 75Ω	カバー材質	ナイロン(ポリアミド)		

型式	色	基準単価			スライド単価		
		1~49個	50~74個	75~99個	1~29個	30~79個	80~99個
67-9537-21	黒	¥1,967	¥1,829	¥1,668			

セーフティクリップ

EN UL CE対応

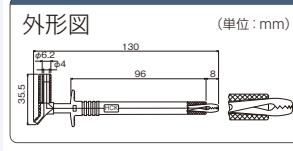

ココが特長

安全性を重視したボディ長タイプのクリップ

- より安全性を重視したボディの長いクリップです。後部へはφ4mmバナナプラグを差し込みます。

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

¥



Order 注文例 66-9749-20

型式


仕様

定格電圧	AC1000V以下
定格電流	16A以下
使用温度範囲	-40℃~+80℃
絶縁材	ナイロン(ポリアミド)
重量	25g

型式	色	基準単価		
		1~29個	30~79個	80~99個
66-9749-20	黄/緑	¥1,840	¥1,610	¥1,380
66-9749-22	赤	¥1,840	¥1,610	¥1,380
66-9749-21	黒	¥1,840	¥1,610	¥1,380

セーフティワニクリップ

CE対応 EN

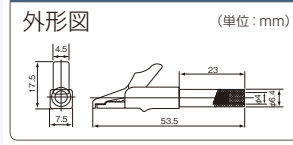

ココが特長

限りなく金属露出を抑え、絶縁重視したワニクリップ

- 先端部がフラットになっているので、従来品よりも幅広い用途で使用できます。
- また後部の電線取付部は電線の直接接続方式ではなくセーフティプラグや従来型のφ4mmプラグを差し込む構造になっているため用途が多様です。

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

¥

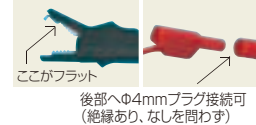

Order 注文例 24-0157-1

型式


仕様

定格電圧	AC300V以下
定格電流	15A以下
使用温度範囲	-40℃~+80℃
絶縁材	ナイロン(ポリアミド)
導体部	ニッケルメッキ
最大開口幅	11mm
重量	3.3g

型式	色	基準単価		
		1~29個	30~79個	80~99個
24-0157-1	赤	¥633	¥598	¥460
24-0157-4	黒	¥633	¥598	¥460

セーフティパネルソケット

2D CAD

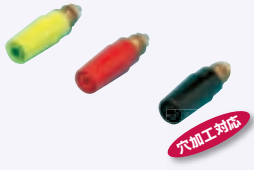

仕様

定格電圧	AC1000V以下
定格電流	32A以下
使用温度範囲	-40℃~+80℃
取付工具	25-0022 ※上からの押しつけに使用します。
絶縁材	ナイロン(ポリアミド)
重量	8g

ココが特長

絶縁を重視したパネルソケット

- パネルに取り付けて使用するターミナル型のソケットです。
- セーフティプラグだけでなく従来型のバナナプラグもさすことのできる汎用性豊かな製品です。

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品


⚠ ご注意

・取り付けには締付用の専用工具が必要です。(O3647ページ)

¥

Order 注文例 23-3050-0

型式

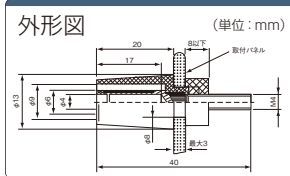

※パネル取付用穴はφ8.2mmです
※取付最大パネル厚は3mmです

型式	色	基準単価		
		1~29個	30~79個	80~99個
23-3050-0	黄/緑	¥690	¥518	¥403
23-3050-1	赤	¥690	¥518	¥403
23-3050-4	黒	¥690	¥518	¥403