


NA20276 UL規格 シールド付 AWG28

RoHS

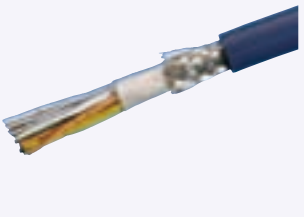

UL AWM VW-1 30V より線 ツストペア 1重シールド

Delivery 納期

ココが特長

30V UL規格のシールド付信号用ケーブル

●EMI対策用に編組シールドを施しております。

ご注意

- ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。
- 1P=2芯(ツイストペア)になります。
- 耐油性はありません。
- この商品は「ULトレサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

電気用品安全法を取得していません。

■このページの製品の2重シールド・低価格タイプは **04329**ページ

1本から注文OK!

販売単位		販売単位	
100m(巻)		1mから599mまで1m単位指定	
出荷日		出荷日	
1~3巻	1日目	1~5本	2日目
4巻~	都度見積	6本~	都度見積

 
ストックT 当日出荷 ¥1,000/本 翌日出荷 ¥500/本
 ストックA

ストック出荷について詳しくは **0A011**ページ
 価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

非在庫品



Order 注文例



シース色	ネイビー
使用温度範囲	0~80℃
取得規格	ULAWM20276
曲げ半径	仕上外径×10倍 (固定部)

仕様

型式	AWGサイズ	対数 1P=2芯	指定長 (m)	導体		絶縁厚さ (mm)	芯芯外径 (mm)	シース厚さ (mm)	仕上外径 (mm)	電気的特性			質量 kg/km	
				構成本/mm	外径約/mm					導体抵抗 Ω/km(20℃)	絶縁特性 MΩkm(20℃)	試験電圧 V/分		許容電流 A(30℃)
NA20276	AWG28 *(0.08mm ²)	5P	1~100m (指定1m単位)	7/0.127	0.38	0.1	0.58	0.81	5.1	246以下	10以上	500	1	36
		8P							5.5				1	46
		13P							6.7				1	63
		17P							7.2				1	76
		20P							7.6				1.23	90
		25P							8.1				1.14	100
34P	9.0	1.04	126											
50P	10.4	0.93	170											

* (~mm²)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは**04815**ページの対比表をご参照ください。
 * ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照下さい。

* 許容電流値はあくまでも参考値で保証値ではありません。

構造概略

導体	すずめっき軟銅より線
絶縁体	耐熱ビニル
より合わせ	対より
遮蔽	すずめっき軟銅編組
シース	耐熱性柔軟ビニル/つや消し

電流減少係数

周囲温度(℃)	30	40	50	60	70
電流減少係数	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
 周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に集めます。
 (例)AWG28の3芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
 1×0.89=0.89(A)

線芯識別表

対NO.	絶縁体の色	ドットマーク	ドットマーク色		対NO.	絶縁体の色	ドットマーク (長点)	ドットマーク色	
			第1線芯	第2線芯				第1線芯	第2線芯
1	橙	■	黒	赤	26	橙	■	黒	赤
2	灰	■	黒	赤	27	灰	■	黒	赤
3	白	■	黒	赤	28	白	■	黒	赤
4	黄	■	黒	赤	29	黄	■	黒	赤
5	桃	■	黒	赤	30	桃	■	黒	赤
6	橙	■	黒	赤	31	橙	■	黒	赤
7	灰	■	黒	赤	32	灰	■	黒	赤
8	白	■	黒	赤	33	白	■	黒	赤
9	黄	■	黒	赤	34	黄	■	黒	赤
10	桃	■	黒	赤	35	桃	■	黒	赤
11	橙	■	黒	赤	36	橙	■	黒	赤
12	灰	■	黒	赤	37	灰	■	黒	赤
13	白	■	黒	赤	38	白	■	黒	赤
14	黄	■	黒	赤	39	黄	■	黒	赤
15	桃	■	黒	赤	40	桃	■	黒	赤
16	橙	■	黒	赤	41	橙	■	黒	赤
17	灰	■	黒	赤	42	灰	■	黒	赤
18	白	■	黒	赤	43	白	■	黒	赤
19	黄	■	黒	赤	44	黄	■	黒	赤
20	桃	■	黒	赤	45	桃	■	黒	赤
21	橙	■	黒	赤	46	橙	■	黒	赤
22	灰	■	黒	赤	47	灰	■	黒	赤
23	白	■	黒	赤	48	白	■	黒	赤
24	黄	■	黒	赤	49	黄	■	黒	赤
25	桃	■	黒	赤	50	桃	■	黒	赤

* 対No.26からドット表示が若干長くなっています(長点)。



型式	対数 1P=2芯	全長もしくは指定長	出荷日				出荷日				サンプル提供 04319 ページ					
			100m(巻)		指定長単価		通常		当日							
			通常	当日	通常	当日	通常	当日	通常	当日						
NA20276	5P	1 ↓ 100 (指定1m単位)	¥145	OK	¥171	¥177	¥190	¥203	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)	◎				
	8P		¥174	1日目 (3巻まで)	¥203	¥215	¥230	¥241					◎			
	13P		¥252		¥298	¥310	¥329	¥348						◎		
	17P		¥304		¥355	¥367	¥386	¥405							◎	
	20P		¥353		¥399	¥418	¥450	¥469								◎
	25P		¥406		¥462	¥475	¥500	¥519								
34P	¥510	¥589	¥614	¥646	¥671	◎										
50P	¥742	¥849	¥887	¥925	¥975	◎										

* (~mm²)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは**04815**ページの対比表をご参照ください。

* ストックについて詳しくは**0A011**ページをご参照ください。

04329ページ

UL規格対応 2重シールド付 SS30WS

04557ページ

UL規格対応 NA20276R

04559ページ

UL規格対応 シールド付ケーブル NA20276RSB

04331ページ

UL規格対応 架橋ポリエチレン NA20276H

固定用ケーブル

固定信号用ケーブル

セクションガイド

汎用ケーブル

固定電源用ケーブル

固定信号用ケーブル