


UL1007 UL・CSA対応

RoHS

UL AWM CSA 300V より線 センサー

Delivery 納期 非在庫品

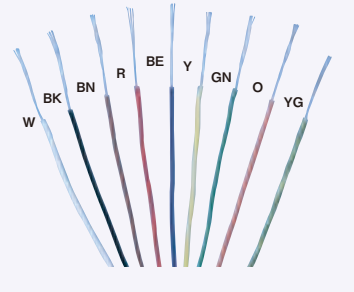

ココが特長

300V 海外規格単芯電線

●耐熱性に優れています。アース線用の(黄/緑)を含めた11色をご用意いたしました。



ご注意

- ・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。
- ・YGは黄地に緑色のスパイラルラインを施しております。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

使用温度範囲	0~80℃
取得規格	ULAWM1007
曲げ半径	仕上外径×8倍(固定部)

1巻から注文OK!

販売単位

305m(巻)

出荷日

1巻 **3日目**

2巻~ **都度見積**

販売単位

10m, 50m, 100m

出荷日

1~5本 **3日目**

6本~ **都度見積**

ストックA 翌日出荷 ¥500/本
 OKマークの商品に限ります。数量5(巻)まで対応可


*写真にはH(灰)・PL(紫)が含まれていません。
電気用品安全法を取得しておりません。

- リール巻加工品は **04636ページ**
- ツイストペア加工品は **04742ページ**
- このページの製品と類似品のミスオリジナル品もおススメです。**04615ページ**

Order 注文例	型式	AWGサイズ	色	全長
	UL1007	28	W	10

型式	AWGサイズ	色	全長(m)	導体		ビニル絶縁体厚さ(mm)	仕上外径約(mm)	最大導体抵抗Ω/km(20℃)	試験電圧V/分	絶縁抵抗MΩkm以上(20℃)	許容電流A(30℃)		概算重量(kg/km)
				構成(本/mm)	外径(mm)						2.4	2.3	
UL1007	28*(0.08mm ²)	W(白)	10	7/0.127	0.38	0.4	1.2	230	2000	50	2.4	2.3	
	26*(0.12mm ²)	BK(黒)	50	7/0.16	0.5		1.3	141			3.2	2.9	
	24*(0.2mm ²)	R(赤)		11/0.16	0.6		1.5	89.8			4.3	4.1	
	22*(0.3mm ²)	BE(青)	100	17/0.16	0.8		1.7	58.1			5.6	5.6	
	20*(0.5mm ²)	Y(黄)		21/0.18	1.0		1.9	37.2			7	7.8	
	18*(0.75mm ²)	GN(緑)	305(一巻)	34/0.18	1.2		2.1	23.0			9	12	
16*(1.25mm ²)	YG(黄/緑)	26/0.26		1.5	2.4	14.2	13	17					

*(~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは**04815ページ**の対比表を参照ください。
 ※ケーブル・電線のソース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照ください。

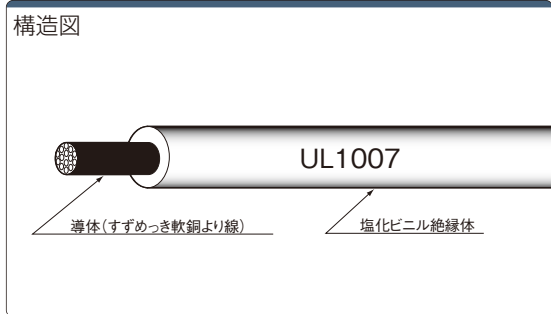

電流減少係数

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55	60	65	70	75
電流減少係数	0.94	0.89	0.83	0.77	0.7	0.63	0.54	0.44	0.31

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
 周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
 (例)AWG28で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
 2×0.89=1.78(A)

梱包形態

ビニル袋: 束に巻いた電線を、紐またはビニルタイで結び、ビニル袋に梱包します。

型式	AWGサイズ	全長			
		10m	50m	100m	305m
UL1007	28*(0.08mm ²)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋
	26*(0.12mm ²)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋
	24*(0.2mm ²)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋
	22*(0.3mm ²)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋
	20*(0.5mm ²)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋
	18*(0.75mm ²)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋
16*(1.25mm ²)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	



型式	AWGサイズ	色	基準単価	出荷日				スライド単価				出荷日		
			305m(一巻)	通常	翌日	100m	50m	10m	通常	翌日	通常	翌日		
UL1007	28*(0.08mm ²)	W(白)	¥1,610	3日目 (1巻まで)	OK (1巻まで)	A(プラス500円/本)	¥940	¥980	¥655	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)	A(プラス500円/本)		
	26*(0.12mm ²)	BK(黒)	¥1,580				¥1,040	¥1,260	¥768					
	24*(0.2mm ²)	R(赤)	¥2,060				¥2,610	¥1,520	¥870					
	22*(0.3mm ²)	BE(青)	¥2,980				¥3,350	¥2,520	¥1,232					
	20*(0.5mm ²)	Y(黄)	¥4,250				¥4,430	¥3,110	¥1,480					
	18*(0.75mm ²)	GN(緑)	¥6,450				¥6,050	¥4,370	¥1,921					
UL1007	16*(1.25mm ²)	PL(紫)	¥9,830	¥8,530	¥5,100	¥2,317								
	28*(0.08mm ²)	YG (黄/緑)	¥4,800	¥2,820	¥900	¥972								
	26*(0.12mm ²)		¥4,650	¥2,970	¥2,390	¥1,220								
	24*(0.2mm ²)		¥5,420	¥4,960	¥2,640	¥1,288								
	22*(0.3mm ²)		¥5,670	¥3,240	¥4,260	¥1,921								
	20*(0.5mm ²)		¥7,220	¥4,190	¥5,420	¥2,384								
18*(0.75mm ²)	¥9,970		¥8,550	¥6,640	¥2,848									
16*(1.25mm ²)	¥14,090	¥9,750	¥11,050	¥4,735										

*(~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは**04815ページ**の対比表を参照ください。

¥* 新価格** 適用開始時期に関しては **0101ページ**



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

- ※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- ※本価格は**2012年9月現在**の価格です。最新価格はカタログ専用webサイト<http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。
- ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 A ストック... 17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
 商品単価に500円/1本が加算されます。
 T ストック... 12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
 商品単価に1,000円/1本が加算されます。
 ストックについて詳しくは**0A011ページ**をご確認ください。

単芯電線

単芯電線

- 汎用 600Vタイプ
- 汎用 300Vタイプ
- 汎用 弱電流回路用
- 海外規格 600Vタイプ
- 海外規格 300Vタイプ
- 海外規格 弱電流回路用
- 海外規格
- ノンハロゲンタイプ
- 耐熱 高電圧タイプ
- 耐熱 600Vタイプ
- 耐熱 300Vタイプ
- 耐熱 弱電流回路用
- 可動用 弱電流回路用
- リール巻 サービス

2012.9
 2013.8

4616