




300V UL規格 スダレタイプ

RoHS

UL AWM 300V VW-1



Delivery 納期

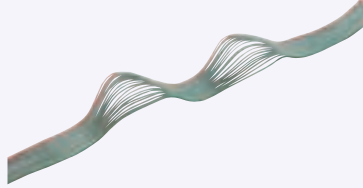

ココが特長

<MASTER-CABLE>

300V UL規格フラットケーブル

- ミスミオリジナルフラットケーブルです。
- 柔軟性が高く、機器間の配線に適しています。
- 融着部と非融着部を順に設けたフラットケーブルで、完全な融着形フラットケーブルに比べ、内部配線に優れております。
- MIL-C-83503規格、2.54ピッチのMILコネクタに圧接加工が可能です。

電気用品安全法を取得しておりません。

※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(C-UL未対応)



ご注意

・本製品はコンピュータ、周辺機器、通信機器、オフィス機器に使用可能です。

MAST-SFKK-SGR

形状仕様	スダレタイプ
定格電圧	300V
使用温度範囲	0~105℃
取得規格	ULAWM2651
絶縁材質	PVC



Order 注文例




仕様

型式	芯数	全長 (m)	サイズ	導体 (本/mm)	スパン (mm)	全幅 (mm)	導体抵抗 Ω/km (20℃)	絶縁特性 MQkm	耐電圧 (V/分)	許容電流 A(30℃)	静電容量 (約)pF/m	特性インピーダンス Ω	伝搬遅延 約ns/m	近端クロストーク 約%	難燃特性	概算質量 kg/巻
MAST-SFKK-SGR (スダレ)	6	1	AWG28 (0.08mm ²)	7/0.127 すずめっき軟鋼線	6.35	7.62	225 以下	10以上	AC 2000	1	51	108	5	4	VW-1	0.7
	8				8.89	10.16										0.93
	10				11.43	12.70										1.16
	14				16.51	17.78										1.62
	16				19.05	20.32										1.86
	20				24.13	25.40										2.31
	24				29.21	30.48										2.78
	26				31.75	33.02										3.01
	30				36.83	38.10										3.47
	34				41.91	43.18										3.93
	36				44.45	45.72										4.16
	40				49.53	50.80										4.63
	50				62.23	63.50										5.78
	60				74.93	76.20										6.94
64	80.01	81.28	7.4													


※静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定値はGSGモードです。※(～mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくはP.4815ページの対比表を参照ください。

構造図

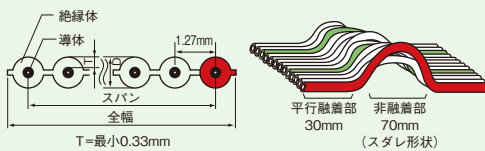

絶縁体識別

■MAST-SFKK-SGR

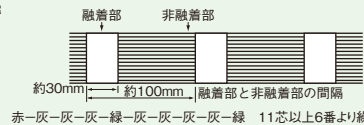

電流減少係数

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。周囲温度30℃以上の場合は、下の電流減少係数を許容電流に乘じます。(例)周囲温度が40℃の場合の許容電流値 1×0.93=0.93(A)

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55	60	65
電流減少係数	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82	0.77	0.73
周囲温度(℃)	70	75	80	85	90	95	100
電流減少係数	0.68	0.63	0.58	0.52	0.45	0.37	0.26



型式	芯数	全長 (一巻)※単位m	基準単価 61m(巻)	出荷日
MAST-SFKK-SGR (スダレ)	6	61	¥1,980	翌日(当日) (2巻まで)
	8		¥2,650	
	10		¥3,264	
	14		¥4,200	
	16		¥4,248	
	20		¥5,296	
	24		¥6,408	
	26		¥6,896	
	30		¥7,936	
	34		¥9,048	
	36		¥9,150	
	40		¥10,720	
	50		¥13,432	
	60		¥16,072	
64	¥17,184			

型式	芯数	全長 (m)	指定長単価			出荷日	サンプル提供 P.4819ページ
			10m	5m	1m		
MAST-SFKK-SGR (スダレ)	6	61	¥398	¥199	¥44	翌日(当日) (5巻まで)	—
	8		¥485	¥232	¥50		—
	10		¥656	¥328	¥72		—
	14		¥768	¥368	¥80		—
	16		¥816	¥416	¥88		—
	20		¥1,080	¥544	¥112		◎
	24		¥1,272	¥640	¥136		—
	26		¥1,352	¥680	¥152		—
	30		¥1,528	¥768	¥160		—
	34		¥1,800	¥904	¥192		—
	36		¥1,888	¥952	¥200		—
	40		¥2,096	¥1,048	¥216		—
	50		¥2,632	¥1,320	¥272		—
	60		¥3,080	¥1,544	¥312		—
64	¥3,272	¥1,640	¥336	—			



ご注意

※ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
※在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

特殊形状ケーブル

用途別ケーブル

用途別ケーブル

ネットワーク用ケーブル

電線加工品・収納用品

技術資料