


Flat-Ribbon Cables フラットケーブル

300V UL規格

RoHS

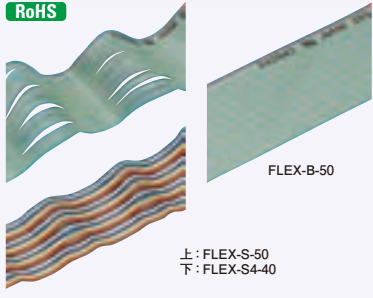

上: FLEX-S-50
下: FLEX-S440

UL AWM VW-1 300V より線



ココが特長ブリッジ・スタレ・カラータイプを取りそろえています

- 絶縁体を剥離することなく、多芯を一括して圧接接続できます。
- ケーブルの形状は上下対称ですので、どちらからでも一括接続が可能です。
- 切り裂きによるケーブルの分岐が容易にできます。

1本から注文OK!

指定長 1m, 5m, 10m, 61m

出荷日

1~5本 **3日目**

6本~ **都度見積**

非在庫品


販売単位

1m, 5m, 10m, 61m (一巻)

ULAWM 2651

▲ **ストックA** 翌日出荷
¥500/本

 ▲ **ストックA** 翌日出荷
¥500/本
▲ **A011** ページ
価格欄記載のOKマークの商品に限ります。




仕様


型式	芯数	全長 (m)	サイズ	導体 (本/mm)	スパン (mm)	全幅 (mm)	導体抵抗 Ω/km (20℃)	絶縁特性 MDkm	耐電圧 (V/分)	許容電流 A (30℃)	静電容量 (約pF/m)	特性インピーダンス 約Ω	伝搬遅延 約ns/m	近端クロストーク 約%	難燃特性	概算質量 kg/km
ブリッジ FLEX-B (標準色)	10	1	AWG28 *(0.08mm ²)	7/0.127		11.43	12.7	100 以上	2000	1A	FLEX-B 52	FLEX-B 106	5	4	VW-1	18.6
	14					16.51	17.8									26.0
	16					19.05	20.3									29.8
	20					24.13	25.4									37.2
	24					29.21	30.5									44.6
スタレ FLEX-S (標準色) FLEX-S4 (カラー)	25	10 (一巻)	AWG28 *(0.08mm ²)	7/0.127		30.48	31.8	213.2 以下	2000	1A	FLEX-S FLEX-S4 51	FLEX-S FLEX-S4 108	5	4	VW-1	46.5
	26					31.75	33.0									48.4
	30					36.83	38.1									55.8
	34					41.91	43.2									63.2
	37					45.72	47.0									68.8
	40					49.53	50.8									74.4
	50					62.23	63.5									93.0
	60					74.93	76.2									111.6
	64					80.01	81.3									119.0

※静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定値はGSGモードです。*(-mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくはP4815ページの対比表を参照ください。

 構造図



(スタレ型のみ) ブリッジ型は全融着です。

 


電流減少係数

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。(例) 周囲温度が40℃の場合の許容電流値 1×0.93=0.93(A)


周囲温度(℃)	35	40	45	50	55	60	65
電流減少係数	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82	0.77	0.73
周囲温度(℃)	70	75	80	85	90	95	100
電流減少係数	0.68	0.63	0.58	0.52	0.45	0.37	0.26

絶縁体識別

 ■ FLEX-S (標準色)



■ FLEX-S4 (カラー)

 

型式	芯数	全長 (一巻)※単位m	基準単価	出荷日
			61m	
ブリッジ FLEX-B (標準色)	10	61	¥4,080	3日目 (5本まで)
	14		¥5,730	
	16		¥5,310	
	20		¥6,620	
	24		¥8,010	
スタレ FLEX-S (標準色)	25	61	¥8,320	3日目 (5本まで)
	26		¥8,620	
	30		¥9,920	
	34		¥11,310	
	37		¥12,230	
FLEX-S4 (カラー)	40	61	¥13,400	3日目 (5本まで)
	50		¥16,790	
	60		¥20,090	
	64		¥21,480	

型式	芯数	全長	指定長単価			出荷日 通常	翌 A:ストック(プラス500円/本)
			10m	5m	1m		
ブリッジ FLEX-B (標準色)	10	1	¥820	¥410	¥90	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)
	14		¥1,090	¥550	¥120		
	16		¥1,020	¥520	¥110		
	20		¥1,350	¥680	¥140		
	24		¥1,590	¥800	¥170		
スタレ FLEX-S (標準色)	25	5	¥1,680	¥840	¥180	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)
	26		¥1,690	¥850	¥190		
	30		¥1,910	¥960	¥200		
	34		¥2,250	¥1,130	¥240		
	37		¥2,360	¥1,190	¥250		
FLEX-S4 (カラー)	40	10	¥2,620	¥1,310	¥270	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)
	50		¥3,290	¥1,650	¥340		
	60		¥3,850	¥1,930	¥390		
	64		¥4,090	¥2,050	¥420		

特殊形状
ケーブル

用途別
ケーブル

同軸ケーブル

耐熱用
ケーブル

センサ用
ケーブル

モータ用
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

補償導線

ノンハロゲン
タイプ