



**MWSシリーズ(バネアップ)**

RoHS

2D CAD 省スペース 125V PLC 盤内配線



**ココが特長**

**FCN40芯コネクタ搭載のバネアップ式端子台**

- 横幅146mm省スペースタイプ
- バネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に単配線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- DINレール取付、ネジ取付両対応

**1台から注文OK!**

**出荷日**


1~20台 **翌日**(当日)

21台~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

■ 入力コネクタ (TOP VIEW)

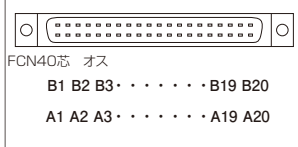

結線図


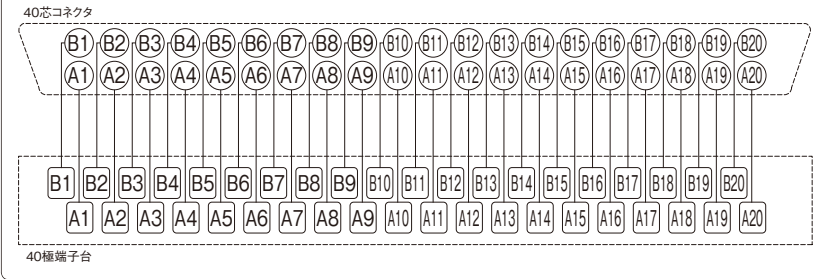


■ 推奨ハーネスは、

NFCN-SS-SO **2249ページ**

外形図

(単位: mm)

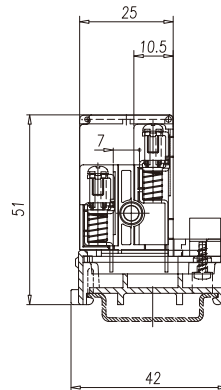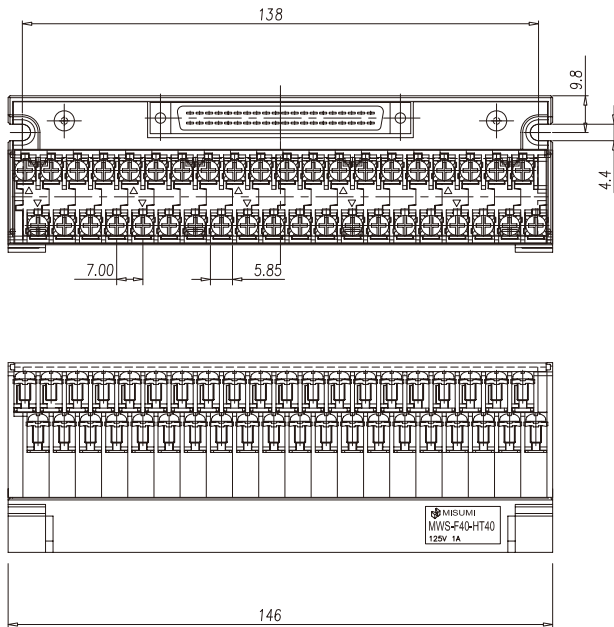

適合圧着端子

- F1.25-M3
  - F1.25-V3.5
  - 1.25-C3.5A
  - F2-S3.5
- 1.25-3 1.25-M3.5
- 3705ページ** **3703ページ**

仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500V)
端子ネジ	M3(バネアップ)
締め付けトルク	0.8N・m max
適用電線	AWG22~16
端子間ピッチ	7mm
周囲温度範囲	-40℃~+80℃
質量	209g

材質

端子台	PBT(G15)
ケース	PC
基盤	ガラスエポキシ(FR4)
ネジ	スチール、スズメッキ



型式	入力コネクタ	基準単価	スライド単価	
		1~9台	10~19台	20~49台
MWS-F40-HT40	FCN40芯	¥2,100	¥1,900	¥1,800



Order 注文例

型式
MWS-F40-HT40

端子台

コネクタ端子台 (圧着端子タイプ)

PLCコネクタ端子台

FCNコネクタ端子台

MILソケットコネクタ端子台

Dsubコネクタ端子台

PCRコネクタ端子台

MDRコネクタ端子台

セントロックスコネクタ端子台

MRコネクタ端子台

コネクタ端子台

機器中継コネクタ端子台

中継コネクタ端子台

2012.9

2013.8

5006