


MWSシリーズ(パネアップ)

RoHS

2D CAD 取付ベース 125V PLC 盤内配線

Delivery 納期

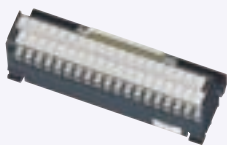

ココが  
特長

Dsubコネクタ搭載のパネアップ式端子台

- 横幅の短い省スペースタイプ
- パネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単配線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- フレームグラウンド端子付き (FG)
- DINレール取付、ネジ取付両対応

1台から注文OK!

出荷日

1~20台 翌日(当日)  
21台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

端子台

コネクタ端子台  
(圧着端子タイプ)

コネクタ端子台  
(欧州タイプ)

コネクタ端子台  
(欧州タイプ)・  
パネ


コネクタ変換  
ターミナル

コモン端子台


ブロック端子台

外形図

(単位: mm)

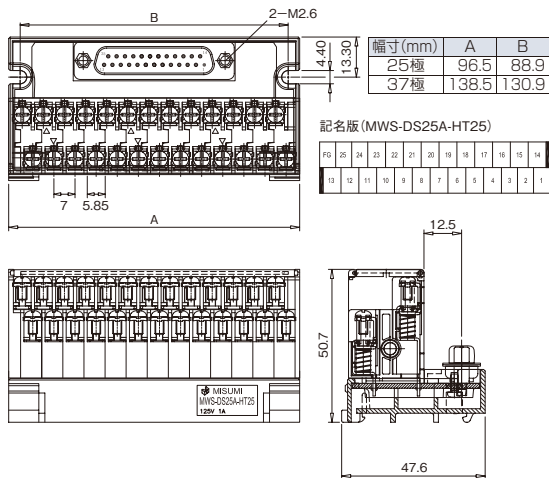

結線図 (Top View)

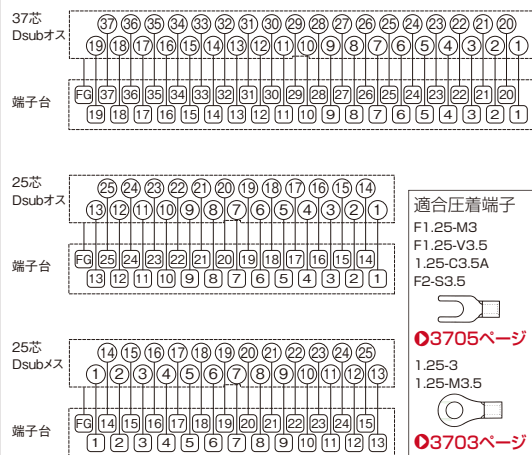

型式	極数	コネクタ 極性	基準単価	スライド単価		重量 (g)	推奨ハーネス
			1~4台	5~19台	20~49台		
MWS-DS25A-HT25	25	オス	¥2,490	¥2,240	¥2,110	161	NDDJ-シリーズ ○2211ページ
MWS-DS25B-HT25		メス	¥2,650	¥2,380	¥2,250	161	
MWS-DS37A-HT37	37	オス	¥3,350	¥3,010	¥2,840	220	



Order 注文例

型式  
MWS-DS25A-HT25

材質

端子台	PBT(G15)
ケース	PC(本体)、PA66(側部)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)
ネジ	スチール スズメッキ

仕様


定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500V)
端子ネジ	M3(パネアップ)
締付けトルク	0.8N・m max
適用電線	AWG22~16
端子間ピッチ	7mm
周囲温度範囲	-40°C~+80°C

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

RoHS

2D CAD 125V PLC 信号用

 Delivery 納期



ココが  
特長

Dsubコネクタ搭載の端子間ピッチ7mmの端子台

- Dsubコネクタで25芯オス/メス、37芯オスから選択可能

詳細は、eカタログ <http://jp.misumi-ec.com/el/> に掲載しております。

1台から注文OK!

出荷日

1~20台 翌日(当日)  
21台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式  
MWI-DS25A-TB25



型式	極数	基準単価	スライド単価	
		1~19台	20~29台	30~49台
MWI-DS25A-TB25	25	¥3,960	¥3,762	¥3,406
MWI-DS25B-TB25		¥3,996	¥3,796	¥3,437
MWI-DS37A-TB37		37	¥5,100	¥4,845

2012.9  
2013.8