


# セントロニクスコネクタ端子台



## MWSシリーズ(パネアップ)

RoHS

2D CAD 125V センサー 信号用

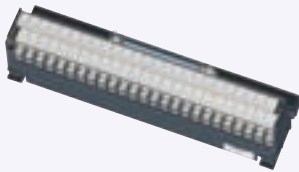

ココが特長

### セントロコネクタ搭載のパネアップ式端子台

- パネロック式50芯と24芯コネクタ(アンフェノール)を搭載
- パネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単配線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- DINレール取付、ネジ取付両対応

1台から注文OK!

出荷日

1~20台 翌日(当日)

21台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

端子台


コネクタ端子台  
(圧着端子タイプ)

### 結線図


24芯 セントロニクスメス

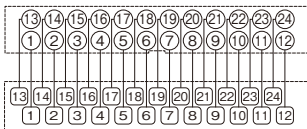


50芯 セントロニクスメス

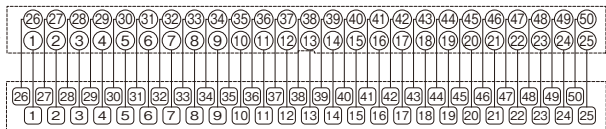

### 外形図

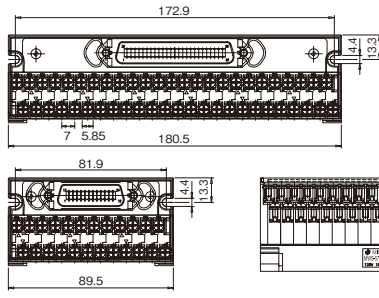

記名板

 

適合圧着端子

- F1.25-M3 1.25-3
- F1.25-V3.5 1.25-M3.5
- I.25-C3.5A
- F2-S3.5

☎3705ページ

☎3703ページ



型式	極数	コネクタ極性	基準単価			スライド単価			重量(g)	推奨ハーネス
			1~4台	5~9台	10~29台	1~4台	5~9台	10~29台		
MWS-57G24-HT24	24	メス	¥2,800	¥2,520	¥2,380	151	DCENシリーズ ☎2265ページ			
MWS-57G50-HT50	50		¥3,710	¥3,330	¥3,150	293				



Order注文例

型式 **MWS-57G24-HT24**

### 仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上(DC500V)
端子ネジ	M3(パネアップ)
締付けトルク	0.8N・m max
適用電線	AWG22~16
端子間ピッチ	7mm
周囲温度範囲	-40℃~+80℃

### 材質

端子台	PBT(G15)
ケース	PC(本体), PA66(側部)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)
ネジ	スチール スズメッキ

PLCコネクタ端子台

FCNコネクタ端子台

MILソケットコネクタ端子台

Dsubコネクタ端子台

PCRコネクタ端子台

MDRコネクタ端子台

セントロニクスコネクタ端子台

MRコネクタ端子台

コネクタ端子台


機器中継コネクタ端子台

中継コネクタ端子台

## MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

RoHS

2D CAD 125V センサー 信号用

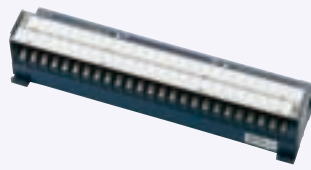

ココが特長

### セントロコネクタ搭載の端子間ピッチ7mmの端子台

- DDK製57シリーズ50芯メスコネクタ(アンフェノール)を搭載

1台から注文OK!

出荷日


1~20台 翌日(当日)

21台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 外形図

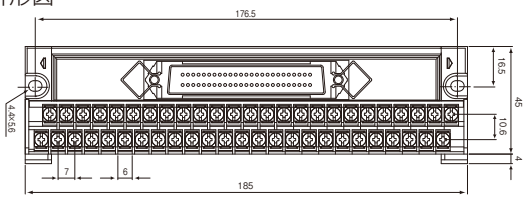

詳細は、eカタログ <http://jp.misumi-ec.com/el/> に掲載しております。



型式	極数	基準単価		
		1~19台	20~29台	30~49台
MWI-57G50-TB50	50	¥4,250	¥4,038	¥3,655



Order注文例

型式 **MWI-57G50-TB50**

2012.9

2013.8

5018