



PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

RoHS

CE対応 2D CAD 省スペース PLC 盤内配線



ココが特長

三菱電機製PLCに直結可能な省スペース型端子台

- 三菱電機Qシリーズ32点に対応
- 横幅110mmの省スペース設計
- 32点の動作(電源、信号)をLED表示
- 日本で汎用的なNPNオープンコレクタ回路を採用
- DINレール取付、ネジ取付両対応



・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。

1台から注文OK!

出荷日

1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

端子台

コネクタ端子台
(欧州タイプ)

■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)

 
MIL40芯コネクタオス




B1 B2 B3 B18 B19 B20
 A1 A2 A3 A18 A19 A20

■推奨ハーネスは、
 NA40FM-SMILシリーズ [O2251ページ](#)


■端子台端子配列(TOP VIEW)




結線図

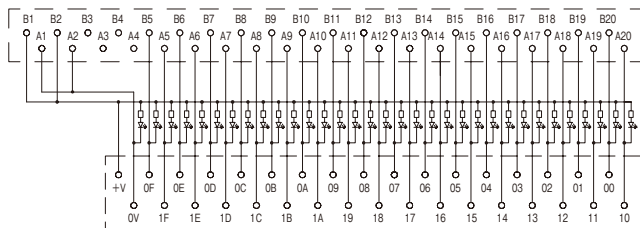

外形図

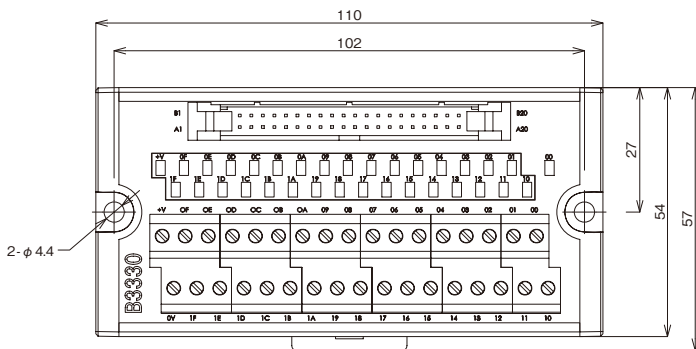

(単位: mm)

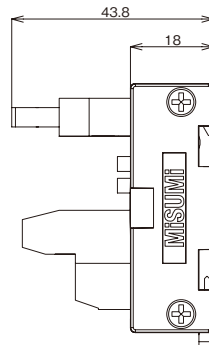


仕様

定格電圧	DC24V
定格電流	1A
耐電圧	AC2000V min
絶縁抵抗	5000MΩ以上
適用電線	AWG16~26
締め付けトルク	4.5lb-inch(O.5085N・m)
入力コネクタ	MIL規格40芯
周囲温度範囲	-55℃~+105℃
質量	157g

対応PLC

三菱電機	QX41,QX42,QX71,QX72, QY41P,QY42P,QY71, QY81,QY81P,QH42P,Lシリーズ
------	---

 電線ストリップ長さ



LED

赤色	電源ON時点灯
緑色	信号IN時点灯

材質

端子台	ポリアミド66 UL94V-0
ケース	PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)



型式	基準単価		スライド単価	
	1~9台	10~19台	20~49台	50~99台
MWS-B3330	¥2,390	¥2,150	¥1,910	¥1,670



Order 注文例

型式	MWS-B3330
----	-----------

2012.9
2013.8