

Interface Terminals linked to Sensor / Interface Terminals
センサーターミナル / 分岐ターミナル

の
 価格は値下げした
 商品です
**プライス
 ダウン**

MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ



RoHS

c-UL 信号用 PLC センサー 2D CAD

Delivery 納期

**ココが
 特長**

MIL20芯コネクタからセンサーへ中継

- 世界最小クラス、横幅45mm(MIL20芯コネクタ幅)、スペースを約1/2に削減
- MIL20芯コネクタをe-conコネクタ4芯に変換
- 入力と出力は1対1にストレート結線(回路図参照)
- DINレール取付対応
- c-UL規格 E184879

1台から注文OK!

出荷日

 
1~10台 **翌日**(当日)

11台~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

結線図



外形図

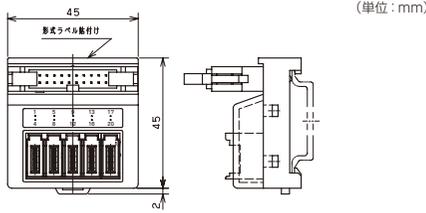

仕様

定格電圧	AC/DC24V
定格電流	1A
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧	AC2000V 60Hz 1分間(対アース間)
周囲温度	-20℃~+55℃ (通電時) -30℃~+85℃ (無通電時)
周囲湿度	45%~85%



Order 注文例

型式

MWI-M20-ECON5

型式	基準単価		スライド単価		重量(g)
	1~9台	10~19台	20~49台	50~99台	
MWI-M20-ECON5	¥2,568	¥2,473	¥2,310	¥2,147	31

製品詳細は、eカタログ<http://jp.misumi-ec.com/el/>に掲載しております。

端子台

コネクタ変換
 ターミナル

センサー
 ターミナル
 分岐
 ターミナル

G7TCリレーターミナル(分岐中継用)

の
 価格は値下げした
 商品です
**プライス
 ダウン**



RoHS

c-UL PLC センサー 2D CAD

Delivery 納期

**ココが
 特長**

PLCからG7TCリレーへフラットケーブルで中継

- オムロン製、三菱電機製PLC対応の中継用端子台
- オムロン製G7TC型/Oターミナルリレー(○1020ページ)の入力用、出力用端子台
- 国内で広く使われているPLC、リレー(下記対応表参照)に対応
- 下記対応表にある機器間の接続はストレート結線で使用可能
- c-UL規格 E184879

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 **翌日**(当日)

11台~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




・海外仕様のリレー端子台G7TC-OC16-1(出力用 PNP対応(コモン))は接続できません。

PLC、リレー対応表(ストレート結線接続)

ミスミ型式	対応PLC形式	対応ターミナルリレー形式(○1020ページ)
MWI-F40M20P-IN-OM	C200H-ID216,C200H-ID217,CS1W-ID231,CS1W-ID261,CQM1-ID213,C500-ID219	G7TC-ID16,G7TC-IA16
MWI-F40M20P-OUT-OM	C200H-OD218,C200H-OD219,CS1W-OD231,CS1W-OD261,CQM1-OD213,C500-OD213	G7TC-OC16
MWI-F40M20P-IN-MTB	QX41,QX42,QX71,QX72,A1SX41,A1SX41-S2,A1SX42,A1SX42-S2,A1SX71	G7TC-ID16,G7TC-IA16
MWI-F40M20P-OUT-MTB	QY41P,QY42P,QY71P,A1SY41,A1SY42,A1SY71	G7TC-OC16

外形図

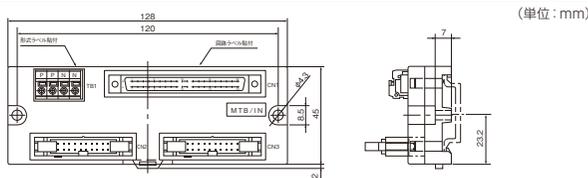

仕様

定格電圧	AC/DC24V
定格電流	1A
耐電圧	AC2000V 60Hz 1分間(対アース間)
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500メガにて)
周囲温度	-20℃~+55℃ (通電時) -30℃~+85℃ (無通電時)
相対湿度	45~85%RH
取付方法	35mmDINレール



型式	コネクタ(オス)		対応リレータイプ	対応PLCメーカー	基準単価			重量(g)
	CN1	CN2,CN3			1~2台	3~4台	5~9台	
MWI-F40M20P-IN-OM	FCN40芯	MIL20芯 ×2	入力用	オムロン(株)	¥3,480	¥3,130	¥2,780	78
MWI-F40M20P-OUT-OM					出力用	¥3,480	¥3,130	
MWI-F40M20P-IN-MTB			出力用	三菱電機(株)	¥3,480	¥3,130	¥2,780	
MWI-F40M20P-OUT-MTB					出力用	¥3,480	¥3,130	
MWI-M40M20P	MIL40芯		フリー	フリー	¥3,480	¥3,130	¥2,780	73



Order 注文例

型式

MWI-F40M20P-IN-OM

結線図、等の各種製品詳細は、eカタログ<http://jp.misumi-el.com/el/>に掲載しております。

2012.9
 ▼
 2013.8

5038