


**ショートバー**

RoHS

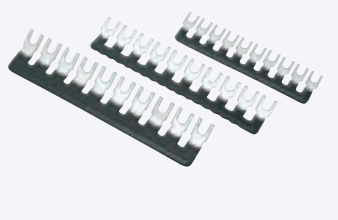

**ココが  
特長**

**UKシリーズ15、25、35向けショートバー**

- 端子間の短絡用部品で、塩化ビニルコーティング処理により端子台への取り付け後、導通部分がむき出しにならないため安全に使用できます。
- センサーの接続時に共通線の渡りを取る場合に最適です。



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~50個 **翌日**(当日)

51個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

**仕様**

材質	黄銅(ニッケルメッキ)
ディップ仕様	塩化ビニル
ディップ厚	0.8~1.0mm

**外形図**

(単位: mm)

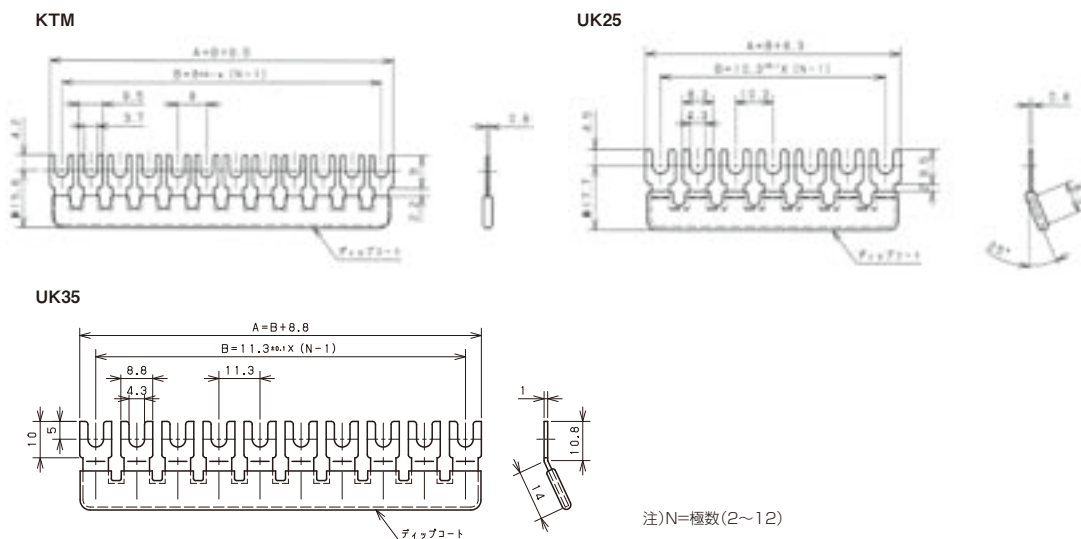

Order  
注文例

型式

**KTM-2YC**

型式	極数	カバー色	適合端子台	端子ピッチ	単価			
					基準単価	スライド単価		
					1~3個	4~9個	10~19個	20個~
KTM-2YC	2	黒	UK15	8	¥210	¥200	¥190	¥180
KTM-3YC	3	黒			¥230	¥220	¥210	¥190
KTM-4YC	4	黒			¥270	¥260	¥250	¥230
KTM-6YC	6	黒			¥320	¥310	¥300	¥270
KTM-8YC	8	黒			¥360	¥350	¥340	¥310
KTM-10YC	10	黒			¥420	¥400	¥380	¥350
UK25-2YC	2	黒	UK25	10.3	¥240	¥230	¥220	¥200
UK25-3YC	3	黒			¥250	¥240	¥230	¥210
UK25-4YC	4	黒			¥270	¥260	¥250	¥230
UK25-6YC	6	黒			¥290	¥280	¥270	¥250
UK25-10YC	10	黒			¥340	¥330	¥320	¥290
UK35-2YC	2	黒	UK35	11.3	¥240	¥230	¥220	¥200
UK35-3YC	3	黒			¥270	¥260	¥250	¥230
UK35-4YC	4	黒			¥300	¥290	¥280	¥260
UK35-6YC	6	黒			¥360	¥350	¥340	¥310
UK35-10YC	10	黒			¥450	¥430	¥410	¥370