


の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

## ショートバー

RoHS

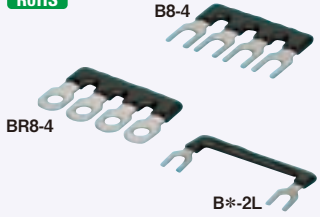

**ココが  
特長**

### 8mmピッチの被服付きショートバー

- 8mmピッチ用/端子間の短絡用部品で、安全性に配慮した絶縁被覆付きです。7mmピッチ(Y形)、7.62mmピッチ(Y形)。
- リレーソケット用/絶縁被覆付きショートバーで、ピッチを各社のリレーソケットが2個以上並んだ状態の同極間(同番号間)に合わせていますので、電線を併用しての渡り配線に比べて速く、きれいに仕上げるすることができます。



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~30個 **翌日(当日)**

31個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式

BR8-8

### 仕様


定格電圧	300V
定格電流	15A
耐電圧	AC1500V/1分間
材質	端子部 C2680R/Niメッキ 絶縁部 PVC 黒




型式	タイプ	極数	標準単価				A	適合端子台	重量(g)
			1~4個	5~9個	10~19個	20個~			
B8-2	Y型	2	¥240	¥140	¥119	¥105	14.5	UK15 O5105ベージ	0.68
B8-4		4	¥280	¥180	¥156	¥137	30.5		1.48
B8-6		6	¥330	¥230	¥198	¥174	46.5		2.33
BR8-8		8	¥370	¥270	¥233	¥206	62.5		3.13
B8-10		10	¥400	¥300	¥262	¥229	78.5		3.93
BR8-2	丸型	2	¥240	¥140	¥119	¥105	14.5		1.01
BR8-4		4	¥280	¥180	¥156	¥137	30.5		2.08
BR8-6		6	¥330	¥230	¥198	¥174	46.5		3.34
BR8-8		8	¥370	¥270	¥233	¥206	62.5		4.59
BR8-10		10	¥400	¥300	¥262	¥229	78.5		5.61
B22-2L	リレー	2	¥350	¥250	¥219	¥193	22	※各社リレーソケット	0.72
B29-2L	ソケット用	2	¥390	¥290	¥249	¥218	29		0.80

\*\*\* 新価格 適用開始時期に関しては P.0101ページ


### 外形図

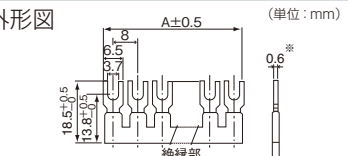

B8-\*  
※厚さが順次0.4から0.6に変更になります

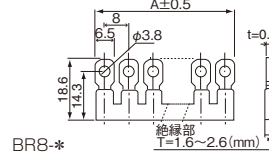

BR8-\*

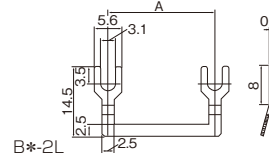

B\*-2L


端子台  
ブロック端子台

DINレール取付  
ネジ式タイプ  
直付ネジ式  
タイプ  
DINレール取付  
ネジ式タイプ  
(欧州方式)  
プリント基板用  
パネ式タイプ  
プリント基板用  
ネジ式タイプ  
直付パネ  
クランプタイプ  
(欧州方式)  
絶縁キャップ

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

## ショートバー (端子間ピッチ7mm専用)

RoHS

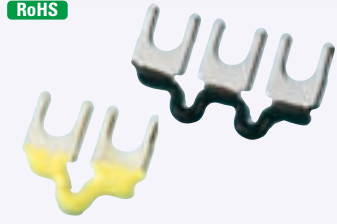

**ココが  
特長**

### コネクタ端子台MWIシリーズの短絡用ショートバー

- コネクタ端子台(端子ピッチ7mm)専用の絶縁付ショートバーです。
- 2連、3連タイプは絶縁部が黒色または黄色が選べます。

**基本仕様**

材質	黄銅
表面メッキ	ニッケルメッキ
絶縁被覆	ナイロン(2連、3連タイプ)



●5009ページ~内の端子間ピッチ7mmの端子台専用ショートバーです。



Delivery  
納期

**出荷日**

1~20  
パック **翌日(当日)**

21パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 適合コネクタ

タイプ	型式	絶縁色	通電電流	外形図(mm)	写真
2連タイプ	MWSB02B	黒色	7A Max		
	MWSB02Y	黄色			
3連タイプ	MWSB03B	黒色			
	MWSB03Y	黄色			



**1パック 20個入**



・型式は末尾にパック数記号が付きます。

型式	パック 入り数	標準単価				重量(g)
		1~4パック	5~9パック	10~19パック	20パック~	
MWSB02B-20P	20個	¥1,620	¥1,500	¥1,450	¥1,400	0.5
MWSB02Y-20P		¥1,620	¥1,500	¥1,450	¥1,400	
MWSB03B-20P		¥1,710	¥1,600	¥1,550	¥1,480	0.8
MWSB03Y-20P		¥1,710	¥1,600	¥1,550	¥1,480	



Order  
注文例

型式

MWSB02B-20P