

DINレール取付ネジ式タイプ(欧州方式)

ショートバー

RoHS

2D
CAD



Delivery
納期

**ココが
特長**

欧州規格端子台用ショートバーです

- EBL*-5は、電線ネジ締め式端子台MBK2.5-E、UK2.5N、UK3N、EB*-6はUK5N専用の端子間短絡用ショートバーです。

1個から注文OK!


出荷日

1~10個 **翌日**(当日)


11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

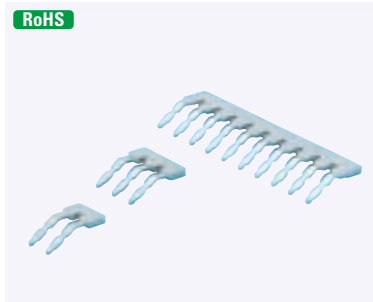


使用例

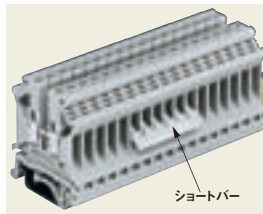

ショートバー

外形図

(単位: mm)

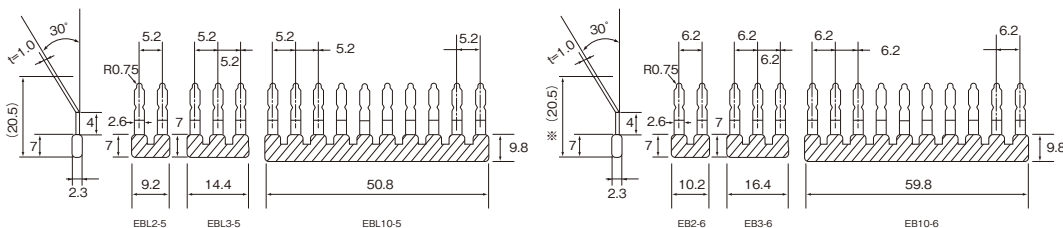

////部は、ポリアミド6.6コーティング処理部

EB-5は15.2mmとなります。

¥

型式	連数	適合端子台	標準単価			重量 (g)
			1~19個	20~29個	30~99個	
EBL2.5	2	UK2.5N・UK3N 05120ページ	¥40	¥32	¥29	0.94
EBL3.5	3		¥60	¥53	¥49	1.29
EBL10.5	10		¥150	¥137	¥132	2.53
EB2.6	2	UK5N 05120ページ	¥60	¥53	¥53	1.10
EB3.6	3		¥90	¥83	¥77	1.68
EB10.6	10		¥230	¥217	¥211	6.08
EB2.5	2	MBK2.5-E 05120ページ	¥70	¥66	¥62	0.44
EB3.5	3		¥110	¥103	¥98	0.66
EB10.5	10		¥290	¥272	¥256	2.53



Order
注文例

型式

EBL10-5

記名板

RoHS



**ココが
特長**

欧州規格端子台用記名板です

- ZB-5は、電線ネジ締め式端子台UK2.5N、UK3Nの専用記名板です。
- ZB-6は、電線ネジ締め式端子台UK5Nの専用記名板です。
- ZB-8は、パネル貫通タイプHDFK4とHDFKV4の専用記名板です。
- ZB-10は、パネル貫通タイプHDFK10とHDFKV10の専用記名板です。
- 油性マジックなどで自由に文字を記入できます。
- 1本につき、10個の記名板がついています。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

使用例

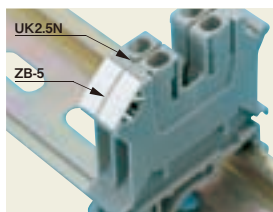

仕様

材質	ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+90℃
色	白

¥

型式	適合端子台	標準単価			重量 (g)
		1~19本	20~29本	30~99本	
ZB-5	UK2.5N・UK3N	¥70	¥63	¥56	1.13
ZB-6	UK5N	¥70	¥63	¥56	1.34
ZB-8	HDFK4・HDFKV4	¥70	¥63	¥56	1.79
ZB-10	HDFK10・HDFKV10	¥100	¥93	¥86	2.22



Order
注文例

型式

ZB-5

端子台



ブロック端子台

DINレール取付
ネジ式タイプ

直付ネジ式
タイプ

DINレール取付
ネジ式タイプ
(欧州方式)

プリント基板用
パネ式タイプ

プリント基板用
ネジ式タイプ

直付パネ
クランプタイプ
(欧州方式)

絶縁キャップ