

樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

RoHS



ココが特長

- RFシリーズ樹脂製保護管用ストレートコネクタ**
- RFシリーズ**06004**ページフレキチューブと組み合わせ使用するストレート形状の専用コネクタです。
 - ネジ部分はCTG(PF)とドイツDIN規格のPGサイズを採用しています。
 - 付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。
 - UL File No. E86359
 - IP67保護構造



ご注意

・06004ページ以外のチューブとの接続はできません。

IP67 IEC UL



1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

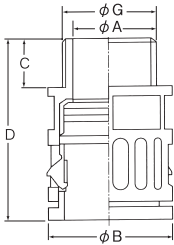

単位: mm

※RQG-P7のみプラスチックのロックナットを使用。詳細は**06004ページ**をご参照下さい。
※各ネジサイズに対応したロックナットが付属しています。ロックナットの仕様は**06004ページ**をご参照ください。



Order
注文例

型式

RQG21-PF22

公差±0.2

型式	適合チューブ 06004	ネジサイズ	最小 内径 φA	最大 外径 φB	ネジ 長さ C	全長 D	六角 対辺	重量 (g)	ネジ 外径 φG	パネル 取付穴径 φ	基準単価				
											1~29個	30~39個	40~99個		
RQG9-PF16	RF-9	CTG16	10.0	27	14	39.0	18	4.5	20.9	21	¥250	¥220	¥170		
RQG11-PF16	RF-11		12.5	21		41.0	21	6			¥260	¥230	¥180		
RQG16-PF16	RF-16		16.0	29.5		45.5	27	10			¥290	¥260	¥200		
RQG21-PF22	RF-21	CTG22	20.5	37	16	48.0	34	14	26.4	27	¥410	¥370	¥290		
RQG29-PF28	RF-29	CTG28	27.5	44		52.0	40	22			¥580	¥522	¥406		
RQG36-PF36	RF-36	CTG36	35.0	52		57.0	49	31			¥1,100	¥990	¥770		
RQG48-PF54	RF-48	CTG54	48.5	66	21	60.5	60	42	59.6	60	¥1,360	¥1,220	¥950		
RQG-P7	RF-7	PG7	7.0	17	10	32.5	15.5	3.5	12.5	13	¥250	¥220	¥170		
RQG-P9	RF-9	PG9	10.0	20		35.0	18	4.5			15.2	15.5	¥230	¥207	¥161
RQG-PG11	RF-11	PG11	12.5	23		37.0	21	6			18.6	19	¥230	¥207	¥161
RQG-PG16	RF-16	PG16	17.0	29.5	12	43.5	27	10	22.5	23	¥290	¥260	¥200		
RQG-PG21	RF-21	PG21	23.5	37		46.0	34	14			28.3	29	¥390	¥350	¥280
RQG-PG29	RF-29	PG29	30.5	44		48.0	40	22			37.0	37.5	¥540	¥486	¥378
RQG-PG36	RF-36	PG36	36.5	52	15	50.5	49	31	47.0	47.5	¥1,070	¥960	¥750		
RQG-PG48	RF-48	PG48	48.5	64		54.0	60	42			59.3	60	¥1,330	¥1,200	¥930

樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)

RoHS



ココが特長

- RFシリーズ樹脂製保護管用90度アングルコネクタ**
- RFシリーズ**06004**ページフレキチューブと組み合わせ使用する90度アングル形状の専用コネクタです。
 - ネジ部分はCTG(PF)とドイツDIN規格のPGサイズを採用しています。
 - 付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。
 - UL File No. E86359
 - IP67保護構造



ご注意

・06004ページ以外のチューブとの接続はできません。

IP67 IEC UL



1個から注文OK!

出荷日


1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

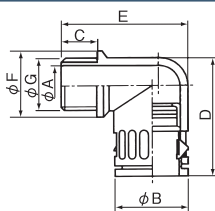

単位: mm

※RQG-P7のみプラスチックのロックナットを使用。詳細は**06004ページ**をご参照下さい。
※各ネジサイズに対応したロックナットが付属しています。ロックナットの仕様は**06004ページ**をご参照ください。



Order
注文例

型式

RQW-PG11

公差±0.2

型式	適合チューブ 06004	ネジサイズ	最小 内径 φA	最大 外径 φB	ネジ 長さ C	全長 D	全長 E	フランジ 径 φF	重量 (g)	ネジ 外径 φG	パネル 取付穴径 φ	基準単価				
												1~29個	30~39個	40~99個		
RQW9-PF16	RF-9	CTG16	10.0	20	14	41	41	27	6	20.9	21	¥420	¥380	¥300		
RQW11-PF16	RF-11		12.5	23		44	43		8			¥450	¥400	¥310		
RQW16-PF16	RF-16		16.0	29.5		51	51		16			¥460	¥410	¥320		
RQW21-PF22	RF-21	CTG22	20.5	37	16	59	57	34	24	26.4	27	¥780	¥700	¥550		
RQW29-PF28	RF-29	CTG28	27.5	44		67	67	43	36			33.2	34	¥1,140	¥1,030	¥800
RQW36-PF36	RF-36	CTG36	35.0	52		18	83	76	52			51	41.9	42.5	¥1,780	¥1,600
RQW48-PF54	RF-48	CTG54	48.5	64	21	97	90	66	67	59.6	60	¥2,130	¥1,910	¥1,490		
RQW-PG9	RF-9	PG9	12.5	20	10	36	34	20	6	15.2	15.5	¥390	¥351	¥273		
RQW-PG11	RF-11	PG11	15.5	23		42	37.5	23	8			18.6	19	¥420	¥380	¥300
RQW-PG16	RF-16	PG16	18.0	29.5		50	47	27	16			22.5	23	¥460	¥410	¥320
RQW-PG21	RF-21	PG21	24.0	37	12	27	55	34	24	28.3	29	¥780	¥700	¥550		
RQW-PG29	RF-29	PG29	32.0	44		67.5	63	43	36			37.0	37.5	¥1,140	¥1,030	¥800
RQW-PG36	RF-36	PG36	36.5	52		83	70	52	51			47.0	47.5	¥1,700	¥1,530	¥1,190
RQW-PG48	RF-48	PG48	48.5	64	14	88	83	64	67	59.3	60	¥2,030	¥1,830	¥1,420		