

## 樹脂製フレキシューブ コネクタ (MS接続用)

RoHS



ココが  
特長

### RFシリーズ保護管用 MSコネクタ接続用コネクタ

- RFシリーズ**06004**ページフレキシューブと組み合わせて使用するMS接続用コネクタ
- UL File No. E86359
- IP67保護構造

IP67

IEC

UL



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

在庫品



・MS接続用コネクタはMS互換型コネクタとシェルサイズが同じでも、ネジサイズが異なる場合があります。コネクタのネジサイズを充分ご確認の上、ご使用ください。


・**06004**ページ以外のチューブとの接続はできません。



型式

RQ-MS12S-11

外形図

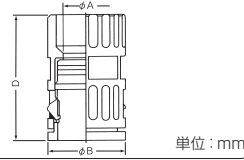

単位: mm

材質	6ナイロン UL94V-0
使用温度範囲	-30℃~+100℃
適合規格	IEC204 CDIN ED60204
色	黒
保護等級	IP67

公差±0.2

型式	適合チューブ <b>06004</b>	コネクタシェル サイズ	ネジサイズ	最小内径 φA	最大外径 φB	全長 D	重量 (g)	スライド単価					
								基準単価 1~9個	10~29個	30~99個			
RQ-MS12S-11	RF-11	10SL12S	5/8-24UNEF-2B	12.5	23.6	41.7	71	¥410	¥370	¥290			
RQ-MS14S-11		14S	3/4-20UNEF-2B					¥410	¥370	¥290			
RQ-MS16-16		16	7/8-20UNEF-2B					¥420	¥380	¥300			
RQ-MS18-16	RF-16	18	1-20UNEF-2B	17.0	30.1	50.3	160	¥420	¥380	¥300			
RQ-MS20-22-16		20,22	1 3/16-18UNEF-2B					¥630	¥570	¥450			
RQ-MS20-22-21	RF-21	24,28	1 7/16-18UNEF-2B	23.5	37.0	52.5	204	¥650	¥580	¥450			
RQ-MS24-28-21								41.0	54.0	219	¥650	¥580	¥450
RQ-MS24-28-29								44.0	55.0	240	¥740	¥670	¥520
RQ-MS32-29	RF-29	32	1 3/4-18UNF-2B	30.5	49.0	56.0	275	¥1,410	¥1,270	¥990			
RQ-MS36-29		36	2-18UNF-2B					¥1,410	¥1,270	¥990			

## 樹脂製フレキシューブ サドル

RoHS



サドル



専用蓋

ココが  
特長

### RFシリーズ樹脂製保護管用サドル

- RFシリーズ**06004**ページフレキシューブを機械面等に固定するための専用サドルです。
- 別売で専用蓋もご用意しています。



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積



・**06004**ページ以外のチューブとの接続はできません。


材質	6ナイロン UL94V-0
使用温度範囲	-30℃~+100℃
適合規格	IEC204 CDIN ED60204
色	黒

当日出荷は、17時までにご注文ください。

外形図

■サドル

■フタ

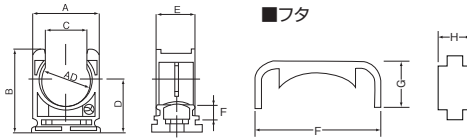

単位: mm



■サドル

公差±0.2

型式	適合チューブ	AD	A	B	C	D	E	F	取付ネジ	重量(g)	スライド単価			
											基準単価 1~19個	20~49個	50~99個	
RQ-H7	RF-7	10.0	19.5	19.0	8.4	13	15	3.2	4.5	4.3	¥200	¥180	¥140	
RQ-H9	RF-9	13.0	19.5	22.6	9.3	14.5		3.7			4.9	¥180	¥170	¥130
RQ-H11	RF-11	15.8	21.5	25.4	11.2	16.1		3.5			5.7	¥200	¥180	¥140
RQ-H16	RF-16	21.2	26.5	33.0	16.6	21	15	5.5	5.5	6.5	¥240	¥210	¥170	
RQ-H21	RF-21	28.5	34.7	39.4	20.4	22.7		3.5			11.8	¥450	¥400	¥310
RQ-H29	RF-29	34.5	40.0	44.4	25.6	26		3.7			11.3	¥590	¥530	¥420
RQ-H36	RF-36	42.5	48.5	52.9	30.1	30	15	3.8	6.5	15.9	¥700	¥630	¥490	
RQ-H48	RF-48	54.5	59.9	65.8	38.1	37.3		5.2			21.0	¥860	¥770	¥600

(注) F寸法は実測値となります。

■フタ

型式	適合サドル	サイズ(公差±0.2、単位mm)			重量(g)	スライド単価		
		F	G	H		1~19個	20~49個	50~99個
RQ-HD11	RQ-H11	21.5	8.2	15	1.2	¥160	¥150	¥120
RQ-HD16	RQ-H16	26.5	9.0		1.5	¥180	¥170	¥130
RQ-HD21	RQ-H21	34.7	15.6		1.7	¥200	¥180	¥140
RQ-HD29	RQ-H29	40.0	19.6		2.2	¥270	¥240	¥190
RQ-HD36	RQ-H36	48.5	19.6		2.8	¥320	¥290	¥230
RQ-HD48	RQ-H48	59.9	24.5		3.5	¥450	¥400	¥310



型式

RQ-H9

樹脂製保護管

金属製保護管

金属製細径管