

スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ

新商品

RoHS

PPCOFチューブ専用継ぎ手

ココが
特長

PPCOFチューブのパネル取付コネクタ

- PPCOFチューブをパネル等に固定するための継ぎ手とロックナットです。
- チューブ本体とのセット販売も行っています。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




・PPCOFチューブ以外の樹脂製チューブには使用できません。

仕様

材質	6ナイロン
使用温度範囲	-20℃~90℃

外形図

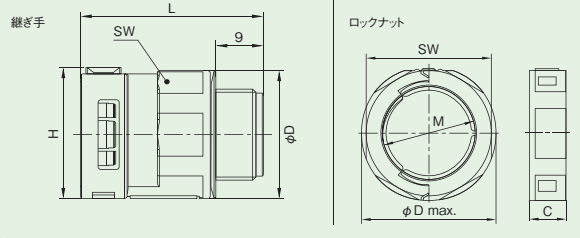

RoHS

PPCOFチューブ専用ロックナット



継ぎ手

型式	適合チューブ ○6011	ネジ呼称	サイズ(mm)					重量(g)	基準単価		
			H	g	L	D(max)	SW		1~4個	5~9個	10~29個
BLNO-M160	PPCOF-10B	M16×1.5	20.0	13.0	36.5	21.0	17.0	3	¥410	¥350	¥290
BLNO-M207	PPCOF-17B	M20×1.5	28.5	13.0	43.5	27.0	25.0	7	¥500	¥430	¥350
BLNO-M253	PPCOF-23B	M25×1.5	36.5	14.0	52.5	35.0	33.0	13	¥740	¥630	¥520
BLNO-M406	PPCOF-36B	M40×1.5	54.0	22.0	74.5	53.0	50.0	46	¥1,670	¥1,430	¥1,180
BLNO-M508	PPCOF-48B	M50×1.5	66.0	65.0	80.5	65.0	62.0	65	¥2,100	¥1,800	¥1,500

ロックナット

型式	適合継ぎ手 ○6011	ネジ呼称	サイズ(mm)			重量(g)	基準単価		
			C	D(max)	SW		1~4個	5~9個	10~29個
BLN-M16	BLNO-M160	M16×1.5	8.0	21.5	19.0	1	¥350	¥320	¥260
BLN-M20	BLNO-M207	M20×1.5	8.0	29.5	27.0	3	¥400	¥350	¥290
BLN-M25	BLNO-M253	M25×1.5	9.0	35.5	32.0	4	¥580	¥530	¥440
BLN-M40	BLNO-M406	M40×1.5	15.0	53.0	48.0	11	¥1,190	¥960	¥820
BLN-M50	BLNO-M508	M50×1.5	15.0	69.5	64.0	20	¥1,350	¥1,120	¥860



Order
注文例

型式	BLNO-M160
----	-----------

スリット入り2重樹脂製チューブ サドル

RoHS

ココが
特長

PPCOFチューブの専用サドル

- PPCOFチューブ専用のネジ止め方式のサドルです。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




・PPCOFチューブ以外の樹脂製チューブには使用できません。

仕様

材質	6ナイロン
使用温度範囲	-20℃~90℃

外形図

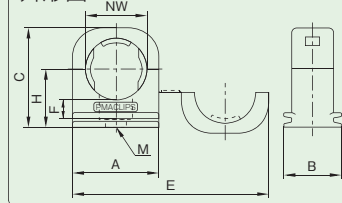

使用例



型式	適合チューブ ○6011	サイズ(mm)						重量(g)	基準単価		
		A	B	C	H	E	F		1~19個	20~29個	30~99個
BFH-10-0	PPCOF-10B	20.5	20.0	24.5	15.5	47.5	6.0	4	¥100	¥90	¥70
BFH-17-0	PPCOF-17B	30.0	20.0	34.0	20.0	68.0	6.0	8	¥120	¥110	¥90
BFH-23-0	PPCOF-23B	38.5	20.0	42.0	24.0	85.0	6.5	11	¥220	¥200	¥160
BFH-36-0	PPCOF-36B	55.5	20.0	56.0	31.0	119.0	6.5	19	¥440	¥380	¥280
BFH-48-0	PPCOF-48B	67.5	20.0	68.0	37.0	143.0	6.5	26	¥700	¥640	¥500



Order
注文例

型式	BFH-10-0
----	----------

保護管
ダクト
チューブ

保護管

樹脂製保護管

金属製保護管

金属製細径管