


**金属製コンジット チューブ本体(耐油)**

RoHS

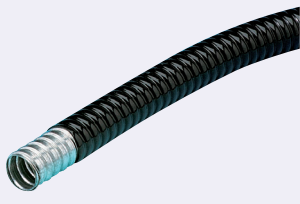

IP67



Delivery  
納期

ココが  
特長

**ビニル樹脂コーティングした金属製保護管**

- 電線を収容し、外圧や切削油、潤滑油などから安全に保護するビニル被覆のコンジットです。
- 軽量で柔軟性に富み、曲げ半径も小さく、作業性が優れています。
- 専用コネクタ**06019~6021**との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。

**1本・巻から注文OK!**

**出荷日**

1~5本・巻	<b>2日目</b>
6本・巻~	<b>都度見積</b>

 
非在庫品



・コンジットの切断には専用の高速カッターが必要になります。

外形図

(単位: mm)



■規格表

タイプ	サイズ	最小内径		最大外径		最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
		B	A	固定時	可動時			
FAG	10	10.0	15.5	35	77	0.154		
	12	12.3	18.0	40	91	0.194		
	16	15.8	21.3	45	114	0.222		
	22	20.8	26.7	55	136	0.310		
	28	26.4	33.4	70	183	0.407		
	36	35.0	42.2	85	228	0.550		
	42	40.0	48.3	105	275	0.670		



Order  
注文例

型式	—	指定長
FAG10	—	2.1


単位: m

タイプ	サイズ	基準単価(0.1m単位指定)										基準単価(巻)		
		0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	20	30	50
FAG	10	¥980	¥1,540	¥2,310	¥2,870	¥3,440	¥3,960	¥4,740	¥5,690	¥6,830	¥8,190	—	—	¥9,600
	12	¥1,130	¥1,670	¥2,530	¥3,180	¥3,820	¥4,460	¥5,270	¥6,320	¥7,590	¥9,110	—	—	¥11,600
	16	¥1,200	¥1,380	¥2,800	¥3,530	¥4,280	¥5,020	¥5,950	¥7,130	¥8,560	¥10,200	—	—	¥13,500
	22	¥1,450	¥2,370	¥3,680	¥4,700	¥5,750	¥6,840	¥8,080	¥9,690	¥11,600	¥13,900	—	¥11,500	—
	28	¥2,150	¥3,320	¥5,110	¥6,360	¥7,760	¥8,980	¥10,800	¥13,000	¥15,600	¥18,700	—	¥15,000	—
	36	¥2,590	¥4,350	¥6,280	¥8,220	¥10,100	¥11,600	¥12,700	¥13,900	¥15,200	¥16,700	¥14,500	—	—
	42	¥3,170	¥5,420	¥7,880	¥10,300	¥12,700	¥14,600	¥16,000	¥17,600	¥19,300	¥21,200	¥19,100	—	—

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一卷単位での販売になります。

**金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)**

RoHS

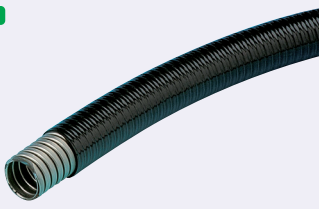

IP67



Delivery  
納期

ココが  
特長

**耐油・耐屈曲タイプの金属製保護管**

- FAG(耐油タイプ)に比べて、引張り、捻れに強く、速度、頻度の激しい可動部での使用に適しています。
- 専用コネクタ**06019~6021**との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。

**1本・巻から注文OK!**

**出荷日**

1~5本・巻	<b>2日目</b>
6本・巻~	<b>都度見積</b>


非在庫品



・コンジットの切断には専用の高速カッターが必要になります。

外形図

(単位: mm)

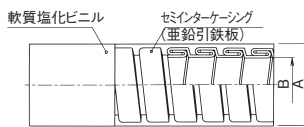

■規格表

タイプ	サイズ	最小内径		最大外径		最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
		B	A	固定時	可動時			
FSV	10	10.0	15.5	65	119	0.320		
	12	12.3	18.0	70	141	0.380		
	16	15.8	21.3	80	176	0.460		
	22	20.8	26.7	110	211	0.610		
	28	26.4	33.4	130	283	0.830		



Order  
注文例

型式	—	指定長
FSV10	—	2.1

単位: m

タイプ	サイズ	基準単価(0.1m単位指定)										基準単価(巻)
		0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	30
FSV	10	¥3,280	¥5,140	¥6,940	¥8,750	¥10,570	¥11,700	¥14,650	¥17,590	¥21,100	¥25,330	¥21,670
	12	¥4,170	¥5,660	¥7,850	¥8,921	¥12,060	¥13,400	¥16,610	¥19,930	¥23,920	¥28,700	¥25,210
	16	¥3,840	¥6,350	¥8,760	¥11,180	¥13,580	¥15,470	¥18,930	¥22,720	¥27,260	¥32,710	¥28,780
	22	¥4,590	¥7,780	¥10,970	¥14,060	¥17,400	¥19,808	¥24,710	¥29,650	¥35,580	¥42,700	¥37,650
	28	¥5,850	¥10,340	¥14,860	¥19,540	¥23,990	¥28,160	¥34,300	¥41,160	¥49,400	¥59,280	¥53,640

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一卷単位(30m)での販売になります。