

金属性コンジット チューブ本体(ブレード破覆)

RoHS



ココが特長

切削粉やスパッタから電線を保護する金属製保護管

- 高熱の切削粉やスパッタ等から保護するブレード破覆付きのコンジットです。
- 柔軟性があり曲げ半径の小さい保護管です。
- 専用コネクタ**06019~06021**との組み合わせで盤やボックスに固定できます。



- ・本製品には防水機能はありません。
- ・コンジットの切断には専用的高速カッターが必要になります。



Delivery
納期

1本・巻から注文OK!


出荷日

1~5本・巻 **2日目**

6本・巻~ **都度見積**

非在庫品

外形図

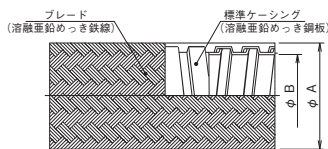

規格表

(単位: mm)

タイプ	サイズ	型式		最小内径		最大外径		最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
		B	A	固定時	可動時	固定時	可動時			
FTUB	10	10.0	15.5	42	77	0.264				
	12	12.3	18.0	50	91	0.306				
	16	15.8	21.3	62	114	0.382				
	22	20.8	26.7	75	136	0.517				
	28	26.4	33.4	100	183	0.627				

単位: m



タイプ	サイズ	基準単価 (0.1m単位指定)										基準単価 (巻)	
		0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	30	50
FTUB	10	¥1,820	¥2,670	¥3,670	¥4,510	¥4,930	¥6,090	¥6,880	¥7,330	¥8,090	¥8,880	—	¥17,400
	12	¥1,960	¥2,960	¥4,100	¥5,100	¥5,600	¥6,890	¥7,800	¥8,370	¥9,250	¥10,200	—	¥20,400
	16	¥2,140	¥3,310	¥4,650	¥5,820	¥6,430	¥7,890	¥8,980	¥9,660	¥10,700	¥11,800	—	¥24,100
	22	¥2,390	¥3,820	¥5,400	¥6,820	¥7,590	¥9,290	¥10,600	¥11,500	¥12,800	¥14,100	¥17,800	—
	28	¥3,040	¥5,110	¥7,330	¥9,400	¥10,600	¥12,900	¥14,800	¥16,000	¥17,900	¥19,800	¥25,600	—

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位での販売になります。




Order
注文例

型式	—	指定長
FTUB16	—	5.4

金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

RoHS

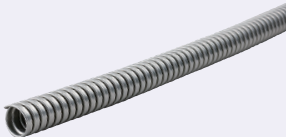

ココが特長

樹脂被覆なしの金属製保護管

- 電線を収容し、外圧などから安全に保護するシルバートップ(亜鉛引鉄板)製のコンジットです。
- 軽量で柔軟性に富み、作業性が優れています。
- 専用コネクタ**06019~06021**との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。



- ・コンジットの切断には専用的高速カッターが必要になります。



Delivery
納期

1本・巻から注文OK!


出荷日

1~5本・巻 **2日目**

6本・巻~ **都度見積**

非在庫品

外形図

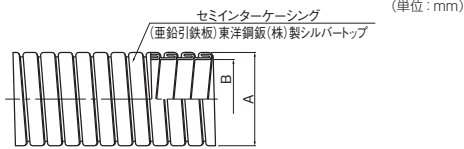

規格表

タイプ	サイズ	型式		最小内径		最大外径		最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
		B	A	固定時	可動時	固定時	可動時			
FSN	10	10.0	13.0	55	75	0.233				
	12	12.3	16.1	60	80	0.283				
	16	15.8	19.2	70	95	0.327				
	22	20.8	24.5	90	120	0.433				
	28	26.4	30.6	110	140	0.650				

単位: m



タイプ	サイズ	基準単価 (0.1m単位指定)										基準単価 (巻)	
		0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	30	
FSN	10	¥3,340	¥4,780	¥6,220	¥7,760	¥9,050	¥15,250	¥12,120	¥14,540	¥17,450	¥20,930	¥18,780	
	12	¥3,520	¥5,210	¥6,840	¥8,490	¥10,160	¥17,570	¥13,960	¥16,740	¥20,100	¥24,120	¥21,260	
	16	¥3,700	¥5,420	¥7,360	¥9,150	¥11,020	¥19,160	¥15,210	¥18,250	¥21,900	¥26,280	¥23,740	
	22	¥4,250	¥6,680	¥9,070	¥11,440	¥13,880	¥24,310	¥19,310	¥23,170	¥27,800	¥33,360	¥31,000	
	28	¥4,750	¥7,380	¥10,020	¥12,660	¥15,290	¥26,680	¥21,190	¥25,430	¥30,510	¥36,620	¥34,350	

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位(30m)での販売になります。



Order
注文例

型式	—	指定長
FSN16	—	5.4