

金属製コンジット コネクタ(45度アングル)

RoHS



IP67



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 **翌日**
(当日)

6個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

ココが特長

金属製保護管用45度アングルコネクタ

- コンジットを厚鋼ネジの電線管やPFネジやCTGネジを持つ丸型コネクタに接続するための45度アングルタイプコネクタです。
- ロックナットが付属されているためパネルへの取り付けも可能で、コネクタのパネル接合面にはシールパッキンが装備されています。

外形図

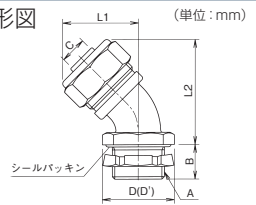

本体材質：黒心可鍛鋳鉄(ニッケルメッキ)

 


型式
MH16-22

(mm)

接続例

部品構成



型式		適合コンジットサイズ Φ6017, 6018	電線管 ネジ呼称	厚鋼ネジA 管用平行 ネジ呼称	推奨取 付孔径	B	内径 C	締付前長さ		対辺 D	対角 D'	基準単価			スライド単価			重量 (g)
タイプ	サイズ							L1	L2			1~19個	20~29個	30~99個	20~29個	30~99個		
MH	10-16	10	CTG-16	PF-1/2	21	14	8.2	29	41	29	31.5	¥820	¥780	¥750	88			
	12-16	12			21	14	10.7	30	42	29	31.5	¥840	¥780	¥760	86			
	16-16	16			21	14	14	35	48	29	31.5	¥1,310	¥1,240	¥1,190	140			
	16-22	16	CTG-22	PF-3/4	27	14	14	35	48	36	39	¥1,260	¥1,200	¥1,140	144			
	22-22	22			27	14	18.9	36	49	36	39	¥1,350	¥1,280	¥1,230	158			
	28-28	28			34	16	24.5	44	60	47	51	¥1,770	¥1,680	¥1,610	268			

金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)

RoHS



ココが特長

金属製保護管用MS接続用コネクタ

- MSコネクタMS3106B(ストレートプラグ)、MS3108B(アングルプラグ)等**03219ページ**をコンジットに接続するためのコネクタです。



1個から注文OK!

出荷日


1~5個 **翌日**
(当日)

6個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

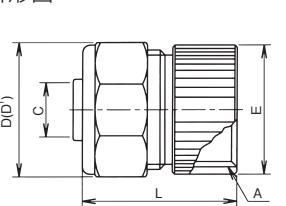

本体材質：黄銅棒
(ニッケルメッキ)




型式
MSU12-14S

(mm)

接続例

MSU部品構成

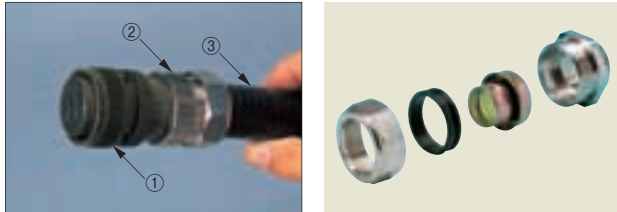

①コネクタ、NMS3106B-20-4-S **03219ページ**

②コンジットコネクタ MSU12-20

③コンジット FAG12~ **06017ページ**



型式		適合コンジット サイズ Φ6017, 6018	MSコネクタ シェルサイズ	アメリカユニファイネジ (MSコネクタ取付ネジ) A	内径 C	締付前 長さ L1	対辺 D	対角 D'	E	基準単価			スライド単価			重量 (g)
タイプ	サイズ									1~19個	20~29個	30~99個	20~29個	30~99個		
MSU	10-12S	10	10SL	5/8-24UNEF-2B	8.2	30.5	27	29	22	¥810	¥770	¥740	54			
	10-14S		14S	3/4-20UNEF-2B					26	¥910	¥860	¥830	66			
	12-14S		14S	3/4-20UNEF-2B					26	¥950	¥900	¥870	61			
	12-18	12	18	1-20UNEF-2B	10.7	31	27	29	32	¥1,110	¥1,050	¥1,020	64			
	12-20		20.22	1.3/16-18UNEF-2B					36	¥1,230	¥1,160	¥1,120	73			
	12-24		24.28	1.7/16-18UNEF-2B					42	¥1,380	¥1,300	¥1,260	100			
	16-16		16S, 16	7/8-20UNEF-2B					29	¥1,130	¥1,070	¥1,030	80			
	16-18	16	18	1-20UNEF-2B	14	33.5	32	34.5	32	¥1,200	¥1,140	¥1,100	80			
	16-20		20.22	1.3/16-18UNEF-2B					36	¥1,320	¥1,250	¥1,200	86			
	22-18		18	1-20UNEF-2B					32	¥1,390	¥1,320	¥1,270	81			
	22-20	22	20.22	1.3/16-18UNEF-2B	18.9	35.5	36	39	36	¥1,480	¥1,420	¥1,360	85			
	22-32		32.32A	1.3/4-18UNS-2B					50	¥2,010	¥1,900	¥1,830	144			
	28-20		20.22	1.3/16-18UNEF-2B					36	¥1,630	¥1,530	¥1,480	139			
	28-24		24.28	1.7/16-18UNEF-2B					42	¥1,820	¥1,720	¥1,650	135			
	28-32	28	32.32A	1.3/4-18UNS-2B	24.5	38	46	50	50	¥2,120	¥1,990	¥1,920	160			
	28-36		36	2-18UNS-2B					58	¥2,330	¥2,200	¥2,130	194			

※MSコネクタの「ケーブルクランプ取付Vネジ」を「MSコネクタ取付ネジ」と合わせて選定して下さい。