

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

RoHS



難燃 UL 耐熱



ココが特長

- 2層構造の内側が滑らかな耐熱シリコンチューブ
- 10~200℃までの幅広い温度範囲で使用可能です。
- 内側がシリコンゴムで内面が滑らかです。



・材料の性質上、製造時に細かな汚れが付く場合があります。



型式 - 内径 - 全長
TUBSS - 2 - 10



仕様


| | |
|--------|----------------------|
| 材質 | ガラス編組(外側),シリコンゴム(内側) |
| 使用温度範囲 | -10~200℃ |
| 耐電圧 | 7000V |
| 色 | 白 |
| UL規格 | UL1441・VW-1 |

単位: mm

| 型式 | 内径Φ (mm) | 全長 (m) | 肉厚 (mm±0.05) | 基準単価 | | | 重量※ (g/m) |
|-------|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | 1~9本 | 10~29本 | 30~49本 | |
| TUBSS | 1 | 10 | 0.6 | ¥690 | ¥620 | ¥550 | 4 |
| | 2 | | 0.6 | ¥790 | ¥710 | ¥630 | 7 |
| | 3 | | 0.7 | ¥910 | ¥810 | ¥720 | 12 |
| | 4 | | 0.7 | ¥970 | ¥870 | ¥770 | 19 |
| | 5 | | 0.7 | ¥1,020 | ¥910 | ¥810 | 22 |
| | 6 | | 0.75 | ¥1,200 | ¥1,080 | ¥960 | 29 |
| | 8 | | 0.8 | ¥2,010 | ¥1,800 | ¥1,600 | 42 |
| | 10 | | 0.9 | ¥2,350 | ¥2,110 | ¥1,880 | 65 |
| | 12 | | 0.9 | ¥3,130 | ¥2,810 | ¥2,500 | 72 |

※参考値

外形図

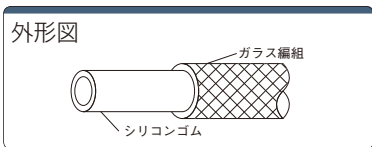

保護管
ダクト
チューブ

保護管
チューブ
ダクト

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)

RoHS



ココが特長

- 2層構造の耐熱シリコンチューブ
- 擦傷や切り傷など、機械的強度に優れています。
- [UL1441規格] 認定ファイルE64331
- 日星電気(株)のSSG-2シリーズチューブです。

難燃 UL 耐熱



基本特性

| | |
|------|--------------------------|
| 材質 | 無アルカリ性ガラス編組 難燃シリコンワニス |
| 色 | 白 |
| 耐熱温度 | 180℃ |
| 定格電圧 | 保証データ無し(参考値として150V) |
| UL規格 | UL1441/ E64331, VW-1 |

■全長500mm

| | |
|-------|---------------|
| 出荷日 | 1~3パック 翌日(当日) |
| 4パック~ | 都度見積 |


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

■全長1m

| | |
|-------|------------|
| 出荷日 | 1~3パック 5日目 |
| 4パック~ | 都度見積 |

非在庫品

外形図

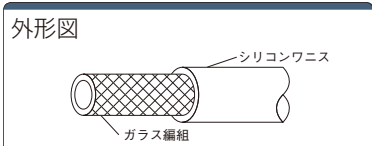

ココが特長

Order 注文例

型式 - タイプ 型式 - タイプ
SSG2-5 - CUTPACK-500 SSG2-1 - 10P

■規格表

| 型式 | 色 | 内径(mm) | | 肉厚(mm) | 絶縁破壊電圧 | | 重量(g/m) |
|---------|---|--------|------------|--------|--------|-------|---------|
| | | 標準 | 公差 | | 常温 | 高温 | |
| SSG2-1 | 白 | 1.00 | -0.1~+0.2 | 0.26以上 | 1.5kV | 1.1kV | 2.6 |
| SSG2-2 | | 2.00 | -0.15~+0.3 | | | | 3.9 |
| SSG2-3 | | 3.00 | | | | | 6.9 |
| SSG2-4 | | 4.00 | | | | | 10.3 |
| SSG2-5 | | 5.00 | | | | | 10.8 |
| SSG2-6 | | 6.00 | 12.2 | | | | |
| SSG2-8 | | 8.00 | -0.5~+0.5 | 0.4以上 | 28.1 | | |
| SSG2-10 | | 10.00 | 29.9 | | | | |



1パック 20本入

■全長500mm(20本入り)

| 型式 | タイプ | パック内容量 | 基準単価 1~9/パック | スライド単価 10~29/パック |
|---------|-------------|------------|--------------|------------------|
| SSG2-1 | CUTPACK-500 | 500mm x20本 | ¥1,140 | ¥960 |
| SSG2-2 | | | ¥1,310 | ¥1,110 |
| SSG2-3 | | | ¥1,510 | ¥1,280 |
| SSG2-4 | | | ¥1,400 | ¥1,190 |
| SSG2-5 | | | ¥1,680 | ¥1,420 |
| SSG2-6 | | | ¥1,980 | ¥1,680 |
| SSG2-8 | | | ¥3,310 | ¥2,810 |
| SSG2-10 | | | ¥3,880 | ¥3,290 |



1パック 10本入

■全長1m(10本入り)

| 型式 | タイプ | パック内容量 | 基準単価 1~9/パック | スライド単価 10~29/パック |
|---------|-----|--------|--------------|------------------|
| SSG2-1 | 10P | 1m×10本 | ¥1,140 | ¥960 |
| SSG2-2 | | | ¥1,310 | ¥1,110 |
| SSG2-3 | | | ¥1,510 | ¥1,280 |
| SSG2-4 | | | ¥1,400 | ¥1,190 |
| SSG2-5 | | | ¥1,680 | ¥1,420 |
| SSG2-6 | | | ¥1,980 | ¥1,680 |
| SSG2-8 | | | ¥3,310 | ¥2,810 |
| SSG2-10 | | | ¥3,880 | ¥3,290 |