


の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**
納期
短縮

シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ)

RoHS

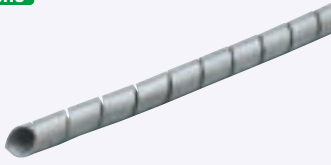

**ココが
特長**

シールド付きスパイラルチューブ

- 配線保護に使用する、スパイラルチューブです。
- 表面に無電解スズニッケルメッキを施しており、配線保護と同時にシールド効果が得られます。

EMI
対策



●製品の特性上、メッキ部が酸化により黒ずむ場合がございます。予めご了承ください。




Delivery
納期

出荷日

1~3本	5日目
4本~	都度見積

非在庫品

使用例

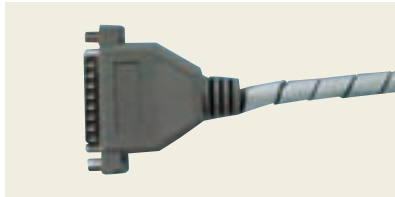

型式	標準単価		スライド単価	
	1~4本	5~9本	10~19本	
EMSTT-4N	¥27,440	¥24,696	¥21,952	
EMSTT-6N	¥14,600	¥13,140	¥11,680	
EMSTT-9N	¥20,950	¥18,855	¥16,760	
EMSTT-12N	¥14,670	¥13,203	¥11,736	
EMSTT-15N	¥18,320	¥16,488	¥14,656	
EMSTT-20N	¥23,000	¥20,700	¥18,400	



Order
注文例


型式	EMSTT-4N
----	----------

仕様

材質	特殊ナイロン材 (UL94V-0相当品) 無電解メッキ (銅+ニッケル)
使用温度範囲	-20℃~+80℃
色	グレー

外形図

 (単位: mm)



規格表

型式	内径 (A)	外形 (B)	適合電線規格 (φmm)	ピッチ (C)	全長 (m)	重量 (g/m)
EMSTT-4N	3.9	5.4	5~10	8±0.7	50	15.0
EMSTT-6N	5.8	7.4	7~16	10±0.7	20	34.3
EMSTT-9N	9.4	11.2	10~23	13±0.7		36.0
EMSTT-12N	12.0	14.0	13~32	16±1.0	10	43.0
EMSTT-15N	15.0	17.4	16~40	20±1.5		75.0
EMSTT-20N	21.5	24.0	22~55	23±1.5		120.0

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

耐熱スパイラルチューブ

RoHS



**ココが
特長**

フッ素樹脂製の耐熱スパイラルチューブ

- 材料にテフロンを使用し、耐熱性に優れているため、電気炉やモールド金型周辺など高温部での使用に適しています。
- 屋外での使用にも対応します。

難燃
耐熱



Delivery
納期

1本から注文OK!

全長3.8m

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



■定尺の単価

在庫品


仕様

材質	テフロン(PTFE系)*1	UL94V-0
使用温度範囲	-270~+260℃	
色	ナチュラル*2	

*1 テフロンはデュポン社(米国)製フッ素樹脂の登録商標です。
*2 透明度の高い製品に徐々に切り換えになります。

外形図

 (単位: mm)



■規格表

型式	A	B	C	適合電線外径φ	重量(g/m)
T12T-C-3.8	3.2	5.5	0.5	1.5~3.2	9.4
T25T-L-3.8	6.4	9.5	0.76	4.4~12.7	26.8
T50T-Q-3.8	12.7	12.7	0.76	9.5~30.5	40.8



Order
注文例

型式	T12T-C
----	--------

1巻単位

出荷日

1~5巻	8日目
6巻~	都度見積

非在庫品