

スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)

RoHS


**ココが
特長**
ポリプロピレン製の耐候性に優れたスパイラルチューブ

- 耐候性、耐磨耗性に優れたスパイラルチューブです。
- 紫外線に対する耐性に優れています。
- -40~+105℃の幅広い温度範囲で使用可能
- 引っ張り強度に優れています。
- 油、溶剤に耐性があります。


注意
 ・両端の切断面で怪我をしないようにご注意ください。

 Delivery
 納期

出荷日

 1~10本 **翌日**(当日)

 11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	ポリプロピレン
引っ張り強度	25MPa(常温)
使用温度範囲	-40℃~+105℃
色	黒


 Order
 注文例

型式	-	サイズ	-	色	-	全長
SPTUV	-	12	-	B	-	2

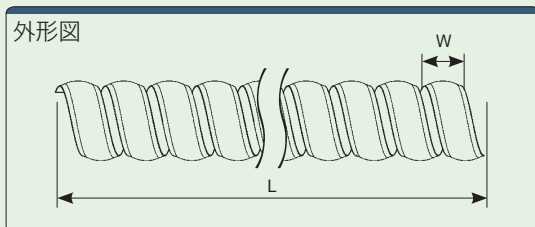


型式		色	全長 (m)	(mm)							
タイプ	サイズ			内径±2	肉厚±0.03*1	ピッチ*1 (W)±2	適合電線外径	重量*2 (g/m)	基準単価 1~4本	スライド単価 5~9本 10~29本	
SPTUV	12	B (黒)	2	12	0.7~1.5	12	12~15	35.0	¥650	¥550	¥450
	16			16	0.7~2.0	16	15~18	43.9	¥770	¥650	¥530
	20			20	0.8~2.5	20	19~25	118.0	¥1,300	¥1,100	¥910
	25			25	0.9~2.5	25	23~29	126.0	¥1,480	¥1,250	¥1,030
	32			32	1.0~3.0	32	30~37	160.0	¥2,080	¥1,760	¥1,450

*1 強度アップのためにW寸法中心部が厚くなっています。

*2 参考値

外形図


 保護管
 チューブ
 ダクト

チューブ

 汎用樹脂
 チューブ

 スパイラル・
 スリット
 チューブ

 シート型
 チューブ

編組チューブ

 熱収縮
 チューブ