

ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

RoHS



ココが特長

電線保護とノイズ対策ができるホック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシートホックチューブ
- ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

 
EMI対策




全長5m、10m

全長50m(巻き)

使用例



シールド効果(電解)

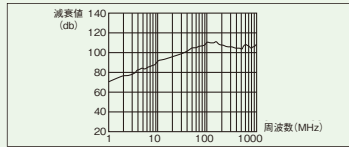

測定方法：関西電子工業振興センター方式(KEC法)

出荷日		出荷日	
1~5本	翌日(当日)	1~3巻	5日目
6本~	都度見積	4巻~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

規格表

タイプ	型式	内径φ(mm)	製品幅(±5)	ホック間ピッチ		シート端~ホック長さ	重量(g/m)
				長手方向	幅方向(±5)		
SZTHS	10	71	53(±3)	100	10	41	44.0
	15	91				61	50.7
	20	105				75	55.5
	25	115				85	58.9
	30	130				100	64.0
	40	160				130	74.2
	50	190				160	84.4
70	255	225	106.5				
100	348	318	138.1				

¥

全長5m、10m

タイプ	型式	内径φ(mm)	全長(m)	基準単価		スライド単価	
				1~4本	5~9本	10~29本	
SZTHS	5	10	5	¥3,140	¥2,980	¥2,820	
		15		¥3,180	¥3,020	¥2,860	
		20		¥3,300	¥3,130	¥2,970	
		25		¥3,470	¥3,290	¥3,120	
		30		¥3,610	¥3,420	¥3,240	
		40		¥3,830	¥3,630	¥3,440	
		50		¥3,920	¥3,720	¥3,520	
SZTHS	10	70	10	¥5,470	¥5,190	¥4,920	
		100		¥6,850	¥6,500	¥6,160	
		10		¥5,850	¥5,550	¥5,260	
		15		¥5,940	¥5,640	¥5,340	
		20		¥6,160	¥5,850	¥5,540	
		25		¥6,470	¥6,140	¥5,820	
		30		¥6,730	¥6,390	¥6,050	
40	¥7,140	¥6,780	¥6,420				
50	¥7,310	¥6,940	¥6,570				
70	¥10,200	¥9,690	¥9,180				
100	¥12,800	¥12,100	¥11,500				

仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔
	ホック部	ポリアセタール
	縫製糸	ナイロン
	アース用導線	銅メッキ軟銅線
厚み	全体	0.24mm
	アルミ箔	0.01mm
使用温度範囲		-15~60℃
色(シート外側)		黒

Order注文例	型式	-	全長
	SZTHS20	-	5

全長50m(巻き)

タイプ	型式	内径φ(mm)	全長(m)	基準単価		スライド単価	
				1~4巻	5~9巻	10~29巻	
SZTHS	50	10	50	¥25,900	¥24,600	¥23,300	
		15		¥26,600	¥25,200	¥23,900	
		20		¥27,100	¥25,700	¥24,300	
		25		¥28,400	¥26,900	¥25,500	
		30		¥29,700	¥28,200	¥26,700	
		40		¥31,900	¥30,300	¥28,700	
		50		¥34,500	¥32,700	¥31,000	
70	¥44,100	¥41,800	¥39,600				
100	¥52,400	¥49,700	¥47,100				

ホック留めチューブ(銅箔シールド)

RoHS



ココが特長

銅箔付きのシールド性能の高いホック留めチューブ

- 銅箔シールドが高いシールド性能を発揮するホックチューブ
- シート部へのハンダ付けが容易でアース処理工数を削減
- ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- ホック留めの間から自由に電線の取り出し・分岐が可能

EMI対策



全長1m

全長5m、25m(巻き)

規格表

タイプ	型式	内径φ(mm)	製品幅	ホック間ピッチ		シート端~ホック長さ	重量(g/m)
				長手方向(±2)	幅方向(±3)		
SZTHC	10	40	71.0	34	10	26.8	
	15	62	70.5	48		35.0	
	20	73	72.0	65		46.3	
	25	90	71.0	80		51.2	
	30	107	72.0	95		65.6	
	40	135	70.0	130		71.4	
	50	168	72.2	162		81.8	
70	223	74.0	227	102.2			
100	322	70.0	315	164.0			

¥

全長1m、5m

タイプ	型式	内径φ(mm)	全長(m)	基準単価		スライド単価	
				1~4本	5~9本	10~29本	
SZTHC	1	10	1	¥1,640	¥1,550	¥1,470	
		15		¥1,730	¥1,640	¥1,550	
		20		¥2,030	¥1,920	¥1,820	
		25		¥2,620	¥2,480	¥2,350	
		30		¥3,280	¥3,110	¥2,950	
		40		¥4,120	¥3,910	¥3,700	
		50		¥4,260	¥4,040	¥3,830	
SZTHC	5	70	5	¥5,360	¥5,090	¥4,820	
		100		¥6,750	¥6,410	¥6,070	
		10		¥6,430	¥6,100	¥5,780	
		15		¥6,760	¥6,420	¥6,080	
		20		¥8,700	¥8,260	¥7,830	
		25		¥9,220	¥8,750	¥8,290	
		30		¥13,600	¥12,900	¥12,200	
40	¥15,600	¥14,800	¥14,000				
50	¥16,400	¥15,500	¥14,700				
70	¥21,500	¥20,400	¥19,300				
100	¥26,900	¥25,500	¥24,200				


1本から注文OK!

全長1m

全長5m、25m(巻き)

Order注文例	型式	-	全長
	SZTHC20	-	25

シールド効果(電解)

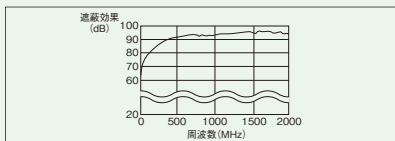

測定方法：関西電子工業振興センター方式(KEC法)

出荷日		出荷日	
1~5本	翌日(当日)	1~3巻	5日目
6本~	都度見積	4巻~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

全長25m(巻き)

タイプ	型式	内径φ(mm)	全長(m)	基準単価		スライド単価	
				1~4巻	5~9巻	10~29巻	
SZTHC	25	10	25	¥30,000	¥28,500	¥27,000	
		15		¥31,500	¥29,900	¥28,300	
		20		¥40,800	¥38,700	¥36,700	
		25		¥44,700	¥42,400	¥40,200	
		30		¥59,700	¥56,700	¥53,700	
		40		¥71,800	¥68,200	¥64,600	
		50		¥75,800	¥72,000	¥68,200	
70	¥95,400	¥90,600	¥85,800				
100	¥84,000	¥79,800	¥75,600				