

ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

RoHS



ココが特長

編組シールド付きの可動部に強い
ジッパーチューブ

- 難燃性塩化ビニールとシールドメッシュを組み合わせたジッパーチューブ
- シールドがメッシュ構造で可動部での使用に有効
- 専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
- 高い密閉度が必要な電線保護に最適

難燃 EMI対策 耐屈曲



Delivery 納期

1本から注文OK!

全長1m

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

全長5m、25m(巻き)

出荷日

1~3本 5日目

4本~ 都度見積

非在庫品

使用例



※専用工具SZTZ-Pでジッパーを閉めます。

仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール *UL94VTM-O相当品
	ジッパー部	半硬質難燃性塩化ビニール
	縫製糸	6ナイロン
	編組部	錫メッキ軟銅線編組(2層)
厚み		0.34mm
難燃性		UL224 VW-1
使用温度範囲		-15~60℃
色(シート外側)		黒

規格表

型式		(mm)		
タイプ	内径Φ(mm)	製品幅(±5)	有効幅(±5)	重量(g/m)
SZTZSB	20	92	73	123.9
	30	125	106	152.8
	40	156	137	174.5
	50	185	166	199.6




■全長1m、5m

型式		全長(m)	基準単価		
タイプ	内径Φ(mm)		1~4本	5~9本	10~29本
SZTZSB	20	1	¥1,630	¥1,540	¥1,460
	30		¥2,340	¥2,220	¥2,100
	40		¥2,800	¥2,660	¥2,520
	50		¥3,130	¥2,970	¥2,810
	20		5	¥7,040	¥6,680
30	¥10,400	¥9,880		¥9,360	
40	¥12,500	¥11,800		¥11,200	
50	¥14,000	¥13,300		¥12,600	

■全長25m(巻き)

型式		全長(m)	基準単価		
タイプ	内径Φ(mm)		1~4巻	5~9巻	10~29巻
SZTZSB	20	25	¥27,600	¥26,200	¥24,800
	30		¥40,700	¥38,600	¥36,600
	40		¥49,200	¥46,700	¥44,200
	50		¥55,200	¥52,400	¥49,600

シールド効果(電解)

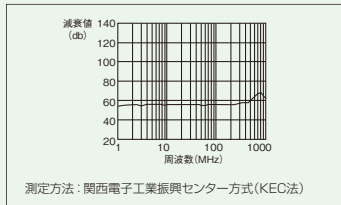

Order 注文例

型式	—	全長
SZTZSB20	—	25

ジッパーチューブ専用プライヤ



ココが特長

ジッパーチューブを簡単に結束する専用プライヤ

- ジッパーチューブを簡単に結束する専用工具



型式	適合チューブ	基準単価		
		1~4本	5~9本	10~29本
SZTZ-P	SZTZB, SZTZS, SZTZSB ○6046~6047 ページ	¥4,500	¥4,180	¥4,050



Delivery 納期

出荷日

1~2本 翌日(当日)

3本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式
SZTZ-P

○6048ページ



ファスナーチューブ