


編組チューブ

RoHS

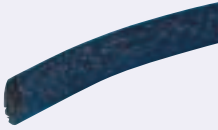

ココが  
特長

スタンダードな  
ポリエステル製編組チューブ

- ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
- 編組構造により、弾力性、伸縮性にすぐれ、伸ばすと約1.5~4倍に広がります。

⚠  
ご注意

・100m(一巻)のものは、製品製造の関係で、途中で継ぎ目がある場合があります。ステープラとテープ等により補強してあります。



納期

全長5m、10m

全長100m(1巻)

出荷日	
1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

出荷日	
1~5巻	5日目
6巻~	都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

非在庫品

使用例



■電線束挿入口の作り方



注文例

型式	全長
BTUB3	5

仕様

材質	ポリエステルクロス(モノフィラメント)
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	黒

■規格表

型式	縮小内径φ	拡大最大内径φ
BTUB3	3	10
BTUB6	6	16
BTUB12	12	33
BTUB19	19	43
BTUB30	30	55



■全長5m、10m

型式	全長(m)	標準単価			
		1~9本	10~29本	30~49本	
BTUB3	5	¥540	¥480	¥430	
BTUB6		¥680	¥610	¥540	
BTUB12		¥820	¥730	¥650	
BTUB19		¥1,180	¥1,060	¥940	
BTUB30		¥1,580	¥1,420	¥1,260	
BTUB3		10	¥910	¥810	¥720
BTUB6			¥1,150	¥1,030	¥920
BTUB12			¥1,390	¥1,250	¥1,110
BTUB19			¥2,000	¥1,800	¥1,600
BTUB30	¥2,680		¥2,410	¥2,140	

在庫品


■全長100m(巻き)

型式	全長(m)	標準単価		
		1~4巻	5~9巻	10~29巻
BTUB3	100	¥4,480	¥4,030	¥3,580
BTUB6		¥6,600	¥5,940	¥5,280
BTUB12		¥8,150	¥7,330	¥6,520
BTUB19		¥9,850	¥8,860	¥7,880
BTUB30		¥17,500	¥15,700	¥14,000

非在庫品

編組チューブ(UL・CSA規格)

RoHS

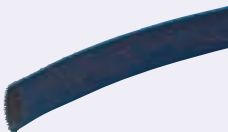

ココが  
特長

UL規格取得のポリエステル  
編組チューブ

- UL・CSA規格取得の難燃タイプの編組チューブです。

⚠  
ご注意

・本商品は製品製造の関係で途中で継ぎ目がある場合があります。



納期

全長10m

全長15.2m以上

出荷日	
1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

出荷日	
1~5巻	5日目
6巻~	都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

非在庫品

仕様

材質	ポリエチレンテフタレート
海外認定規格	UL規格(E116868)
使用温度範囲	-40℃~+125℃
難燃性	UL94HB
色	黒



■全長10m

型式	全長(m)	標準単価		
		1~9本	10~29本	30~49本
SE12P-10	10	¥1,800	¥1,620	¥1,440
SE25P-10		¥2,050	¥1,845	¥1,640
SE50P-10		¥3,490	¥3,141	¥2,792
SE75P-10		¥3,920	¥3,528	¥3,136
SE125P-10		¥5,200	¥4,680	¥4,160
SE150P-10		¥7,430	¥6,687	¥5,944

在庫品

規格表

型式	幅	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量(g/m)
SE12P	3.2	2.4	6.4	3.3
SE25P	6.4	3.2	9.5	6.7
SE50P	12.7	6.4	19.1	12.0
SE75P	19.1	12.7	31.8	16.1
SE125P	31.8	19.1	38.1	24.0
SE150P	38.1	25.4	57.2	30.7

■全長61~304.8m

型式	全長(m)	標準単価		
		1~4巻	5~9巻	10~29巻
SE12P-MRO	304.8	¥20,340	¥19,760	¥19,210
SE25P-MRO		¥27,840	¥27,040	¥26,290
SE50P-DRO		¥25,240	¥24,510	¥23,830
SE75P-DRO	152.4	¥33,650	¥32,690	¥31,780
SE125P-TRO		¥21,870	¥21,250	¥20,660
SE150P-TRO		¥26,760	¥26,000	¥25,280

非在庫品

■全長15.2~61m

型式	全長(m)	標準単価		
		1~4巻	5~9巻	10~29巻
SE12P-TRO	61.0	¥6,180	¥5,810	¥5,410
SE25P-TRO		¥8,450	¥7,950	¥7,510
SE50P-CRO		¥7,720	¥7,260	¥6,860
SE75P-CRO	30.5	¥10,240	¥9,640	¥9,100
SE125P-LRO		¥6,660	¥6,270	¥5,920
SE150P-LRO		¥8,130	¥7,650	¥7,220

非在庫品



注文例

型式
SE12P-10