

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

RoHS



**ココが特長** 伸縮タイプのローコストなシールド編組チューブ

- ナイロン66繊維に錫メッキ銅箔糸が巻き付けられた伸縮タイプのシールド編組チューブです。
- ナイロン66繊維を使用したローコストタイプ



・巻物は製造上の関係で途中に継ぎ目がある場合があります。

ご注意ください

難燃 EMI対策



全長5m

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	ナイロン66繊維+錫メッキ銅箔糸 (VW-1)
使用温度範囲	-40℃~+150℃
色	シルバー・ブラウン



型式	-	全長
BTUSC8	-	5



■全長10m

規格表

単位: mm

型式	タイプ	サイズ	縮小内径 φ	拡大最大内径 φ	重量※ (g/m)
BTUSC		4	4	10	14.9
		6	6	12	15.3
		7	7	16	20.6
		8	8	20	30.2
		10	10	23	30.7

※参考値

型式	タイプ	サイズ	全長 (m)	基準単価		
				1~4本	5~9本	10~29本
BTUSC		4	5	¥1,580	¥1,500	¥1,420
		6		¥2,080	¥1,970	¥1,870
		7		¥2,340	¥2,220	¥2,100
		8		¥2,780	¥2,640	¥2,500
		10		¥3,580	¥3,400	¥3,220

■全長100m、150m(巻き)

型式	タイプ	サイズ	全長 (m)	基準単価		
				1~4巻	5~9巻	10~19巻
BTUSC		4	100	¥18,800	¥17,800	¥16,900
		6		¥24,800	¥23,500	¥22,300
		7		¥26,800	¥25,400	¥24,100
		8		¥33,300	¥31,600	¥29,900
		10		¥42,800	¥40,600	¥38,500

汎用樹脂チューブ

スパイラル・スリットチューブ


シート型チューブ

編組チューブ

熱収縮チューブ

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

RoHS

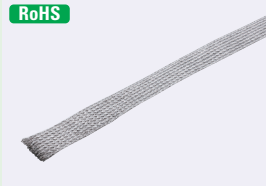

**ココが特長** 伸縮タイプのシールド編組チューブ

- 錫メッキ銅箔が巻き付けられた導伝糸を編組してある伸縮タイプのシールドチューブです。
- 裂傷や擦傷に非常に強く、シールド性能が低下しにくい構造
- メタ系アラミド繊維を使用した柔軟タイプ



・ハンダ付けはできません。ハンダ処理を行う場合は下段の非伸縮タイプをご使用ください。  
・100m以上の商品は製品製造の性質から途中に継ぎ目がある場合があります。

ご注意ください

難燃 UL EMI対策



■全長5m

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

海外認定規格	UL(E154480)
材質	メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸
使用温度範囲	-15℃~+120℃
色	シルバー



■全長5m

規格表

(mm)

型式	タイプ	サイズ	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量(g/m)
BTUSS3		3	3	7	8.0
BTUSS6		6	6	15	16.0
BTUSS12		8	8	18	24.0
BTUSS19		11	11	20	34.0

型式	全長 (m)	基準単価		
		1~9本	10~29本	30~49本
BTUSS3	5	¥1,340	¥1,250	¥1,170
BTUSS6		¥2,610	¥2,450	¥2,290
BTUSS12		¥3,390	¥3,180	¥2,980
BTUSS19		¥4,520	¥4,240	¥3,970

■全長100m(巻き)

型式	全長 (m)	基準単価	
		1~4巻	5~9巻
BTUSS3	100	¥14,000	¥13,100
BTUSS6		¥27,500	¥25,800
BTUSS12		¥36,000	¥33,800
BTUSS19		¥48,000	¥45,100



型式	-	全長
BTUSS3	-	5